


TECHSPEC® Spiegelsubstrat, 25,4 x 6,35 mm, 10' Keilwinkel

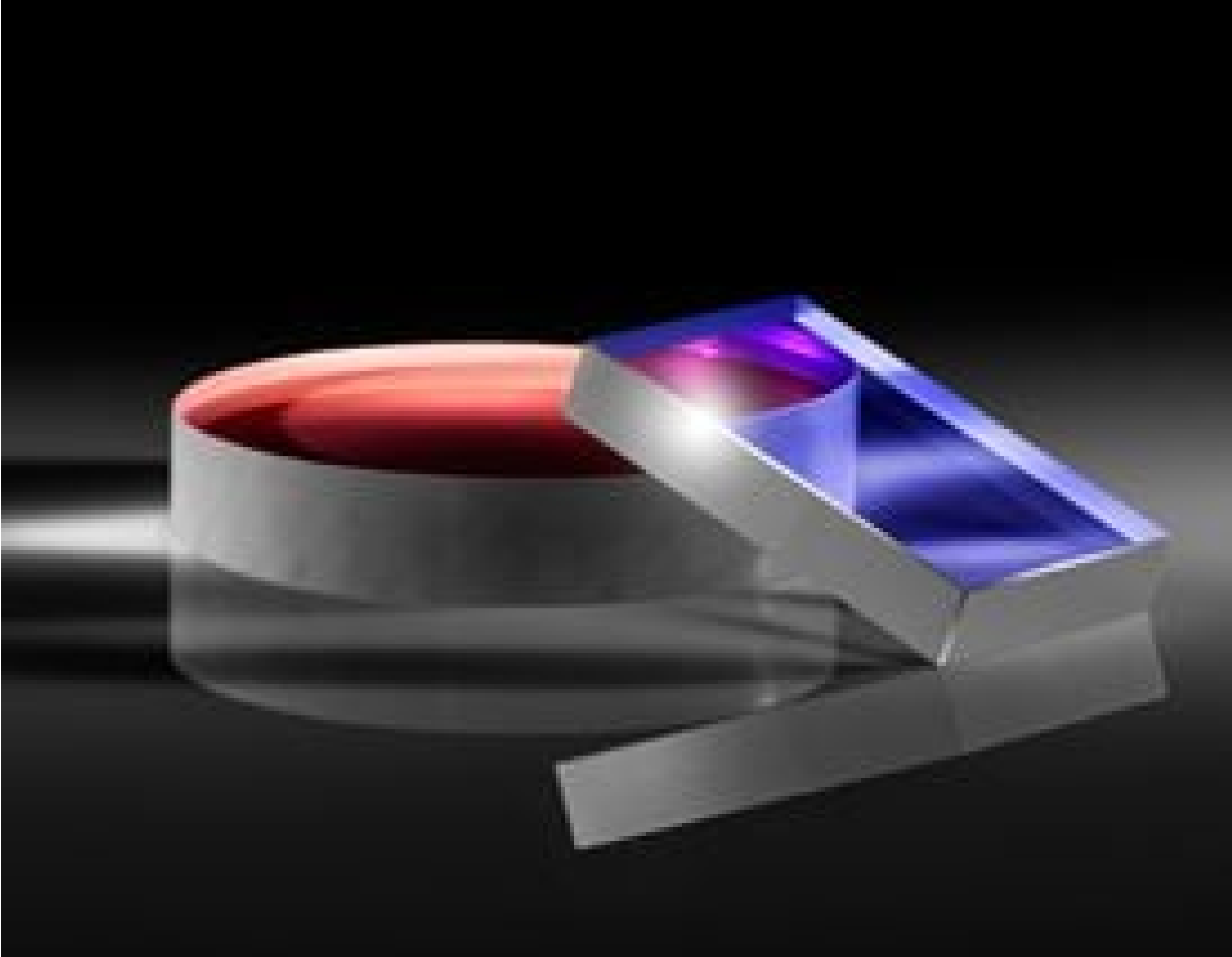

TECHSPEC® Laser Mirror Substrates

Produkt #21-252 3-4 TAGE



1



€101,00

+ WARENKORB

Stk. 1-10

€101,00

Stk. 11+

€91,00

Mengenrabatte

Angebotsanfrage

! Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Oberflächenqualität:
10-5

Typ:
Laser Mirror Substrate

Parallelität (Bogenminuten):
10 ±5

Freie Apertur (%) : 80
Rückseite: Ground
Oberflächenebenheit (P-V): λ/10
Beschichtung: Uncoated
Durchmesser (mm): 25.40 +0.00/-0.10
Dicke (mm): 6.35 ±0.01
Substrat: Fused Silica (Corning 7980)

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen