


Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT

25° Diffusionswinkel, 8" x 8", ungerasst

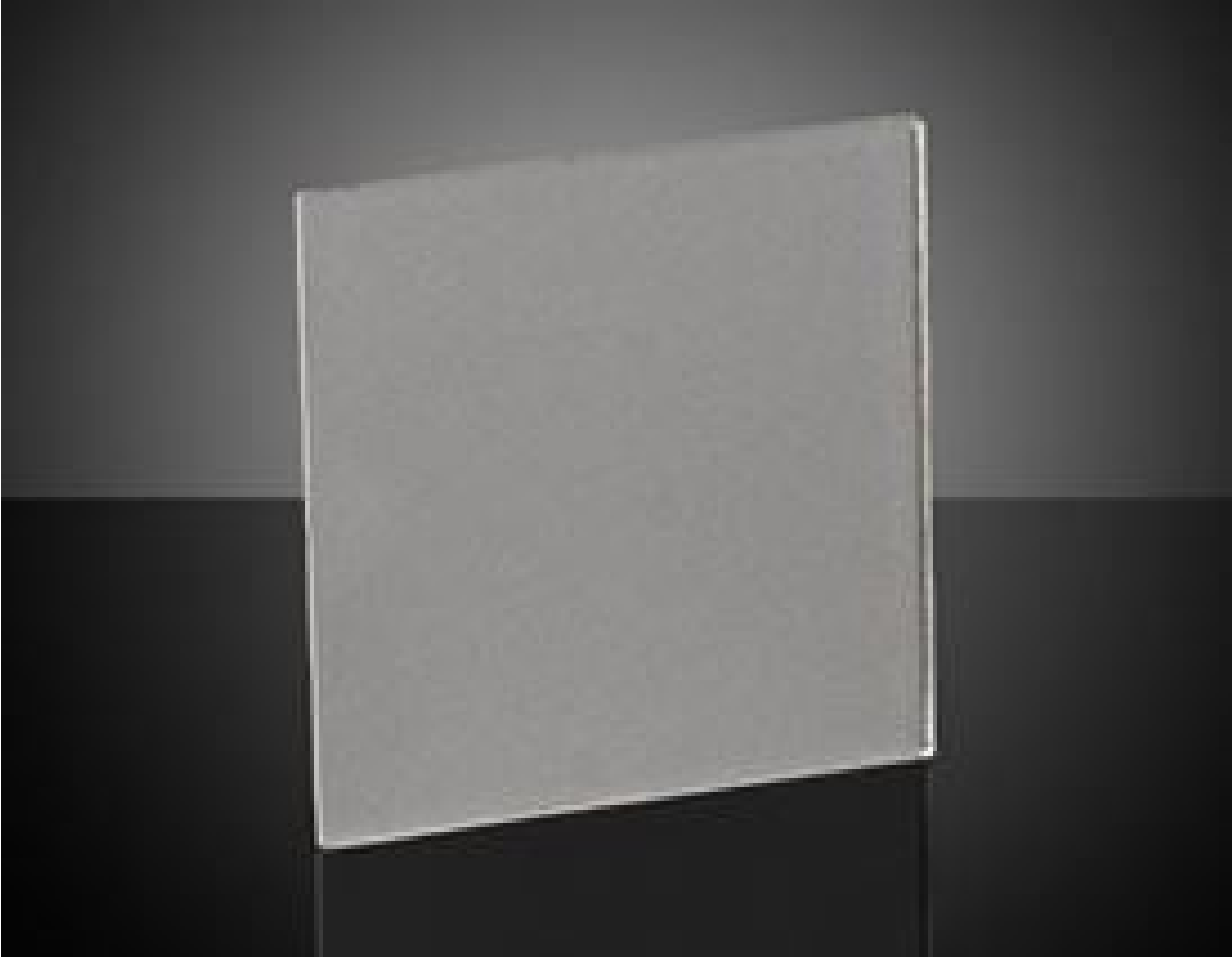

Produkt #65-888 AUSVERKAUF 3-4 TAGE



1



€457,50

+ WARENKORB

Stk. 1+

€457,50

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Winkeltoleranz (°):
±2.5

Diffusionswinkel (°):
25 (FWHM)

Toleranz Größe (mm):
±0.5

Größe (Zoll):
8 x 8

Größe (mm):
203.20 x 203.20

Betriebstemperatur (°C): -30 to +100 (Maximum of 240 Hours)
Substrat: ☐ Polycarbonate
Dicke (mm): 0.78
Transmission (%): >85
Typ: Holographic Diffuser
Wellenlängenbereich (nm): 400 - 700
Breite (mm): 203.20
Aufbau: Unmounted
Zerstörschwelle, laut Design: ☐ 0.22 J/cm² @ 1064nm, 10ns (typical)
Länge (mm): 203.20

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 233: Konform