


Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT

## 25° Diffusionswinkel, 8" x 8", ungerasst

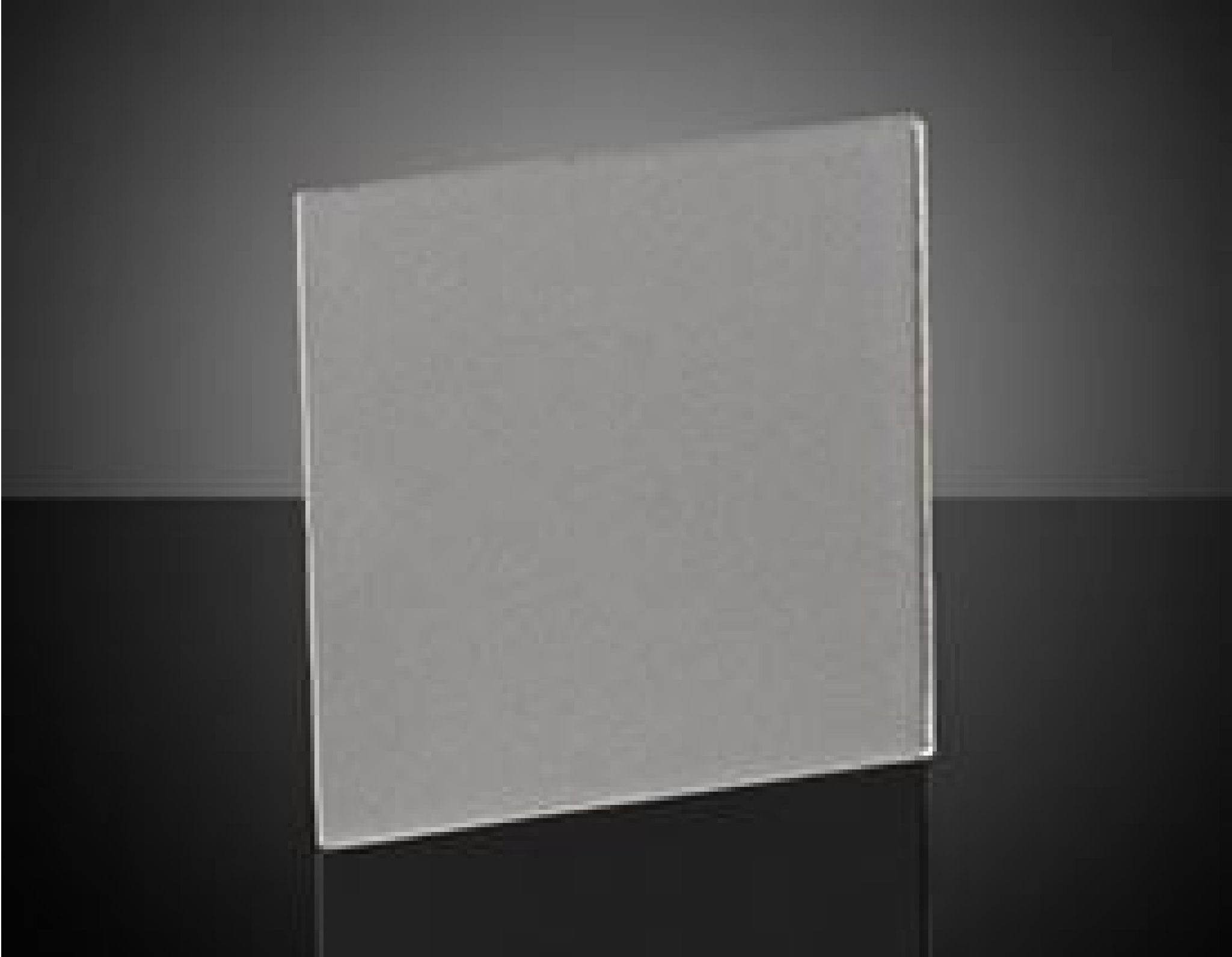

Produkt #65-888 AUSVERKAUF 3-4 TAGE



1



€457,50

+ WARENKORB

Stk. 1+

€457,50

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Winkeltoleranz (°):  
±2.5

Diffusionswinkel (°):  
25 (FWHM)

Toleranz Größe (mm):  
±0.5

Größe (Zoll):  
8 x 8

Größe (mm):  
203.20 x 203.20

|                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Betriebstemperatur (°C):</b><br>-30 to +100 (Maximum of 240 Hours)                                |
| <b>Substrat:</b> <input type="checkbox"/><br>Polycarbonate                                           |
| <b>Dicke (mm):</b><br>0.78                                                                           |
| <b>Transmission (%):</b><br>>85                                                                      |
| <b>Typ:</b><br>Holographic Diffuser                                                                  |
| <b>Wellenlängenbereich (nm):</b><br>400 - 700                                                        |
| <b>Breite (mm):</b><br>203.20                                                                        |
| <b>Aufbau:</b><br>Unmounted                                                                          |
| <b>Zerstörschwelle, laut Design:</b> <input type="checkbox"/><br>0.22 J/cm² @ 1064nm, 10ns (typical) |
| <b>Länge (mm):</b><br>203.20                                                                         |

Konformität mit Standards

|                                                            |
|------------------------------------------------------------|
| <b>RoHS 2015:</b><br><a href="#">Konform</a>               |
| <b>Konformitätszertifikat:</b><br><a href="#">Anzeigen</a> |
| <b>Reach 233:</b><br><a href="#">Konform</a>               |