


25mm D x -103,36mm FL Enhanced Aluminium Beschichtung, konvexer Spiegel

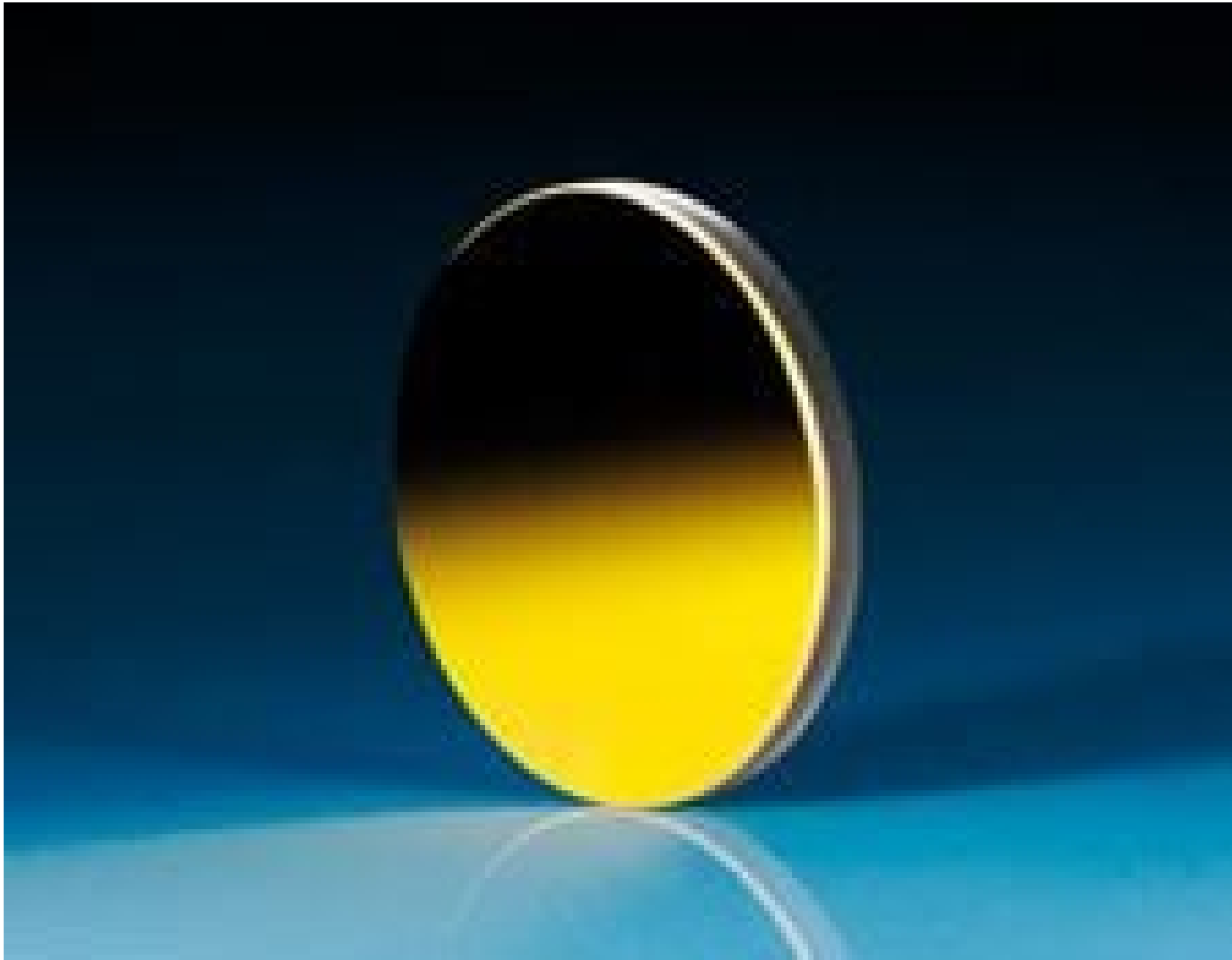

Produkt #64-064 3-4TAGE

- 1 + **€45,50**

+ WARENKORB

Stk. 1-5
€45,50
Stk. 6+
€41,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Durchmesser (mm):
25.00 +0.00/-0.10

Brennweite BW (mm):
-104.60

Mittendicke CT (mm):
3.20

Freie Apertur (%):

Beschichtung:
Enhanced Aluminum (450-650nm)

Beschichtungsspezifikation:
R_{avg} >95% @ 450 - 650nm

Art der Beschichtung:
Metal

Randdicke ET (mm):
2.83

Toleranz Brennweite (%):
±2

Radius R (mm):
209.20

Substrat: ☐
[N-K5](#)

Oberflächenqualität:
60-40

Typ:
Spherical Mirror

Wellenlängenbereich (nm):
450 - 650

Zerstörschwelle, Referenz: ☐
0.2 J/cm² @ 532nm, 10ns

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
[Konform](#)

Konformitätszertifikat:
[Anzeigen](#)

Reach 235:
[Konform](#)
