


Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

 
Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

European Union

SUBMIT

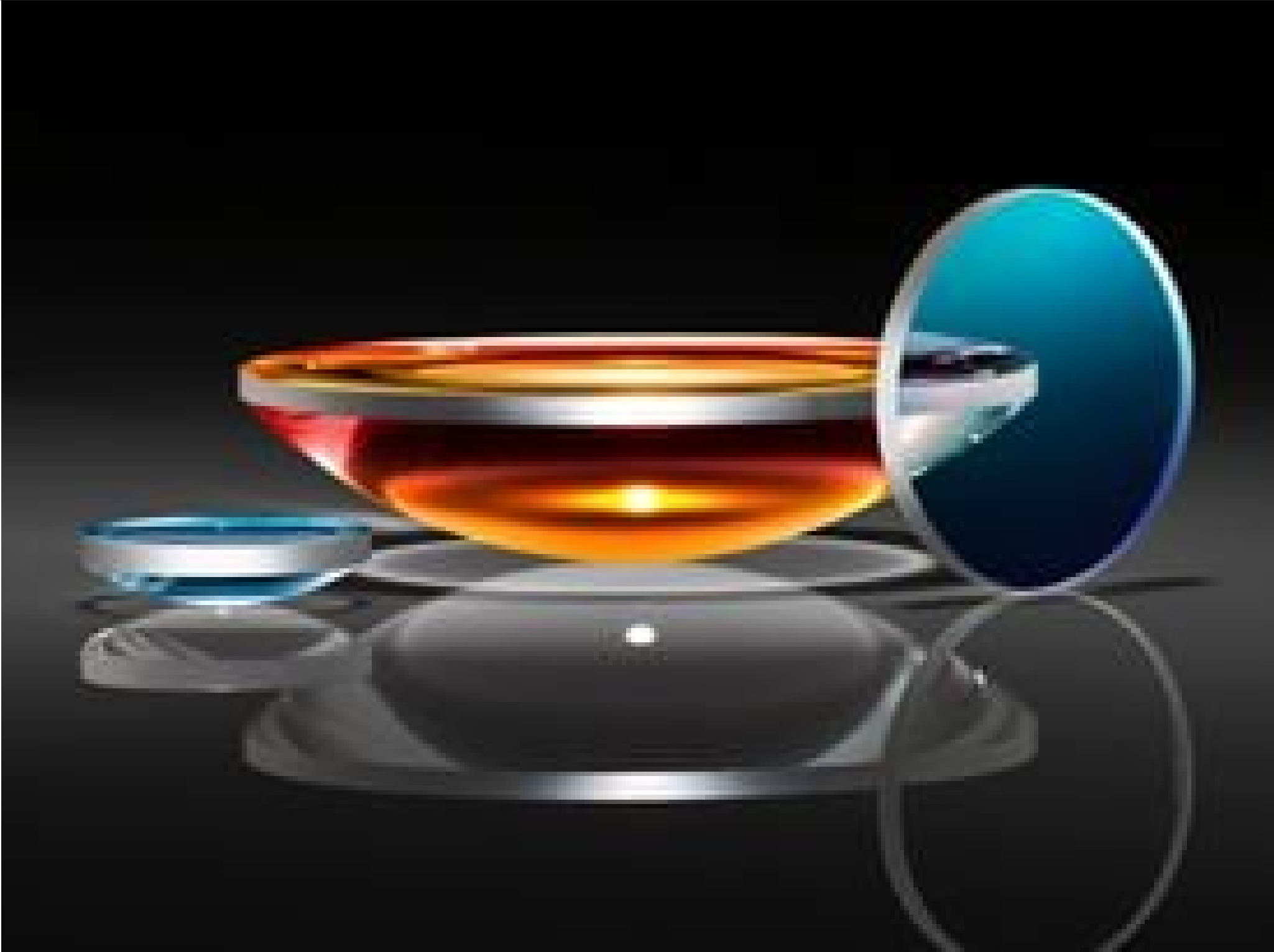

UV Fused Silica Plano-Convex (PCX) Lenses



Produkt #18-109 AUSVERKAUFT 3-4 TAGE

- 1 +

€135,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5
€135,00

Stk. 6+
€108,00

Mengenrabatte
[Angebotsanfrage](#)

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
25.00 -0.025

Effektive Brennweite EFL (mm):

400.00 @587.6nm
Hintere Brennweite BFL (mm): 398.33
Beschichtung: MgF ₂ (400-700nm)
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} ≤1.75% @ 400 - 700nm
Substrat: ☐ Fused Silica (Corning 7980)
Oberflächenqualität: 40-20
Power (P-V) @ 632,8 nm: 3 Rings
Unregelmäßigkeit (P-V) @ 632,8 nm: 0.5 Rings
Toleranz Brennweite (%): ±1
Zentrierung (Bogenminuten): <1
Mittendicke CT (mm): 2.44 ±0.10
Randdicke ET (mm): 2.01
Radius R₁ (mm): 183.39
Freie Apertur CA (mm): 24
Blende: 16
Numerische Apertur NA: 0.03
Typ: Plano-Convex Lens
Fase: Protective bevel as needed
Wellenlängenbereich (nm): 400 - 700
Zerstörschwelle, laut Design: ☐ 10 J/cm ² @ 532nm, 10ns

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235: Konform