

[Alle Produkte](#) / [Bildverarbeitungsoptik](#)
/ [Objektive mit Festbrennweite](#)

[Produkte der Produktfamilie](#)

TECHSPEC Objektive



25mm UCi Series Fixed Focal Length Lens



Please select your shipping country to view the most accurate inventory information, and to determine the correct Edmund Optics sales office for your order.

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

Absenden

1

€235⁰⁰

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk.	€235,00
1+	stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

! Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

- STEP:step
- PDF-Zeichnung:pdf
- Datenblatt:pdf
- eDrawing:eprt
- EO Spec Sheet
- IGES:igs
- Zemax

Produktdetails

Product Family:	UCi Series	Typ:	Fixed Focal Length Lens
IR-Sperrfilter:	No		

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Blende:	Fixed	Länge (mm):	31.50
Max. Durchmesser (mm):	26.5	Außendurchmesser (mm):	26.5
Gewicht (g):	38	Zusätzliche Objektivlänge in Kamera (mm):	2.54

Optische Eigenschaften

Horizontales Bildfeld @ max. Sensorformat:	60.8mm - 16.4°	Bildfeld bei max. Sensorformat:	Horizontal: 59.6mm - 16.4° Vertical: 44.6mm - 12.3° Diagonal: 74.7mm - 20.4°
Horizontales Bildfeld, 1/1,8" Sensor:	60.8mm - 16.4°	Horizontales Bildfeld, 1/2" Sensor:	54.0mm - 14.6°
Horizontales Bildfeld, 1/2,5" Sensor:	48.9mm - 13.2°	Horizontales Bildfeld, 1/3" Sensor:	40.4mm - 11.0°
Horizontales Bildfeld, 1/4" Sensor:	30.3mm - 8.2°	Max. Bildkreis (mm):	9.00
Numerische Apertur NA, Objektseite:	0.0036	Anzahl Elemente (Gruppen):	7 (5)
Brennweite BW (mm):	25.00	Arbeitsabstand (mm):	200 - ∞

Blende (f/#):	f/16.0	Beschichtung:	$\lambda/4$ MgF ₂
Beschichtungsspezifikation:		Position Eintrittspupille (mm):	15.05
Hauptebene Objektseite (mm):	29.11	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>Please select your shipping country to view the most accurate inventory information, and to determine the correct Edmund Optics sales office for your order.</p> <p>Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:</p> </div>	
Maximale Verzeichnung (%):	-0.15		
Wellenlängenbereich:	400-700 nm	Brennweite (mm):	4-35
Sensor			
Optimiert für Sensorgröße:	1/2.5"	Max. Sensorgröße:	1/1.8"
Pixel Size (µm):	1.85		
Gewinde & Montage			
Filtergewinde:	N/A	Mount:	C-Mount
Umwelt & Haltbarkeit			
Lagerungstemperatur (°C):	-20 to +60	Art der Stabilisierung:	Industrial (Fixed Aperture with Simplified Mechanics)
Konformität mit Standards			
Konformitätszertifikat:	Anzeigen		

Produktdetails

- C-Mount- oder S-Mount-Objektive für bis zu 1/1,8" Sensoren
- Bis zu 12 Megapixel, 1,85 µm Pixelgröße
- Schlankere Version unserer Objektive der UC-Serie mit fester Blende
- 4 mm bis 35 mm Brennweite

Die TECHSPEC[®] Objektive mit Festbrennweite der UCi-Serie verwenden die gleiche Optik wie die TECHSPEC[®] Objektive der UC-Serie und besitzen eine Auflösung von 4K. Diese Objektive sind für kleine Pixelgrößen $\leq 2,2$ µm konzipiert und werden mit diversen Festblenden für unterschiedlichste Anwendungen angeboten. Obwohl die Objektive auf 1/2,5" Sensoren ausgelegt sind, können einige Brennweiten auch für Sensoren mit bis zu 1/1,8" verwendet werden. Die TECHSPEC[®] Objektive mit Festbrennweite der UCi-Serie eignen sich ideal für OEM- Anwendungen, die auf kompakte, robuste und leichte bildgebende Optiken angewiesen sind.

Bitte beachten Sie: In der Produktfamilie **TECHSPEC[®] Objektive der UC-Serie** finden Sie weitere Informationen zu Versionen mit verstellbarer Blende.

Edmund Optics hat eine besonders kompakte Produktfamilie mit leistungsstarkem optischem Design entwickelt (die UC-Familie) und bietet diese in drei Varianten für spezifische Anwendungen an. Diese Produktunterfamilien verwenden die gleichen Optiken wie die Objektive der UC-Serie und haben die gleichen optischen Eigenschaften, die Mechanik ist jedoch auf unterschiedliche Projektanforderungen zugeschnitten:

UC-Serie: Weist einen fixierbaren Fokus und Blende mit Festellschraube auf und ist die anpassbarste Version dieses Optikdesigns; typischerweise werden diese hochwertigen Objektive in anspruchsvollen Bildverarbeitungsanwendungen verwendet.

UCi-Serie: Vereinfachte Mechanik, bestehend aus einer festen Blende und kompaktem Gehäuse. Diese robusten Versionen für die Industrie („**industrial ruggedization**“) bieten eine verringerte Größe, geringere Kosten und einen fixierten Fokus.

UCr-Serie: Alle Optiken sind mit Kleber fixiert, die Objektive besitzen einen feststellbaren Fokus. Diese stabilisierten Objektive („**stabilized ruggedization**“) reduzieren den Pixelshift und haben eine verbesserte Fokusstabilität.

UCw-Serie: Diese **wasserdichten Versionen** erfüllen den IEC-Eindringenschutzgrad IPX7. Sie können für bis zu 30 Minuten 1 Meter tief in Wasser eingetaucht werden.

Technische Informationen

Zubehör

Hinweis: Nicht jedes Zubehör passt zu jedem Produkt, kontaktieren Sie uns [hier](#).

Please select your shipping country to view the most accurate inventory information, and to determine the correct Edmund Optics sales office for your order.

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

Titel				Kaufen
MEHR+ Adapter C-Mount auf M12 für UCi-Objektive	#12-879	€48,00	Angebotsanfrage	20+ In Stock <input type="text" value="1"/>

Passende Produkte



#33-305 - Objektiv mit Festbrennweite der UC-Serie, 25 mm
€260,00

Stk.




#83-955 - M12-Objektiv der blauen Serie, 25 mm BW, f/8
€81,00

Stk.



#59-871 - Objektiv mit Festbrennweite der C-Serie, 25 mm
€260,00

Stk.

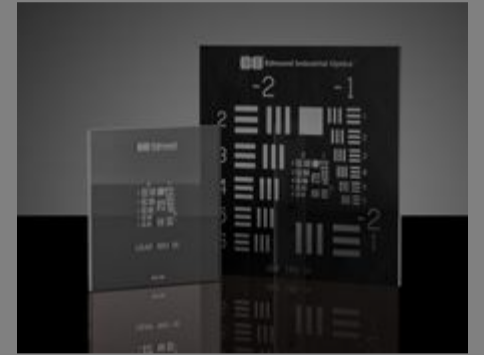

USAF-1951-Auflösungstestbilder aus Glas

Häufig zusammen gekauft



#33-880 - Objektiv mit Festbrennweite der UCi-Serie, 12 mm, f/1,8
€235,00

Stk.



#33-881 - Objektiv mit Festbrennweite der UCi-Serie, 12 mm, f/11
€235,00

Stk.



#33-882 - Objektiv mit Festbrennweite der UCi-Serie, 12 mm, f/16
€235,00

Stk.













































#33-892 - Objektiv mit Festbrennweite der UCi-Serie, 25 mm, f/4
€235,00

Stk.



 































Kompatible Kameras

Titel	Typ	Vergleichen	Artikelnummer	Preis	Kaufen
MEHR+ Allied Vision Alvium USB 3.1 Kamera 1800 U-501m NIR, 1/2,5", 5 MP, C-Mount, 90°, NIR (offenes Gehäuse)	NIR Camera		#19-554	€270,00 Angebotsanfrage	KONTAKT <input type="text" value="1"/>
MEHR+ Allied Vision Alvium USB 3.1 Kamera 1800 U-501m NIR, 1/2,5", 5 MP, C-Mount, NIR-Kamera (offenes Gehäuse)	NIR Camera		#19-553	€270,00 Angebotsanfrage	KONTAKT <input type="text" value="1"/>

	Titel	Typ	Vergleichen	Artikelnummer	Preis	Kaufen
						1 In Stock <input type="text" value="1"/> 
						KONTAKT <input type="text" value="1"/> 
		Monochrome Camera		#14-138	€290,00 Angebotsanfrage	KONTAKT <input type="text" value="1"/> 
		Monochrome Camera		#14-144	€290,00 Angebotsanfrage	KONTAKT <input type="text" value="1"/> 
		Color Camera		#14-139	€300,00 Angebotsanfrage	KONTAKT <input type="text" value="1"/> 
		Color Camera		#14-145	€300,00 Angebotsanfrage	KONTAKT <input type="text" value="1"/> 
		Monochrome Camera		#14-126	€300,00 Angebotsanfrage	3 In Stock <input type="text" value="1"/> 
		Monochrome Camera		#14-130	€300,00 Angebotsanfrage	KONTAKT <input type="text" value="1"/> 
		Color Camera		#14-127	€310,00 Angebotsanfrage	KONTAKT <input type="text" value="1"/> 
		Color Camera		#14-131	€310,00 Angebotsanfrage	KONTAKT <input type="text" value="1"/> 
		Color Camera		#13-702	€335,00 Angebotsanfrage	KONTAKT <input type="text" value="1"/> 
		Color Camera		#13-704	€335,00 Angebotsanfrage	KONTAKT <input type="text" value="1"/> 
		Monochrome Camera		#13-701	€335,00 Angebotsanfrage	KONTAKT <input type="text" value="1"/> 
		Monochrome Camera		#13-703	€335,00 Angebotsanfrage	KONTAKT <input type="text" value="1"/> 







 












 
 

 
 






 



 
 


Please select your shipping country to view the most accurate inventory information, and to determine the correct Edmund Optics sales office for your order.

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

	Titel	Typ	Vergleichen	Artikelnummer	Preis	Kaufen
MEHR+	 LUCID Vision Labs Phoenix™ PHX023S-CC-IX Farbkamera, Sony IMX392, 2,3 MP				€371,00	KONTAKT 1 
MEHR+	 LUCID Vision Labs Phoenix™ PHX023S-CC-IX Farbkamera, Sony IMX392, 2,3 MP				€371,00	KONTAKT 1 
MEHR+	 LUCID Vision Labs Phoenix™ PHX023S-MC monochrome Kamera, Sony IMX392, 2,3 MP	Monochrome Camera		#13-661	€371,00 Angebotsanfrage	KONTAKT 1 
MEHR+	 LUCID Vision Labs Phoenix™ PHX023S-MC-IX monochrome Kamera, Sony IMX392, 2,3 MP	Monochrome Camera		#13-667	€371,00 Angebotsanfrage	KONTAKT 1 
MEHR+	 LUCID Vision Labs Phoenix™ PHX032S-CC Farbkamera, Sony IMX265, 3,2 MP (Rezertifiziert 05-P)	Color Camera		#11-465-RCD-05P REZERTIFIZIERT	€375,20 Angebotsanfrage	1 In Stock 1 
MEHR+	 Basler ace2 USB3-Monochromkamera a2A3840-45umBAS, Basis	Monochrome Camera		#16-621	€379,00 Angebotsanfrage	KONTAKT 1 
MEHR+	 Basler ace2 GigE-Monochromkamera a2A3840-13gmBAS, Basis	Monochrome Camera		#16-597	€379,00 Angebotsanfrage	1 In Stock 1 
MEHR+	 Allied Vision Alvium USB 3.1 Kamera 1800 U-240m, 1/2,3", 2,35 MP, C-Mount, monochrom	Monochrome Camera		#17-085	€380,00 Angebotsanfrage	KONTAKT 1 
MEHR+	 Allied Vision Alvium USB 3.1 Kamera 1800 U-240c, 1/2,3", 2,35 MP, C-Mount, Farbe	Color Camera		#17-086	€390,00 Angebotsanfrage	1 In Stock 1 
MEHR+	 LUCID Vision Labs Triton™ TRI064S-CC Farbkamera, Sony IMX178, 6,3 MP	Color Camera		#13-718	€402,00 Angebotsanfrage	1 In Stock 1 
MEHR+	 Basler ace2 USB3-Farbkamera a2A3840-45ucBAS, Basis	Color Camera		#16-622	€402,00 Angebotsanfrage	KONTAKT 1 
MEHR+	 Basler ace2 GigE-Farbkamera a2A3840-13gcBAS, Basis	Color Camera		#16-598	€402,00 Angebotsanfrage	KONTAKT 1 
MEHR+	 LUCID Vision Labs Triton™ TRI064S-MC monochrome Kamera, Sony IMX178, 6,3 MP	Monochrome Camera		#13-717	€402,00 Angebotsanfrage	1 In Stock 1 
MEHR+	 Basler ace2 USB3-Monochromkamera a2A1920-160umBAS, Basis	Monochrome Camera		#16-617	€402,00 Angebotsanfrage	3 In Stock 1 
MEHR+	 Basler ace2 GigE-Monochromkamera a2A1920-51gmBAS, Basis	Monochrome Camera		#16-593	€402,00 Angebotsanfrage	3 In Stock 1 
MEHR+	 BFS-U3-63S4C-C USB 3.1 Blackfly® S, Farbkamera	Color Camera		#11-510	€414,00 Angebotsanfrage	2 In Stock 1 
MEHR+	 BFS-PGE-63S4C-C PoE GigE Blackfly® S, Kamera, Farbe	Color Camera		#12-756	€414,00 Angebotsanfrage	3 In Stock 1 




















 
 






 
 
 



 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Please select your shipping country to view the most accurate inventory information, and to determine the correct Edmund Optics sales office for your order.

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

	Titel	Typ	Vergleichen	Artikelnummer	Preis	Kaufen
MEHR+	 BFS-U3-63S4M-C USB 3.1 Blackfly® S, monochrome Kamera	Monochrome			€414,00 Angebotsanfrage	1 In Stock <input type="text" value="1"/> 
MEHR+	 BFS-PGE-63S4M-C GigE Blackfly® S, Kamera, monochrom				€414,00 Angebotsanfrage	KONTAKT <input type="text" value="1"/> 
MEHR+	 Basler ace acA3088-57um USB-3.0-Kamera, monochrom	Monochrome Camera		#37-213	€419,00 Angebotsanfrage	2 In Stock <input type="text" value="1"/> 
MEHR+	 Basler ace acA3088-16gm GigE-Kamera, monochrom	Monochrome Camera		#37-205	€419,00 Angebotsanfrage	1 In Stock <input type="text" value="1"/> 
MEHR+	 BFS-U3-23S3C-C USB 3.1 Blackfly® S, Farbkamera	Color Camera		#12-748	€421,00 Angebotsanfrage	KONTAKT <input type="text" value="1"/> 
MEHR+	 BFS-PGE-23S3C-C PoE GigE Blackfly® S, Kamera, Farbe	Color Camera		#12-754	€421,00 Angebotsanfrage	4 In Stock <input type="text" value="1"/> 
MEHR+	 BFS-U3-23S3M-C USB 3.1 Blackfly® S, monochrome Kamera	Monochrome Camera		#12-747	€421,00 Angebotsanfrage	KONTAKT <input type="text" value="1"/> 
MEHR+	 BFS-PGE-23S3M-C PoE GigE Blackfly® S, Kamera, monochrom	Monochrome Camera		#12-753	€421,00 Angebotsanfrage	1 In Stock <input type="text" value="1"/> 
MEHR+	 LUCID Vision Labs Triton™ TRI023S-CC Farbkamera, Sony IMX392, 2,3 MP	Color Camera		#13-714	€422,00 Angebotsanfrage	4 In Stock <input type="text" value="1"/> 
MEHR+	 LUCID Vision Labs Triton™ TRI023S-MC monochrome Kamera, Sony IMX392, 2,3 MP	Monochrome Camera		#13-713	€422,00 Angebotsanfrage	KONTAKT <input type="text" value="1"/> 
MEHR+	 Basler ace2 GigE-Farbkamera a2A1920-51gcBAS, Basis	Color Camera		#16-594	€424,00 Angebotsanfrage	KONTAKT <input type="text" value="1"/> 
MEHR+	 Allied Vision Alvium GigE-Kamera mit PoE, G1-240m, 1/2,3", 2,4 MP, C-Mount, monochrom	Monochrome Camera		#23-543	€430,00 Angebotsanfrage	KONTAKT <input type="text" value="1"/> 
MEHR+	 Basler ace2 USB3-Farbkamera a2A1920-160ucBAS, Basis	Color Camera		#16-618	€435,00 Angebotsanfrage	KONTAKT <input type="text" value="1"/> 
MEHR+	 Basler ace acA3088-57uc USB-3.0-Kamera, Farbe	Color Camera		#37-214	€439,00 Angebotsanfrage	KONTAKT <input type="text" value="1"/> 
MEHR+	 Basler ace acA3088-16gc GigE-Kamera, Farbe	Color Camera		#37-206	€439,00 Angebotsanfrage	3 In Stock <input type="text" value="1"/> 
MEHR+	 Allied Vision Alvium GigE-Kamera mit PoE, G1-240c, 1/2,3", 2,4 MP, C-Mount, Farbe	Color Camera		#23-544	€440,00 Angebotsanfrage	1 In Stock <input type="text" value="1"/> 
MEHR+	 Allied Vision Alvium GigE-Kamera mit PoE, G1-500m, 1/2,5", 5 MP, C-Mount, monochrom	Monochrome Camera		#23-551	€460,00 Angebotsanfrage	2 In Stock <input type="text" value="1"/> 
MEHR+	 LUCID Vision Labs Phoenix™ PHX032S-CC Farbkamera, Sony IMX265, 3,2 MP	Color Camera		#11-465	€469,00 Angebotsanfrage	3 In Stock <input type="text" value="1"/> 
MEHR+	 LUCID Vision Labs Phoenix™ PHX032S-CC-IX Farbkamera, Sony IMX265, 3,2 MP	Color Camera		#13-678	€469,00 Angebotsanfrage	KONTAKT <input type="text" value="1"/> 



 





















 











Please select your shipping country to view the most accurate inventory information, and to determine the correct Edmund Optics sales office for your order.

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

	Titel	Typ	Vergleichen	Artikelnummer	Preis	Kaufen
	 LUCID Vision Labs Phoenix™ PHX032 MC monochrome Kamera, Sony IMX 3,2 MP				00 Anfrage	2 In Stock <input type="text" value="1"/> 
	 LUCID Vision Labs Phoenix™ PHX032 MC-IX monochrome Kamera, Sony IMX265, 3,2 MP	Camera			00 Angebotsanfrage	KONTAKT <input type="text" value="1"/> 
	 Allied Vision Alvium GigE-Kamera mit PoE, G1-500c, 1/2,5", 5 MP, C-Mount, Farbe	Color Camera		#23-552	€480,00 Angebotsanfrage	2 In Stock <input type="text" value="1"/> 
	 Basler ace2 USB3- Monochromkamera a2A3840-45umPRO, Pro	Monochrome Camera		#16-633	€505,00 Angebotsanfrage	KONTAKT <input type="text" value="1"/> 
	 Basler ace2 GigE- Monochromkamera a2A3840-13gmPRO, Pro	Monochrome Camera		#16-609	€505,00 Angebotsanfrage	KONTAKT <input type="text" value="1"/> 
	 LUCID Vision Labs Triton™ TRI032S-CC Farbkamera, Sony IMX265, 3,2 MP	Color Camera		#13-716	€520,00 Angebotsanfrage	4 In Stock <input type="text" value="1"/> 
	 LUCID Vision Labs Triton™ TRI032S-MC monochrome Kamera, Sony IMX265, 3,2 MP	Monochrome Camera		#13-715	€520,00 Angebotsanfrage	KONTAKT <input type="text" value="1"/> 
	 Allied Vision Alvium USB 3.1 Kamera 1800 U-319m, 1/1,8", 3,2 MP, C-Mount, monochrom (offenes Gehäuse)	Monochrome Camera		#14-875	€520,00 Angebotsanfrage	KONTAKT <input type="text" value="1"/> 
	 Basler ace2 USB3- Farbkamera a2A3840- 45ucPRO, Pro	Color Camera		#16-634	€525,00 Angebotsanfrage	KONTAKT <input type="text" value="1"/> 
	 Basler ace2 GigE- Farbkamera a2A3840- 13gcPRO, Pro	Color Camera		#16-610	€525,00 Angebotsanfrage	KONTAKT <input type="text" value="1"/> 
	 Allied Vision Alvium USB 3.1 Kamera 1800 U-319c, 1/1,8", 3,2 MP, C-Mount, Farbe (offenes Gehäuse)	Color Camera		#14-876	€530,00 Angebotsanfrage	KONTAKT <input type="text" value="1"/> 
	 Farbkamera, 1/1,8", USB 3.0, IDS U3- 3880CP-C-HQ	Color Camera		#16-544	€530,00 Angebotsanfrage	14 In Stock <input type="text" value="1"/> 
	 Allied Vision Alvium USB 3.1 Kamera 1800 U-319m, 1/1,8", 3,2 MP, C-Mount, monochrom	Monochrome Camera		#14-871	€530,00 Angebotsanfrage	20+ In Stock <input type="text" value="1"/> 
	 Allied Vision Alvium USB 3.1 Kamera 1800 U-319m, 1/1,8", 3,2 MP, C-Mount, 90°, monochrom	Monochrome Camera		#14-873	€530,00 Angebotsanfrage	KONTAKT <input type="text" value="1"/> 
	 Monochrome Kamera, 1/1,8", USB 3.0, IDS U3-3880CP-M-GL	Monochrome Camera		#16-545	€530,00 Angebotsanfrage	5 In Stock <input type="text" value="1"/> 
	 Basler ace2 USB3- Monochromkamera a2A1920-160umPRO, Pro	Monochrome Camera		#16-629	€535,00 Angebotsanfrage	3 In Stock <input type="text" value="1"/> 



 

















 
 










Please select your shipping country to view the most accurate inventory information, and to determine the correct Edmund Optics sales office for your order.

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

	Titel	Typ	Vergleichen	Artikelnummer	Preis	Kaufen
MEHR+	 Basler ace2 GigE-Monochromkamera a2A1920-51gmPRO Pro				€540,00 Angebotsanfrage	1 In Stock <input type="text" value="1"/> 
MEHR+	 Basler ace acA2500-14um USB-3.0-Kamera, monochrom (Rezertifiziert 05-14)				€540,00 Angebotsanfrage	1 In Stock <input type="text" value="1"/> 
MEHR+	 Allied Vision Alvium USB 3.1 Kamera 1800 U-319c, 1/1,8", 3,2 MP, C-Mount, Farbe	Color Camera		#14-872	€540,00 Angebotsanfrage	3 In Stock <input type="text" value="1"/> 
MEHR+	 Allied Vision Alvium USB 3.1 Kamera 1800 U-319c, 1/1,8", 3,2 MP, C-Mount, 90°, Farbe	Color Camera		#14-874	€540,00 Angebotsanfrage	KONTAKT <input type="text" value="1"/> 
MEHR+	 Basler ace acA2500-14GM GigE-Kamera, monochrom	Monochrome Camera		#85-165	€540,00 Angebotsanfrage	1 In Stock <input type="text" value="1"/> 
MEHR+	 LUCID Vision Labs Triton™ TRI051S-CC Farbkamera, Sony IMX547, 5,0 MP	Color Camera		#18-483	€545,00 Angebotsanfrage	KONTAKT <input type="text" value="1"/> 
MEHR+	 LUCID Vision Labs Triton™ TRI051S-MC monochrome Kamera, Sony IMX547, 5,0 MP	Monochrome Camera		#18-484	€545,00 Angebotsanfrage	3 In Stock <input type="text" value="1"/> 
MEHR+	 Basler ace2 GigE-Farbkamera a2A1920-51gcPRO, Pro	Color Camera		#16-606	€560,00 Angebotsanfrage	KONTAKT <input type="text" value="1"/> 
MEHR+	 BFS-PGE-31S4C-C PoE GigE Blackfly® S Kamera, Farbe	Color Camera		#11-528	€565,00 Angebotsanfrage	2 In Stock <input type="text" value="1"/> 
MEHR+	 BFS-U3-31S4C-C USB 3.1 Blackfly® S, Farbkamera	Color Camera		#12-750	€565,00 Angebotsanfrage	KONTAKT <input type="text" value="1"/> 
MEHR+	 BFS-PGE-31S4M-C PoE GigE Blackfly® S Kamera, monochrom	Monochrome Camera		#11-527	€565,00 Angebotsanfrage	1 In Stock <input type="text" value="1"/> 
MEHR+	 BFS-U3-31S4M-C USB 3.1 Blackfly® S, monochrome Kamera	Monochrome Camera		#12-749	€565,00 Angebotsanfrage	1 In Stock <input type="text" value="1"/> 
MEHR+	 Basler ace acA2500-14GM GigE-Kamera, Farbe	Color Camera		#85-166	€570,00 Angebotsanfrage	2 In Stock <input type="text" value="1"/> 
MEHR+	 Basler ace2 USB3-Farbkamera a2A1920-160ucPRO, Pro	Color Camera		#16-630	€570,00 Angebotsanfrage	KONTAKT <input type="text" value="1"/> 
MEHR+	 Basler ace acA2040-35gm GigE-Kamera, monochrom	Monochrome Camera		#35-915	€570,00 Angebotsanfrage	KONTAKT <input type="text" value="1"/> 
MEHR+	 Allied Vision Alvium GigE-Kamera mit PoE, G1-319m, 1/1,8", 3,2 MP, C-Mount, monochrom	Monochrome Camera		#23-547	€580,00 Angebotsanfrage	1 In Stock <input type="text" value="1"/> 
MEHR+	 BFLY-PGE-31S4M/C-C 1/1,8" Blackfly® GigE-Kamera mit PoE, Farbe	Color Camera		#34-510	€585,00 Angebotsanfrage	1 In Stock <input type="text" value="1"/> 
MEHR+	 BFLY-PGE-31S4M/C-C 1/1,8" Blackfly® GigE-Kamera mit PoE, monochrom	Monochrome Camera		#34-511	€585,00 Angebotsanfrage	2 In Stock <input type="text" value="1"/> 



 



 



 

 


 
 
 
 
 




 

 

 
 



 

 
 

Please select your shipping country to view the most accurate inventory information, and to determine the correct Edmund Optics sales office for your order.

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

	Titel	Typ	Vergleichen	Artikelnummer	Preis	Kaufen
MEHR+	 Allied Vision Alvium GigE-Kamera mit PoE, G1-319c, 1/1,8", 5,1 MP, C-Mount, Farbe				€600,00 Angebotsanfrage	5 In Stock <input type="text" value="1"/> 
MEHR+	 Basler ace acA20435gc GigE-Kamera, Farbe				€600,00 Angebotsanfrage	2 In Stock <input type="text" value="1"/> 
MEHR+	 M2020 DALSA Genie Nano GigE PoE-Kamera, monochrom, 1/1,8"	Monochrome Camera		#34-960	€605,00 Angebotsanfrage	2 In Stock <input type="text" value="1"/> 
MEHR+	 C2020-IR DALSA Genie Nano GigE PoE-Kamera, 1/1,8", Farbe	Color Camera		#34-961	€620,00 Angebotsanfrage	2 In Stock <input type="text" value="1"/> 
MEHR+	 Basler ace acA3800-10gc GigE-Kamera, Farbe	Color Camera		#89-979	€620,00 Angebotsanfrage	KONTAKT <input type="text" value="1"/> 
MEHR+	 Allied Vision Mako G-319 1/1,8" CMOS Kamera, Farbe (Rezertifiziert 05-P)	Color Camera		#36-175-RCD-05P REZERTIFIZIERT	€636,00 Angebotsanfrage	KONTAKT <input type="text" value="1"/> 
MEHR+	 BFS-PGE-50S4C-C PoE GigE Blackfly® S Kamera, Farbe (Rezertifiziert 05-P)	Color Camera		#22-080-RCD-05P REZERTIFIZIERT	€650,00 Angebotsanfrage	1 In Stock <input type="text" value="1"/> 
MEHR+	 Farbkamera, 1/1,8", USB 3.0, IDS U3-3270CP-C-HQ REV. 2,2	Color Camera		#16-528	€670,00 Angebotsanfrage	2 In Stock <input type="text" value="1"/> 
MEHR+	 Basler ace acA2500-14um USB-3.0-Kamera, monochrom	Monochrome Camera		#88-325	€670,00 Angebotsanfrage	1 In Stock <input type="text" value="1"/> 
MEHR+	 Allied Vision Alvium USB 3.1 Kamera 1800 U-511m, 1/1,8", 5,1 MP, C-Mount, 90°, monochrom (offenes Gehäuse)	Monochrome Camera		#19-566	€670,00 Angebotsanfrage	KONTAKT <input type="text" value="1"/> 
MEHR+	 Allied Vision Alvium USB 3.1 Kamera 1800 U-511m, 1/1,8", 5,1 MP, C-Mount, monochrom (offenes Gehäuse)	Monochrome Camera		#19-565	€670,00 Angebotsanfrage	KONTAKT <input type="text" value="1"/> 
MEHR+	 Allied Vision Alvium USB 3.1 Kamera 1800 U-511c, 1/1,8", 5,1 MP, C-Mount, 90°, Farbe (offenes Gehäuse)	Color Camera		#19-578	€680,00 Angebotsanfrage	KONTAKT <input type="text" value="1"/> 
MEHR+	 Allied Vision Alvium USB 3.1 Kamera 1800 U-511c, 1/1,8", 5,1 MP, C-Mount, Farbe (offenes Gehäuse)	Color Camera		#19-577	€680,00 Angebotsanfrage	KONTAKT <input type="text" value="1"/> 
MEHR+	 Allied Vision Alvium USB 3.1 Kamera 1800 U-511m, 1/1,8", 5,1 MP, C-Mount, 90°, monochrom	Monochrome Camera		#19-560	€680,00 Angebotsanfrage	3 In Stock <input type="text" value="1"/> 
MEHR+	 Allied Vision Alvium USB 3.1 Kamera 1800 U-511m, 1/1,8", 5,1 MP, C-Mount, monochrom	Monochrome Camera		#19-559	€680,00 Angebotsanfrage	KONTAKT <input type="text" value="1"/> 
MEHR+	 Allied Vision Alvium USB 3.1 Kamera 1800 U-511c, 1/1,8", 5,1 MP, C-Mount, 90°, Farbe	Color Camera		#19-572	€690,00 Angebotsanfrage	1 In Stock <input type="text" value="1"/> 








 





























 













Please select your shipping country to view the most accurate inventory information, and to determine the correct Edmund Optics sales office for your order.

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

	Titel	Typ	Vergleichen	Artikelnummer	Preis	Kaufen
MEHR+	 Allied Vision Alvium USB 3.1 Kamera 12MP, U-511c, 1/1,8", 5,5 MP, C-Mount, Farbe				€700,00 Angebotsanfrage	KONTAKT 1 
MEHR+	 Basler ace acA2040-55um USB-3.0-Kamera, monochrom				€700,00 Angebotsanfrage	KONTAKT 1 
MEHR+	 Basler ace acA2500-14uc USB-3.0-Kamera, Farbe	Color Camera		#88-326	€705,00 Angebotsanfrage	1 In Stock 1 
MEHR+	 Basler ace acA3800-14uc USB-3.0-Kamera, Farbe	Color Camera		#89-992	€720,00 Angebotsanfrage	2 In Stock 1 
MEHR+	 Basler ace acA2040-55uc USB-3.0-Kamera, Farbe	Color Camera		#35-922	€720,00 Angebotsanfrage	1 In Stock 1 
MEHR+	 BFS-PGE-50S4C-C PoE GigE Blackfly® S Kamera, Farbe	Color Camera		#22-080	€740,00 Angebotsanfrage	1 In Stock 1 
MEHR+	 BFS-U3-50S4C-C USB 3.1 Blackfly® S, Farbkamera	Color Camera		#22-765	€740,00 Angebotsanfrage	2 In Stock 1 
MEHR+	 BFS-PGE-50S4M-C PoE GigE Blackfly® S Kamera, monochrom	Monochrome Camera		#22-081	€740,00 Angebotsanfrage	2 In Stock 1 
MEHR+	 BFS-U3-50S4M-C USB 3.1 Blackfly® S, monochrome Kamera	Monochrome Camera		#22-766	€740,00 Angebotsanfrage	KONTAKT 1 
MEHR+	 Allied Vision Alvium 5GigE-Kamera mit PoE, G5-500m, 1/2,5", 5 MP, C-Mount, monochrom	Monochrome Camera		#23-619	€750,00 Angebotsanfrage	7 In Stock 1 
MEHR+	 Allied Vision Alvium 5GigE-Kamera mit PoE, G5-500c, 1/2,5", 5 MP, C-Mount, Farbe	Color Camera		#23-620	€760,00 Angebotsanfrage	1 In Stock 1 
MEHR+	 Farbkamera, 1/1,7", USB 3.0, IDS U3-3890SE-C-HQ	Color Camera		#24-138	€765,00 Angebotsanfrage	KONTAKT 1 
MEHR+	 Monochrome Kamera, 1/1,7", USB 3.0, IDS U3-3890SE-M-GL	Monochrome Camera		#24-139	€765,00 Angebotsanfrage	5 In Stock 1 
MEHR+	 Allied Vision Mako G-319 1/1,8" CMOS Kamera, monochrom	Monochrome Camera		#36-174	€840,00 Angebotsanfrage	KONTAKT 1 
MEHR+	 Allied Vision Mako G-319 1/1,8" CMOS Kamera, Farbe	Color Camera		#36-175	€860,00 Angebotsanfrage	KONTAKT 1 
MEHR+	 Allied Vision Manta G-0319 1/1,8" Farbkamera	Color Camera		#34-717 AUSVERKAUF	€868,95 Angebotsanfrage	KONTAKT 1 
MEHR+	 BFS-U3-32S4C-C USB 3.1 Blackfly® S, Farbkamera	Color Camera		#36-454	€905,00 Angebotsanfrage	1 In Stock 1 
MEHR+	 BFS-U3-32S4M-C USB 3.1 Blackfly® S, monochrome Kamera	Monochrome Camera		#36-453	€905,00 Angebotsanfrage	3 In Stock 1 
MEHR+	 Pixelink PL-D7715CU-BL, 1/2,3", 15 MP, USB 3.0 Platinenkamera, Farbe	Color Camera		#89-400 AUSVERKAUF	€928,95 Angebotsanfrage	KONTAKT 1 

Please select your shipping country to view the most accurate inventory information, and to determine the correct Edmund Optics sales office for your order.

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

	Titel	Typ	Vergleichen	Artikelnummer	Preis	Kaufen
		Basler ace acA2040-120um USB-3.0-Kamera, monochrome	Monochrome		€980,00 Angebotsanfrage	3 In Stock <input type="text" value="1"/> 
		PL-D775-AF-ED Autofokus-Kamera Pixelink USB 3.0, monochrome			€1.060,00 Angebotsanfrage	1 In Stock <input type="text" value="1"/> 
		Basler ace acA2040-120uc USB-3.0-Kamera, Farbe	Color Camera	#35-924	€1.000,00 Angebotsanfrage	2 In Stock <input type="text" value="1"/> 
		Allied Vision Manta G-0319 1/1,8" Monochromkamera	Monochrome Camera	#34-716	€1.010,00 Angebotsanfrage	2 In Stock <input type="text" value="1"/> 
		Farbkamera, 1/1,8", USB 3.0, IDS U3-3070CP-C-HQ	Color Camera	#16-512	€1.020,00 Angebotsanfrage	2 In Stock <input type="text" value="1"/> 
		Monochrome Kamera, 1/1,8", USB 3.0, IDS U3-3070CP-M-GL	Monochrome Camera	#16-513	€1.020,00 Angebotsanfrage	2 In Stock <input type="text" value="1"/> 
		PL-D775-AF-ED Autofokus-Kamera Pixelink USB 3.0, monochrome (Rezertifiziert 05-P)	Monochrome Camera	#34-787-RCD-05P REZERTIFIZIERT	€1.060,00 Angebotsanfrage	1 In Stock <input type="text" value="1"/> 
		Allied Vision Manta G-319C CMOS PoE-Kamera, Farbe	Color Camera	#37-511	€1.070,00 Angebotsanfrage	1 In Stock <input type="text" value="1"/> 
		Allied Vision Manta G-319B CMOS PoE-Kamera, monochrome	Monochrome Camera	#37-510	€1.070,00 Angebotsanfrage	1 In Stock <input type="text" value="1"/> 
		GS3-U3-32S4C-C 1/1,8" FLIR Grasshopper@3 USB 3.0 Hochleistungskamera, Farbe	Color Camera	#33-535	€1.155,00 Angebotsanfrage	3 In Stock <input type="text" value="1"/> 
		GS3-U3-32S4M-C 1/1,8" FLIR Grasshopper@3 USB 3.0 Hochleistungskamera, monochrome	Monochrome Camera	#33-534	€1.155,00 Angebotsanfrage	1 In Stock <input type="text" value="1"/> 
		Allied Vision Manta G-319C CMOS PoE-Kamera, Farbe (Rezertifiziert 05-P)	Color Camera	#37-511-RCD-05P REZERTIFIZIERT	€1.160,00 Angebotsanfrage	2 In Stock <input type="text" value="1"/> 
		Pixelink PL-D775CU-T, 1/2,5", 5,0 MP, USB 3.0 C-Mount-Kamera, Farbe	Color Camera	#89-387	€1.185,00 Angebotsanfrage	3 In Stock <input type="text" value="1"/> 
		Pixelink PL-D7718CU-BL, 1/2,3", 18 MP, USB 3.0 Platinenkamera, Farbe	Color Camera	#21-071	€1.185,00 Angebotsanfrage	KONTAKT <input type="text" value="1"/> 
		Pixelink PL-D775MU-T, 1/2,5", 5,0 MP, USB 3.0 C-Mount-Kamera, monochrome	Monochrome Camera	#89-386	€1.185,00 Angebotsanfrage	1 In Stock <input type="text" value="1"/> 
		Pixelink PL-D7718CU-T, 1/2,3", 18 MP, C-Mount-Kamera, Farbe	Color Camera	#21-070	€1.295,00 Angebotsanfrage	1 In Stock <input type="text" value="1"/> 
		Pixelink M-Serie M18C-CYL Mikroskopiekamera, Farbe	Color Microscopy Camera	#21-072	€1.510,00 Angebotsanfrage	1 In Stock <input type="text" value="1"/> 

Please select your shipping country to view the most accurate inventory information, and to determine the correct Edmund Optics sales office for your order.

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

	Titel	Typ	Vergleichen	Artikelnummer	Preis	Kaufen
MEHR+	M2050 Teledyne DALSA Genie Nano 5GigE PoE-Kamera, 1/1,8" monochrom				00 Anfrage	4 In Stock <input type="text" value="1"/>
MEHR+	C2050-IR Teledyne DALSA Genie Nano 5GigE PoE-Kamera, 1/1,8", Farbe				00 Anfrage	1 In Stock <input type="text" value="1"/>
MEHR+	Oryx® ORX-10GS-32S4C-C 10GigE, Farbe	Color Camera		#19-797	€1.775,00 Angebotsanfrage	1 In Stock <input type="text" value="1"/>
MEHR+	Oryx® ORX-10GS-32S4M-C 10GigE, monochrom	Monochrome Camera		#19-796	€1.775,00 Angebotsanfrage	KONTAKT <input type="text" value="1"/>
MEHR+	LUCID Vision Labs Atlas10 ATX051S-CC Farbkamera, Sony IMX537, 5,0 MP	Color Camera		#18-477	€1.905,00 Angebotsanfrage	KONTAKT <input type="text" value="1"/>
MEHR+	LUCID Vision Labs Atlas10 ATX051S-MC monochrome Kamera, Sony IMX537, 5,0 MP	Monochrome Camera		#18-478	€1.905,00 Angebotsanfrage	1 In Stock <input type="text" value="1"/>
MEHR+	PL-D7718CU-AFE Autofokus-Kamera Pixelink USB 3.0, Farbe	Color Camera		#21-078	€2.085,00 Angebotsanfrage	1 In Stock <input type="text" value="1"/>
MEHR+	Lumenera INFINITY 5-3 Mikroskopiekamera, Farbe	Color Microscopy Camera		#16-678	€3.725,00 Angebotsanfrage	1 In Stock <input type="text" value="1"/>
MEHR+	Lumenera INFINITY 5-3 Mikroskopiekamera, monochrom	Monochrome Microscopy Camera		#16-677	€3.725,00 Angebotsanfrage	1 In Stock <input type="text" value="1"/>

Please select your shipping country to view the most accurate inventory information, and to determine the correct Edmund Optics sales office for your order.

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

Tipps & Downloads

Medientyp

- Anwendungshinweis
- Video
- Veröffentlichte Artikel
- FAQ
- Glossar
- Technisches Tool

ANWENDUNGSHINWEIS
Antireflexbeschich

ANWENDUNGSHINWEIS
Eine Einführung in optische Beschichtungen

VIDEO
Wavelength and f#

ANWENDUNGSHINWEIS
Weiterführende Informationen zu Brennweite und Bildfeld

ANWENDUNGSHINWEIS
Die Modulationstranst = eine Einführung

WEBINARE
Choosing the Right Machine Vision Lens

[mehr anzeigen](#)

Please select your shipping country to view the most accurate inventory information, and to determine the correct Edmund Optics sales office for your order.

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: