

## 25mm quadratisch IR Sperrfilter



Produkt #53-711 **20+ In Stock**

- 1 + €52<sup>00</sup>

**+ WARENKORB**

### Mengenrabatte

Stk. 1-24	€52,00 stückpreis
Stk. 25-49	€47,00 stückpreis
Need More?	<a href="#">Angebotsanfrage</a>

**i** Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

### Downloadbereich

### Produktdetails

IR Cut-Off Filter **Typ:**

### Physikalische und mechanische Eigenschaften

25.0 x 25.0 **Größe (mm):**

25.00 **Länge (mm):**

1.10 ±0.25	<b>Dicke (mm):</b>
25.00	<b>Breite (mm):</b>
±0.25	<b>Toleranz Größe (mm):</b>
≥90	<b>Freie Apertur (%):</b>
Seamed	<b>Kanten:</b>

## Optische Eigenschaften

710.00	<b>Grenzwellenlänge (nm):</b>
BOROFLOAT®	<b>Substrat:</b> <input type="checkbox"/>
Traditional Coated	<b>Beschichtung:</b>
1.472	<b>Brechungsindex (n<sub>d</sub>):</b>
80-50	<b>Oberflächenqualität:</b>
<b>Beschichtungsspezifikation:</b> Surface 1: T=50% @ 710±30nm, T <sub>avg</sub> >85% @ 480 - 680nm, T <sub>avg</sub> <10% @ 740 - 1200nm Surface 2: N4 MgF <sub>2</sub>	
480 - 1200	<b>Wellenlängenbereich (nm):</b>

## Umwelt & Haltbarkeit

<250	<b>Betriebstemperatur (°C):</b>
------	---------------------------------

## Konformität mit Standards


Konform	<b>RoHS 2015:</b>
Anzeigen	<b>Konformitätszertifikat:</b>
Konform	<b>Reach 247:</b>

## Produktdetails

- 710 nm Grenzwellenlänge
- Runde und rechteckige Varianten
- Verschiedene Abmessungen verfügbar

IR-Sperrfilter bieten eine Grenzwellenlänge von 710 nm und sind ideal geeignet, um in visuellen oder detektorbasierten Anwendungen die Beleuchtung außerhalb des sichtbaren Bereichs zu sperren.

## Technische Informationen

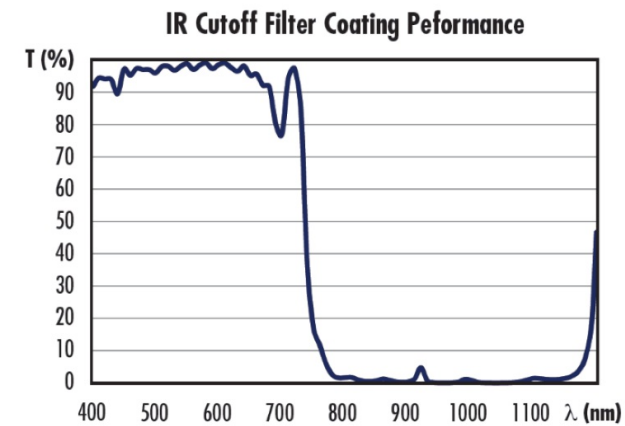

**Quote Your Size**

**Kompatible Halterungen**

