


TECHSPEC® kipp- und schwenkbare Halterung 25mm

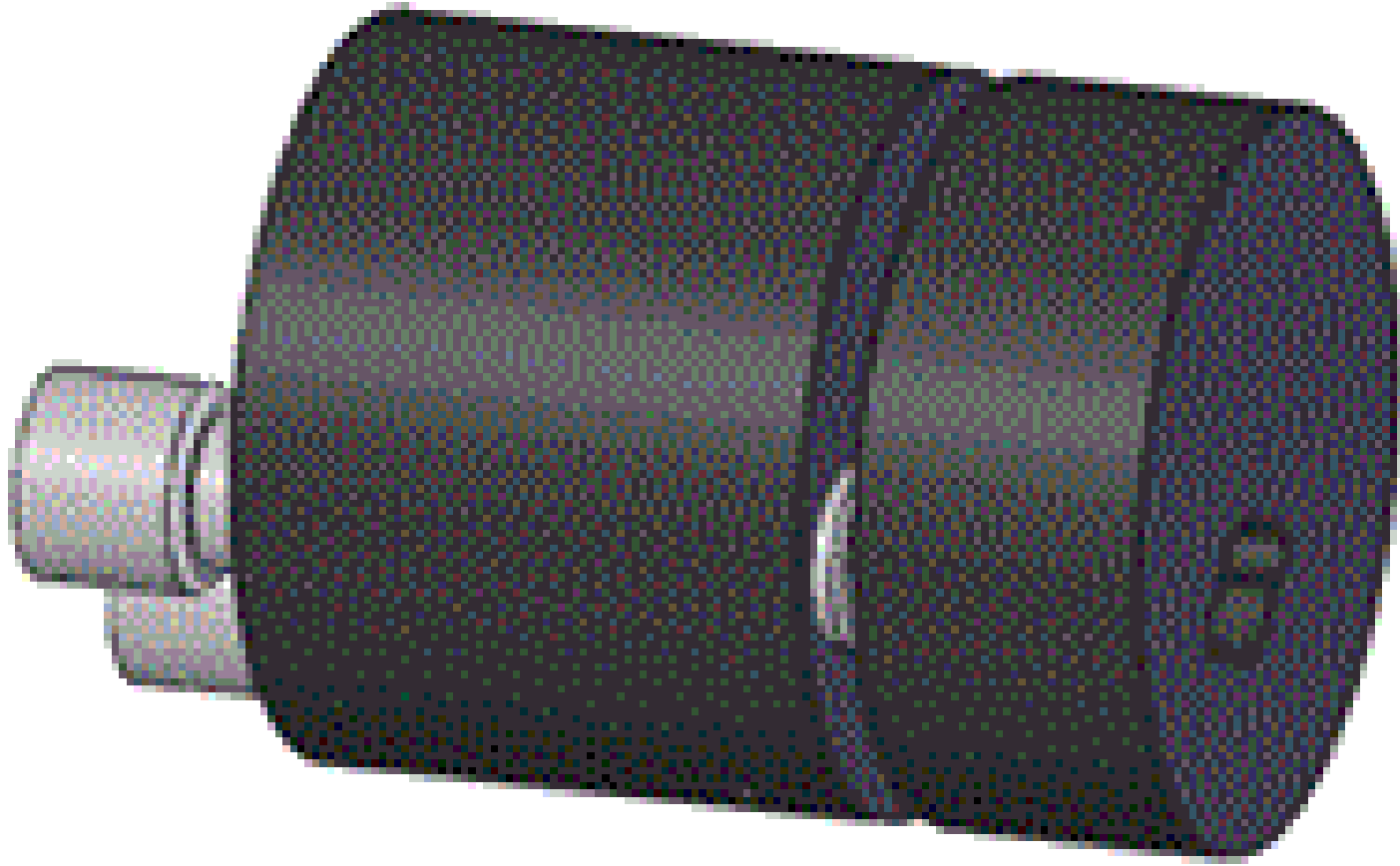

25mm Tip/Tilt Solid Table, #86-026

Produkt **#86-026** [KONTAKT](#)

⊖ 1 ⊕ €303.⁰⁰

[+ WARENKORB](#)

Mengenrabatte

Stk. 1+	€303,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

! Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

Tip-Tilt

Funktion:

Circular

Optiktyp:

25mm Diameter Table (No Tapped Hole)

Hinweis:

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Compatible Plate Inner Diameter (mm):

25.0

Black Anodized Aluminum

Aufbau:

Größe (mm):

25 Dia.

Gewindesteigung der Einstellschraube (mm) :

0.5

Verstellweg (°):

±8 Tip/Tilt

Konformität mit Standards

RoHS 2015:

[Konform](#)

Konformitätszertifikat:

[Anzeigen](#)

Reach 235:

[Konform](#)

Produktdetails

- Für viele verschiedene optische Komponenten lieferbar
- Hergestellt aus eloxiertem Aluminium mit Edelstahlschrauben
- Feineinstellschraube mit einer Steigung von 0,5mm
- [Feste Optikhalterungen](#) ebenfalls lieferbar

Die verstellbaren Optikhalterungen für das TECHSPEC® Cage-System eignen sich ideal für Strahlableitungen und werden zur Integration einer Vielzahl optischer Komponenten in das Cage-System eingesetzt. Die Optikhalterungen passen in den Innendurchmesser (25mm oder 30mm) der [Standardplatten](#). Über Feststellschrauben können die Optiken fixiert werden. Die Halterungen bieten eine hohe Stabilität und die benötigte Genauigkeit zur Ausrichtung optischer Komponenten. Die kinematische Halterung [#85-695](#) besitzt eine freie Apertur von 12,7mm und kann mit einer [#85-699](#) 45° Halterung für Strahlteilerplatten kombiniert werden.