


TECHSPEC® kipp- und schwenkbare Halterung 25mm

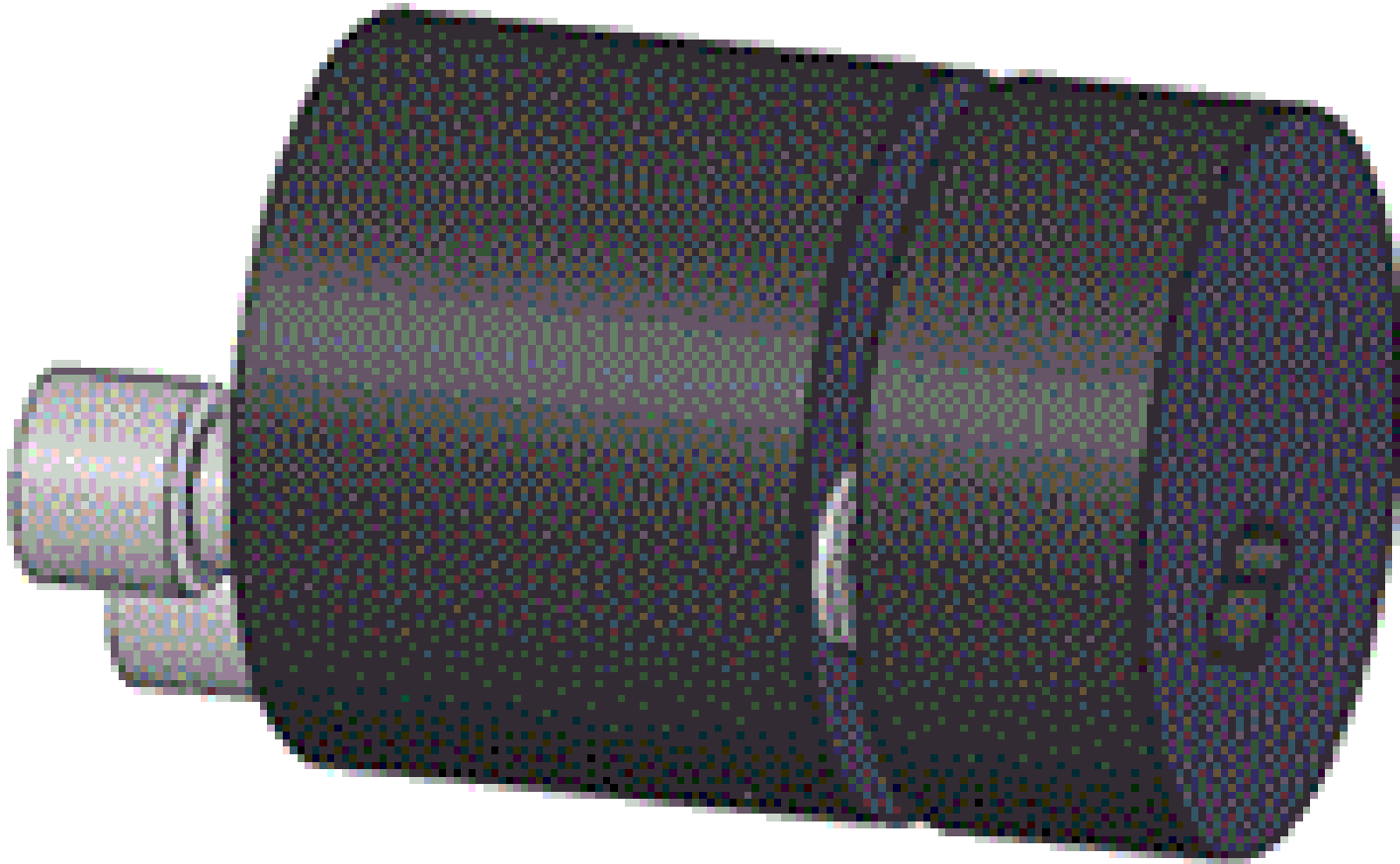

25mm Tip/Tilt Solid Table, #86-026

Produkt **#86-026** [KONTAKT](#)

- 1 + €303⁰⁰

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1+	€303,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

Tip-Tilt **Funktion:**

Circular **Optiktyp:**

25mm Diameter Table (No Tapped Hole) **Hinweis:**

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Compatible Plate Inner Diameter (mm):

25.0

Black Anodized Aluminum

Aufbau:

25 Dia.

Größe (mm):

Gewindesteigung der Einstellschraube (mm) :
0.5

±8 Tip/Tilt

Verstellweg (°):

Konformität mit Standards

Konform

RoHS 2015:

Anzeigen

Konformitätszertifikat:

Konform

Reach 235:

Produktdetails

- Für viele verschiedene optische Komponenten lieferbar
- Hergestellt aus eloxiertem Aluminium mit Edelstahlschrauben
- Feineinstellschraube mit einer Steigung von 0,5mm
- **Feste Optikhalterungen** ebenfalls lieferbar

Die verstellbaren Optikhalterungen für das TECHSPEC® Cage-System eignen sich ideal für Strahlableitungen und werden zur Integration einer Vielzahl optischer Komponenten in das Cage-System eingesetzt. Die Optikhalterungen passen in den Innendurchmesser (25mm oder 30mm) der **Standardplatten**. Über Feststellschrauben können die Optiken fixiert werden. Die Halterungen bieten eine hohe Stabilität und die benötigte Genauigkeit zur Ausrichtung optischer Komponenten. Die kinematische Halterung **#85-695** besitzt eine freie Apertur von 12,7mm und kann mit einer **#85-699** 45° Halterung für Strahlteilerplatten kombiniert werden.