


Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT

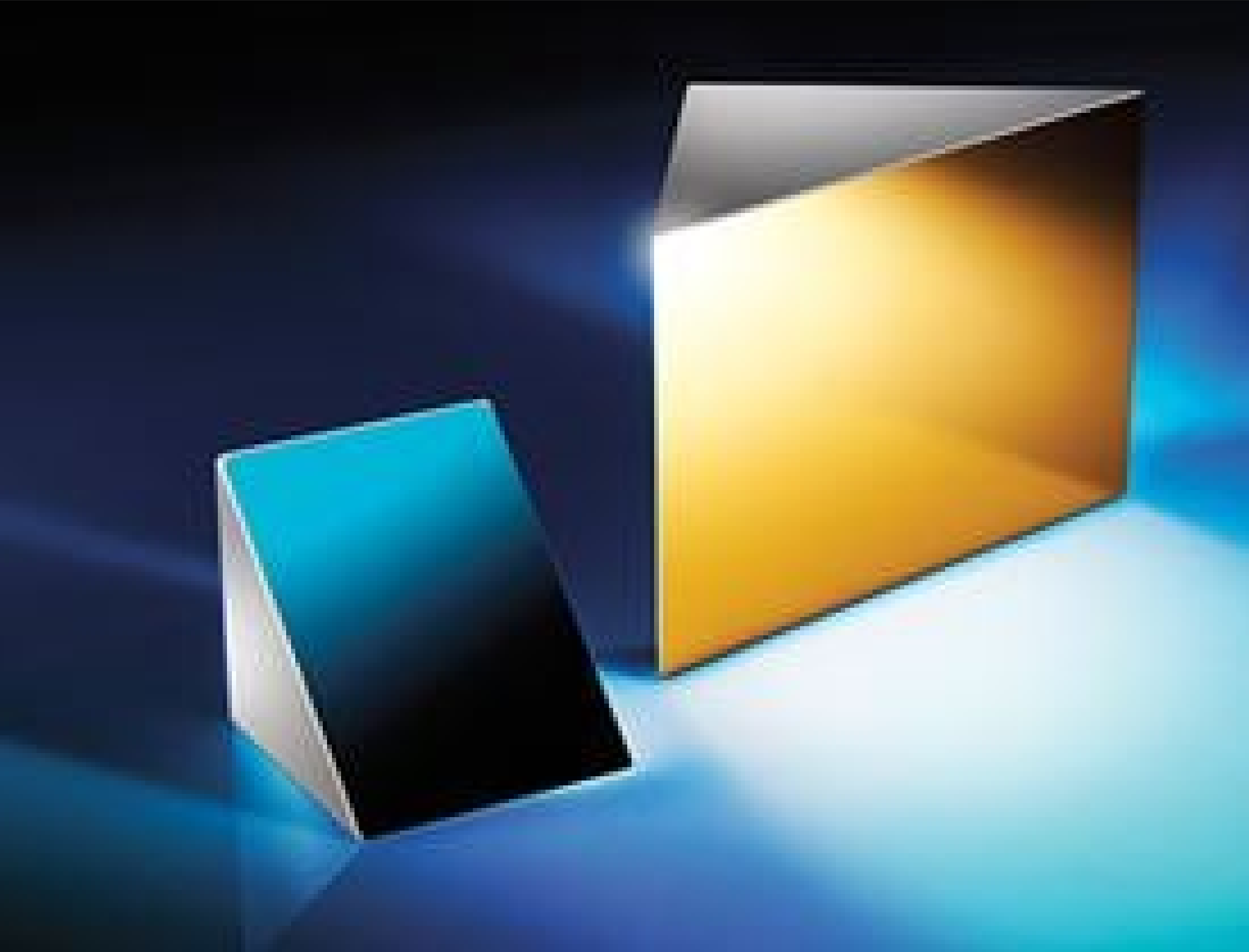

Produkt #24-182 **KONTAKT**

- 1 +

€110,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€110,00

Stk. 6+

€88,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Substrat: ☐
[N-BK7](#)

Oberflächenqualität:
60-40

Länge Katheten (mm):

25.00
Toleranz Größe (mm): ±0.1
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} >85% @ 250 - 700nm R _{avg} >89% @ 250 - 450nm
Beschichtung: Enhanced Aluminum (250-700nm)
Art der Beschichtung: Metal
Winkeltoleranz (Bogenminuten): ±2
Fase: Protective bevel as needed
Freie Apertur CA (mm): 31.82 x 22.25
Länge Hypotenuse (mm): 35.40
Typ: Right Angle Mirror
Wellenlängenbereich (µm): 0.25 - 0.7
Wellenlängenbereich (nm): 250 - 700
Zerstörschwelle, Referenz: ☐ 0.5 J/cm² @ 355nm, 10ns
Power (fringes) @ 632.8nm: 1.25
Irregularity (fringes) @ 632.8nm: 0.50

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235: Konform