

TECHSPEC® Edelstahlstange englisch, 2,5" Länge, 8-32-Gewinde



Produkt #58-963 **AUSVERKAUF** 9 In Stock

- 1 + €11⁵⁰

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1+	€11,50 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

SPEZIFIKATIONEN

Produktdetails

English **Typ:**

Physikalische und mechanische Eigenschaften

2.5 **Länge (Zoll):**

63.50	Länge (mm):
0.5	Durchmesser (Zoll):
12.70	Durchmesser (mm):

Gewinde & Montage

8-32	Außengewinde:
------	---------------

Konformität mit Standards

Konform	RoHS 2015:
Anzeigen	Konformitätszertifikat:
Konform	REACH 241:


PRODUKTDDETAILS

Adapter #58-982 is included. Additional [thread adapters](#) available separately.

- Stifte mit Außengewinde 8-32" oder 1/4-20", 1/4-20"-Innengewinde am Boden
- Stange wird inkl. austauschbarem Gewindeadapter und abnehmbarer Madenschraube im Boden geliefert
- In verschiedenen Längen erhältlich
- [Auch metrische Versionen verfügbar](#)

Die TECHSPEC® Edelstahlstangen mit englischen Maßen besitzen einen 1/4" langen Gewindeadapter mit Außengewinde, der problemlos durch andere Adapter ausgetauscht werden kann, sodass die Stangen zu allen Optikhalterungen passen. Nach dem Abbau des mitgelieferten Adapters ist das 8-32"-Innengewinde der Stange zugänglich. Jede Stange besitzt außerdem eine Durchbohrung, damit die Stange einfach mit einem Inbusschlüssel oder einem anderen Werkzeug gedreht werden kann. Die Gewindegröße ist zur einfachen Erkennung und Verwendung auf jeder Stange mit Laser eingraviert. Die TECHSPEC Edelstahlstangen mit englischen Maßen sind in verschiedenen Längen und auch als metrische Version verfügbar.

TECHNISCHE INFORMATIONEN

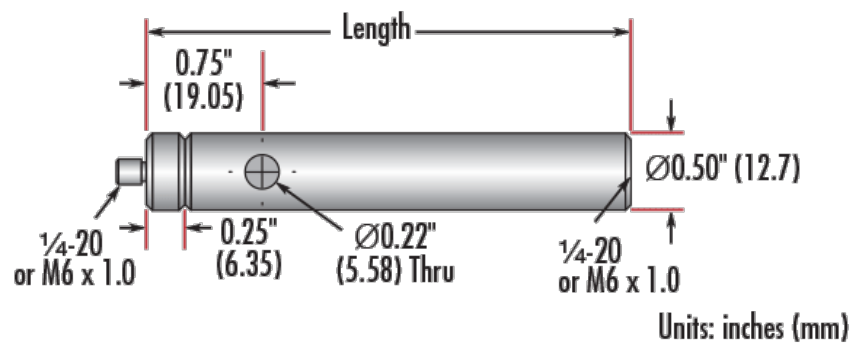

#68-230			
Stock No.	Description		Qty
#59-751	Steel Post, 1" Length		1
#59-752	Steel Post, 1.5" Length		1
#58-999	Steel Post, 2" Length		2
#59-754	Steel Post, 3" Length		2
#59-000	Steel Post, 4" Length		2
#59-008	Steel Post, 6" Length		1
#59-009	Steel Post, 8" Length		1

#68-229			
Stock No.	Description		Qty
#58-960	Steel Post, 1" Length		1
#58-961	Steel Post, 1.5" Length		1
#58-962	Steel Post, 2" Length		2
#58-964	Steel Post, 3" Length		2
#58-965	Steel Post, 4" Length		2
#58-966	Steel Post, 6" Length		1
#58-967	Steel Post, 8" Length		1