


26mm D., metrisch, Fadenkreuz, 2 Skalen, Kontaktstrichplatte

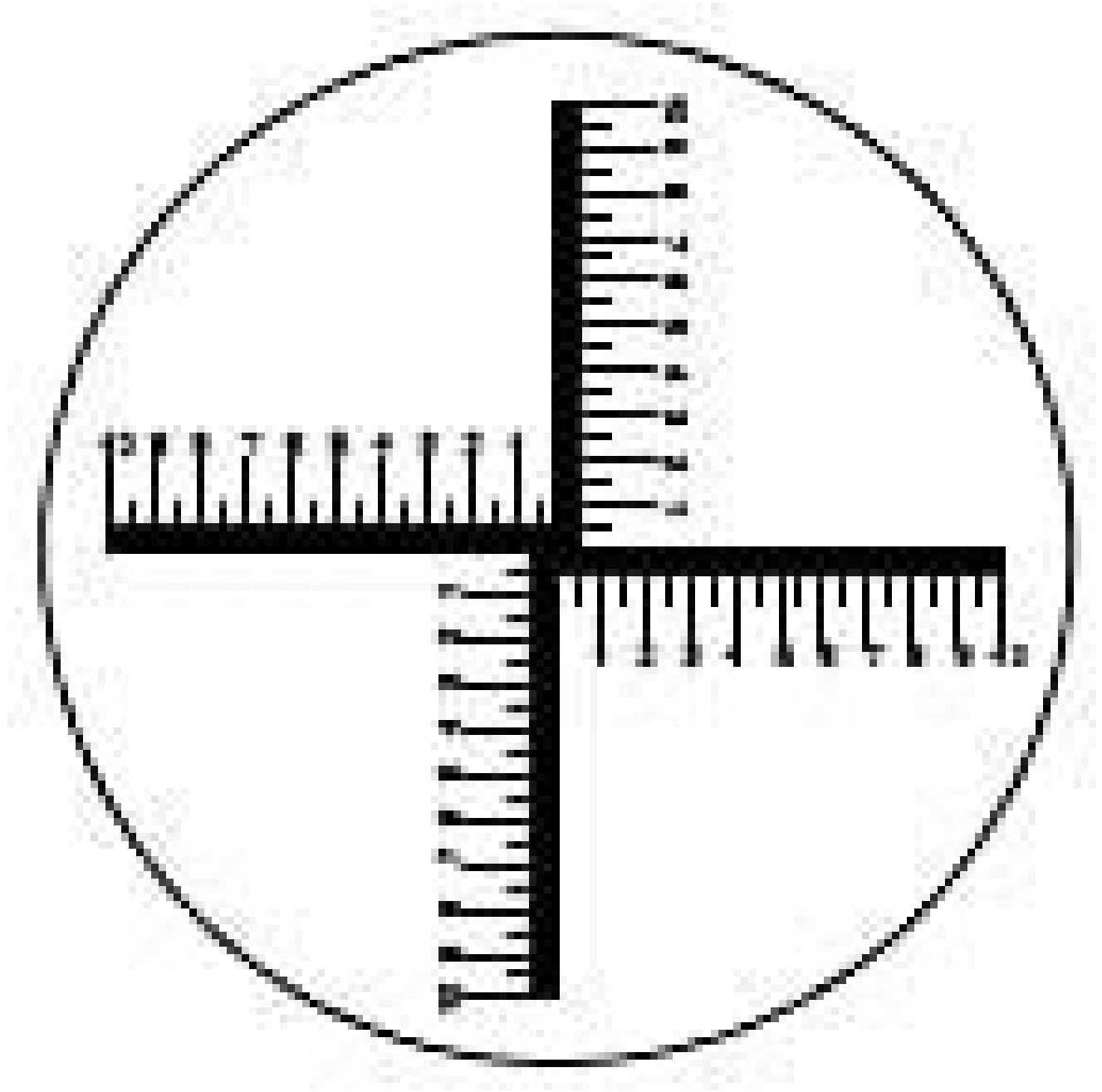

Crossed Scales

Produkt #62-235 3-4 TAGE



1



€67,00

+ WARENKORB

Stk. 1-4

€67,00

Stk. 5+

€62,90

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Durchmesser (mm):
26.00 ±0.125

Winkeltoleranz (Bogensekunden):
±1

Liniendicke (µm):
25.00

Oberflächenqualität: 60-40
Dicke (mm): 1.50
Toleranz Dicke (mm): ±0.10
Typ: Metric Crossed Scales
Liniengenaugigkeit (µm): ±2
Parallelität (Bogensekunden): <30
Zentrierung (mm): 0.25
Toleranz Liniendicke (µm): ±13
Oberflächenebenheit (P-V): 3 - 4λ

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 209: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen