


Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT

27 mm D., metrisch, konzentrische Kreise, Kontaktstrichplatte

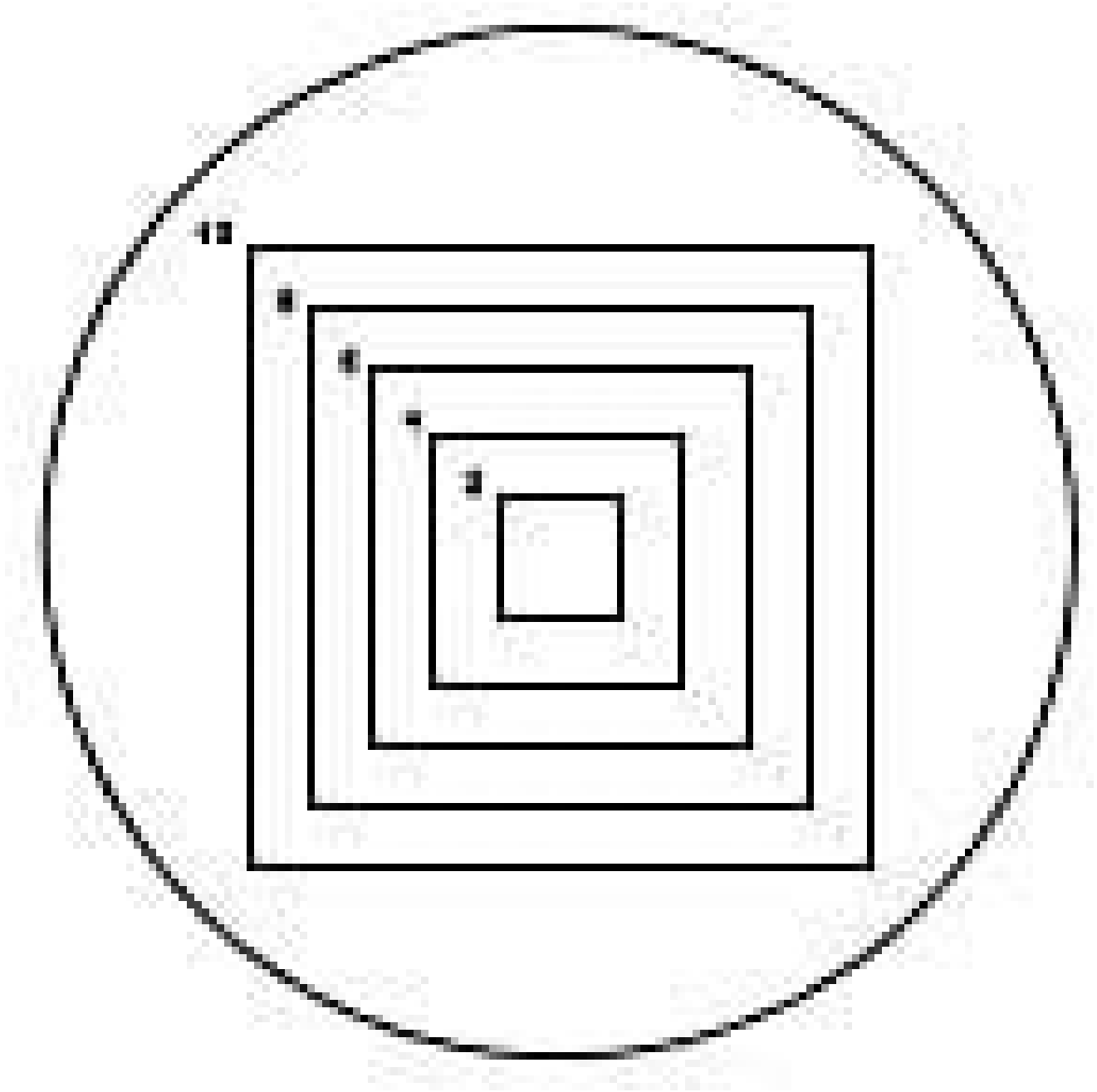

Metric Concentric Squares

Produkt #39-466 AUSVERKAUF 3-4 TAGE



1



€33,95

+ WARENKORB

Stk. 1+

€33,95

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Durchmesser (mm):
27.00 ±0.05

Winkeltoleranz (Bogensekunden):
±1

Liniendicke (µm):
25.00

Oberflächenqualität:
60-40

Dicke (mm):

2.28
Toleranz Dicke (mm): ±0.127
Typ: Metric Concentric Squares
Liniengenauigkeit (µm): ±2
Substrat: ☐ Glass
Parallelität (Bogensekunden): <30
Zentrierung (mm): 0.25
Toleranz Liniendicke (µm): ±13
Oberflächenebenheit (P-V): 3 - 4λ

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 209: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen