


Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT

27 mm D., englische Lochvermessung, Kontaktstrichplatte

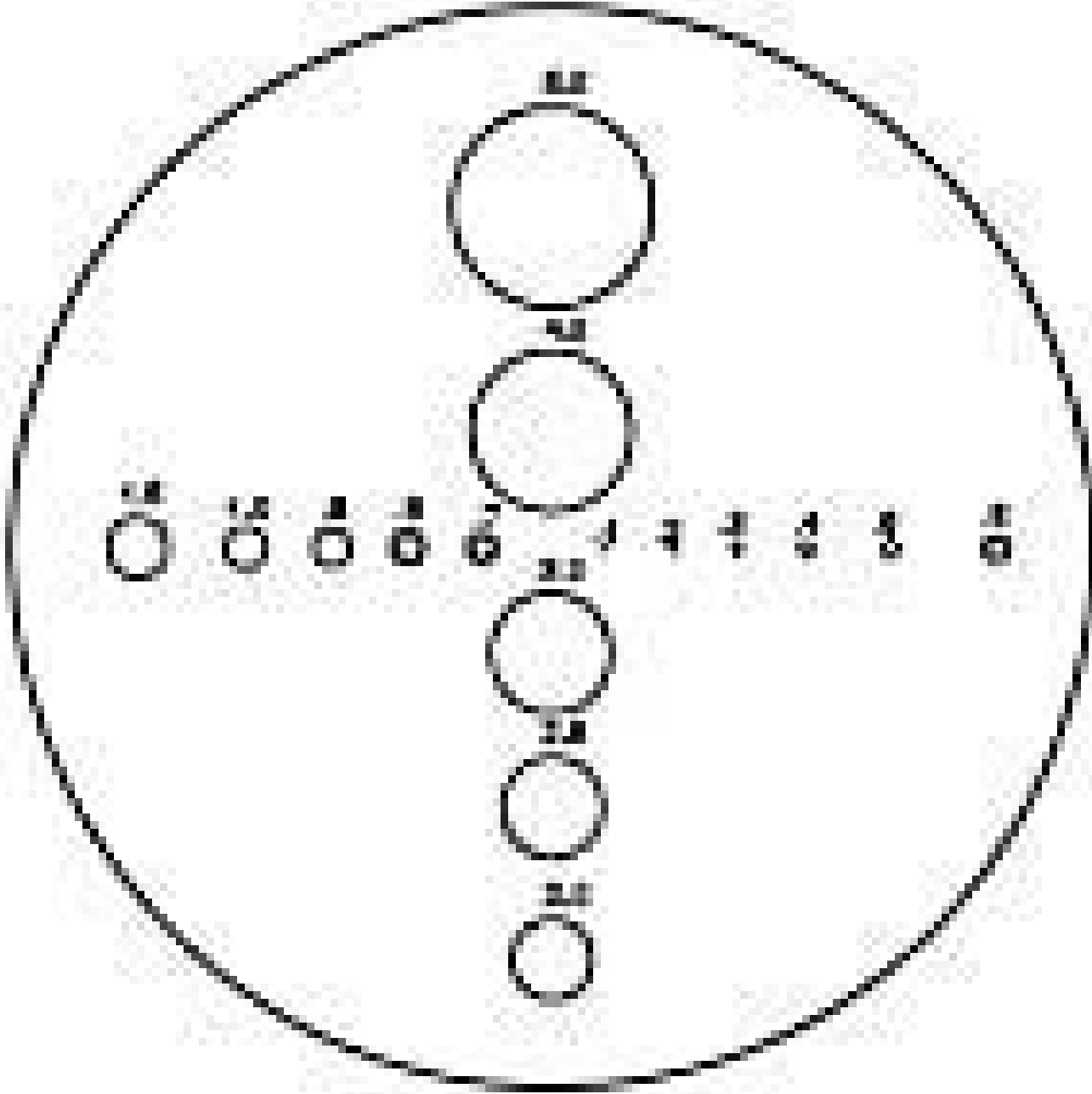

Hole Gauge

Produkt #39-456 3-4 TAGE



1



€67,00

+ WARENKORB

Stk. 1-4

€67,00

Stk. 5+

€62,90

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

⚠ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Durchmesser (mm):
27.00 ±0.05

Winkeltoleranz (Bogensekunden):
±1

Liniendicke (µm):
25.00

Oberflächenqualität: 60-40
Dicke (mm): 2.28
Toleranz Dicke (mm): ±0.127
Typ: English Hole Gauge
Liniengenauigkeit (µm): ±2
Fase: Protective bevel as needed
Parallelität (Bogensekunden): <30
Zentrierung (mm): 0.25
Toleranz Liniendicke (µm): ±13
Oberflächenebenheit (P-V): 3 - 4λ

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 211: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen