


Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union



SUBMIT

2" X 2" (120 lp/mm), Strichgitter

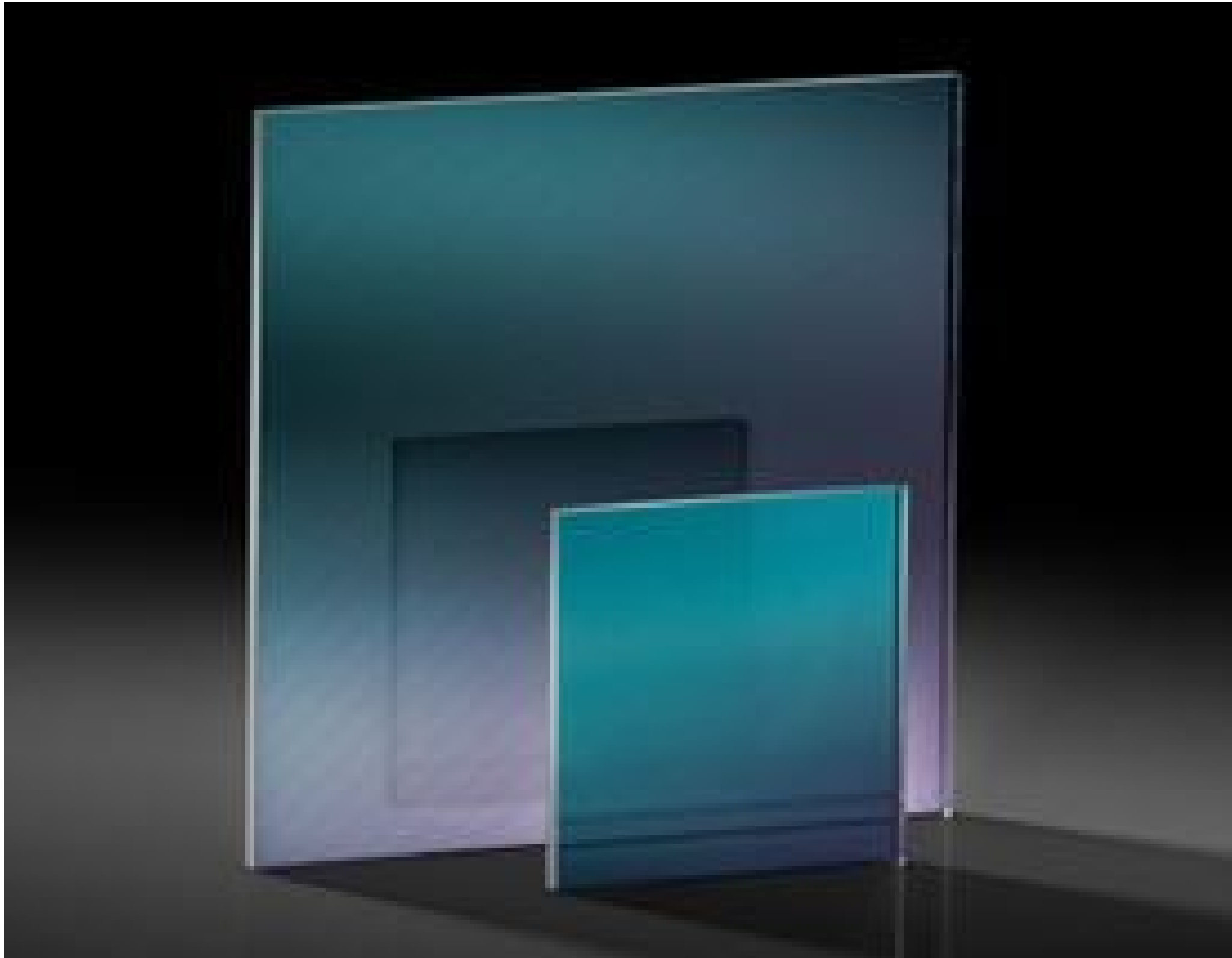

Produkt #62-202 3-4 TAGE



1



€770,00

+ WARENKORB

Stk. 1-4

€770,00

Stk. 5+

€732,30

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Beschichtung:
Vacuum Deposited Chrome, OD >3.0

Toleranz Größe (Zoll):
±0.02

Frequenz (lp/mm):
120

Substrat:

Float Glass
Optische Dichte OD: 3.00
Größe (Zoll): 2 x2
Oberflächenqualität: 60-40
Dicke (mm): 1.50
Typ: Metric
Toleranz Größe (mm): ± 0.02
Parallelität Linie zu Linie (Bogensekunden): ≤2
Parallelität Muster zu Substrat (°): ±1
Oberflächenebenheit (P-V): 1λ

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 209: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen