


Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

European Union

SUBMIT

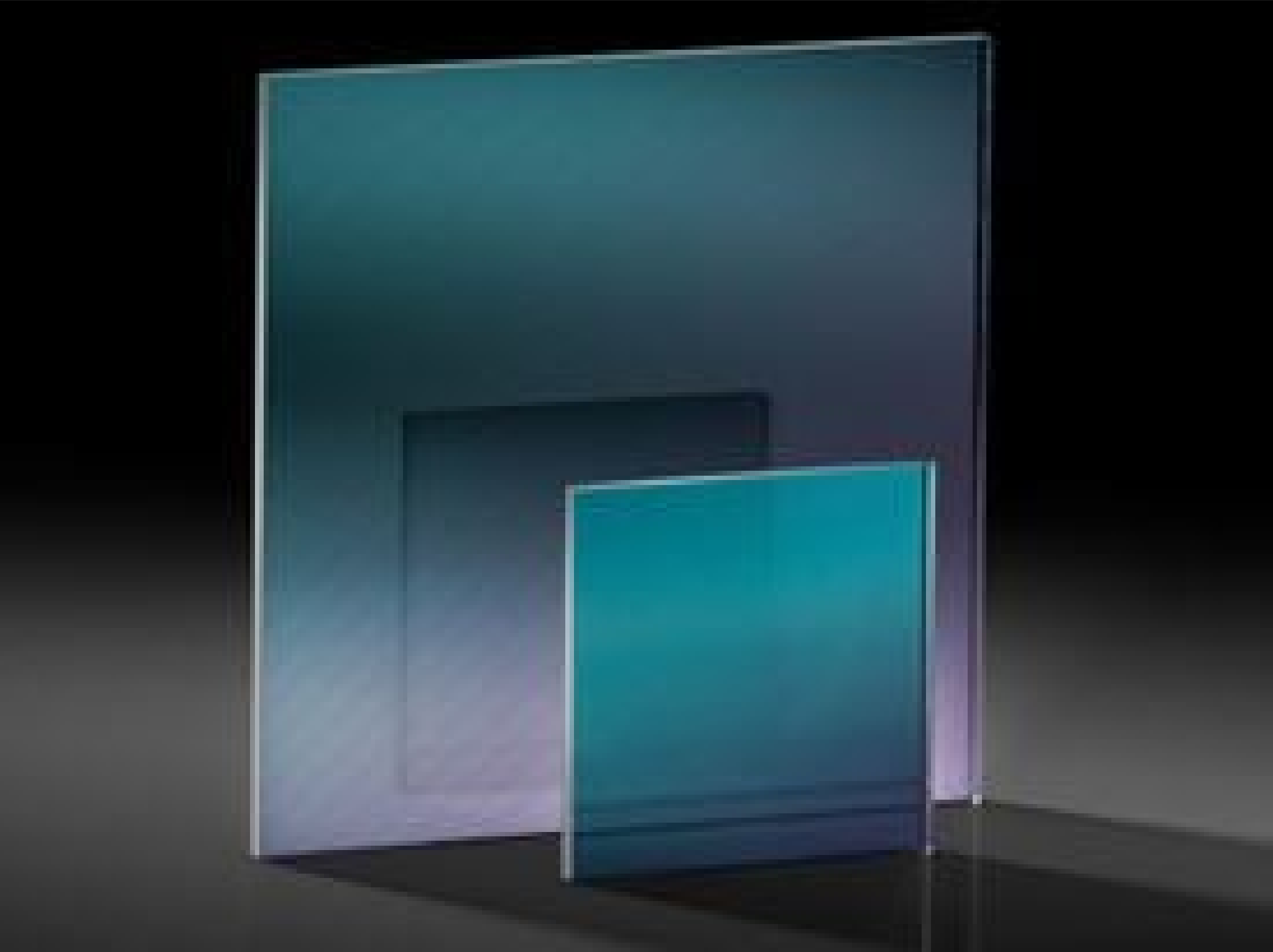

Produkt **#56-608**

KONTAKT

-

1

+

€281,00

+ WARENKORB

Stk. 1-4

€281,00

Stk. 5+

€267,80

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

!

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Beschichtung:
Vacuum Deposited Chrome, OD >3.0

Toleranz Größe (Zoll):
±0.02

Substrat:
Float Glass

Optische Dichte OD:

3.00
Größe (Zoll): 2 x2
Oberflächenqualität: 60-40
Dicke (mm): 1.50
Typ: English
Parallelität (Bogenminuten): ±60
Toleranz Größe (mm): ± 0.02
Frequenz (lp/Zoll): 200.00
Parallelität Linie zu Linie (Bogensekunden): ≤2
Parallelität Muster zu Substrat (°): ±1
Oberflächenebenheit (P-V): 1λ

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 209: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen