


Liniengitter mit gering reflektierendem Chrom, 2" x 2"

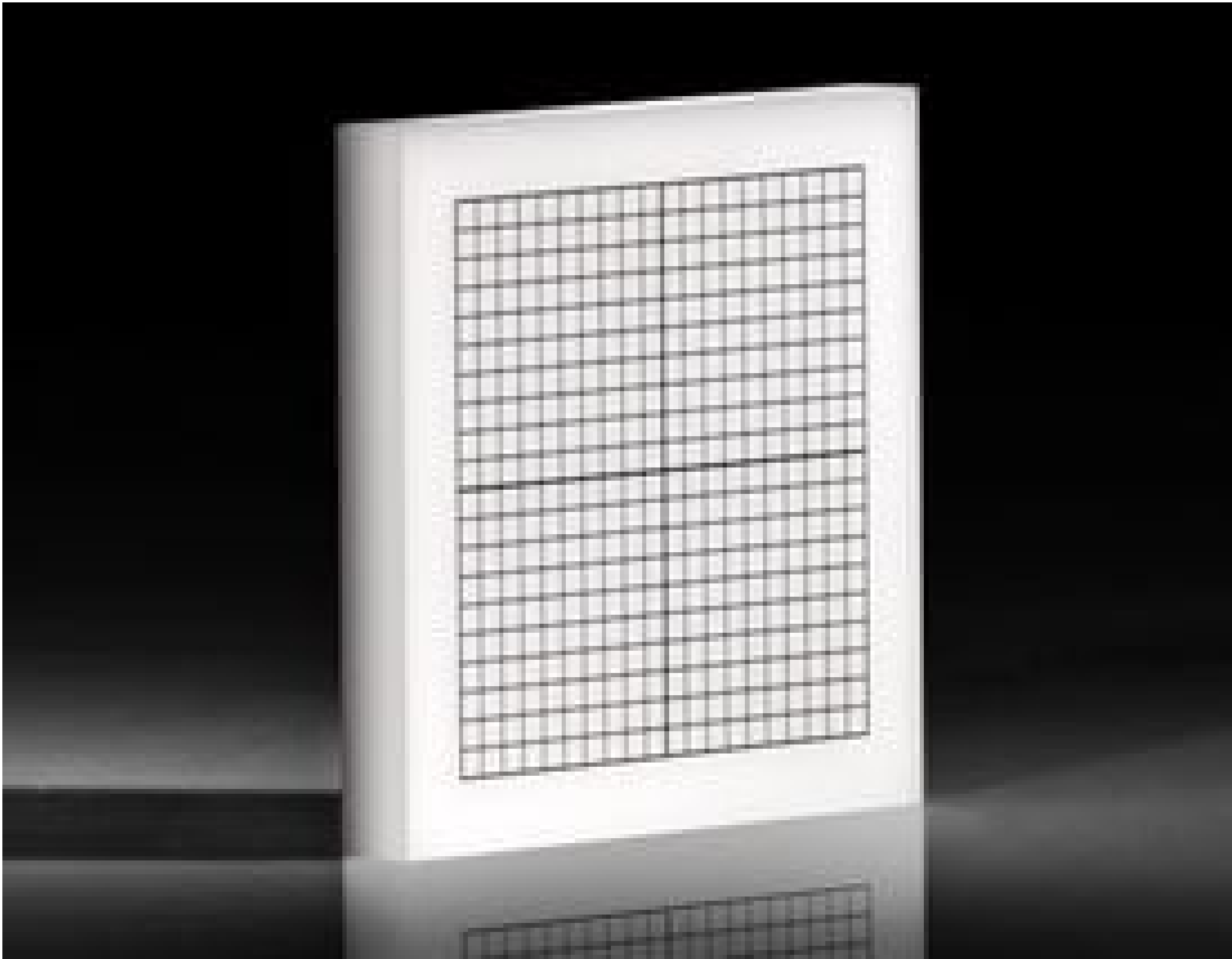

Line Grid Low Reflective Chrome

Produkt #62-538 3-4 TAGE



1



€736,00

+ WARENKORB

Stk. 1-4

€736,00

Stk. 5+

€699,30

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

! Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Substrat:
White Soda Lime Glass

Länge (mm):
50.80

Optische Dichte OD:
>3.0

Gesamtgenauigkeit (mm): ±0.002
Mustergroße (mm): 30.1 x 30.1
Oberflächenqualität: 20-10 over active area, 60-40 outside
Dicke (mm): 2.50
Breite (mm): 50.80
Liniendicke (mm): Center Line: 0.1 ±0.002 Inner Line: 0.075 ±0.002
Abstand Mitte-Mitte (mm): 1.00 ±0.001
Oberflächenebenheit (P-V): 3 - 4λ

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 209: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
