


Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

European Union

SUBMIT

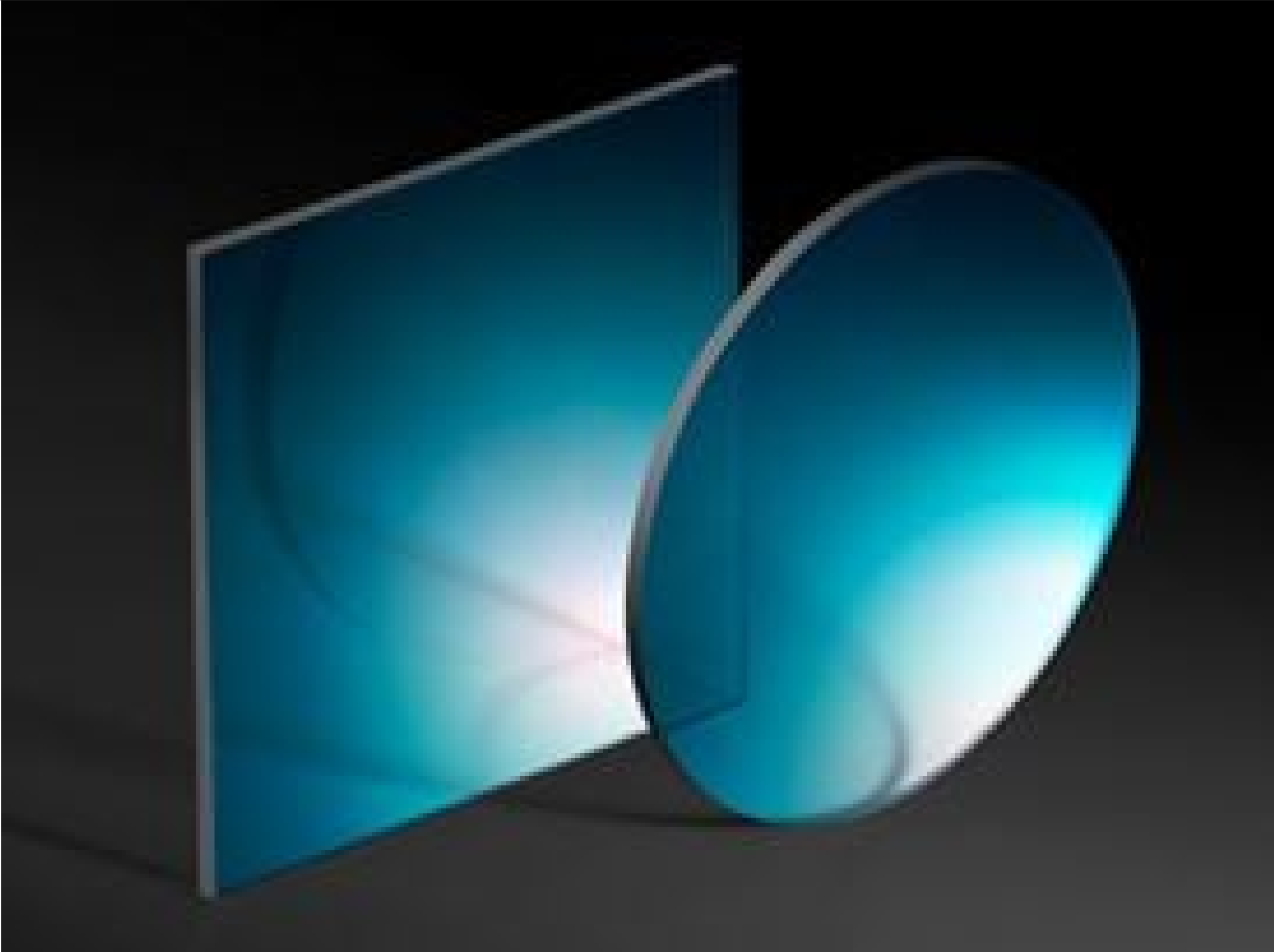

Produkt #19-637

3-4 TAGE

-

1

+

€32,50

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€32,50

Stk. 6+

€26,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

!

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Abbe-Zahl (v_d):
58

Fase:
Protective as needed

Freie Apertur CA (mm):
68.58

Durchmesser (mm):

76.20 ±0.254
Durchmesser (Zoll): 3
Dicke (mm): 1.52 ±0.1
Dicke (Zoll): 0.06
Beschichtung: Uncoated
Thermischer Ausdehnungskoeffizient CTE (10⁻⁶/°C): 60
Kanten: Smooth, Machined
Brechungsindex n_d: 1.49
Substrat: PMMA
Typ: Protective Window
Wellenlängenbereich (nm): 400 - 1600

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen