


Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

European Union

SUBMIT

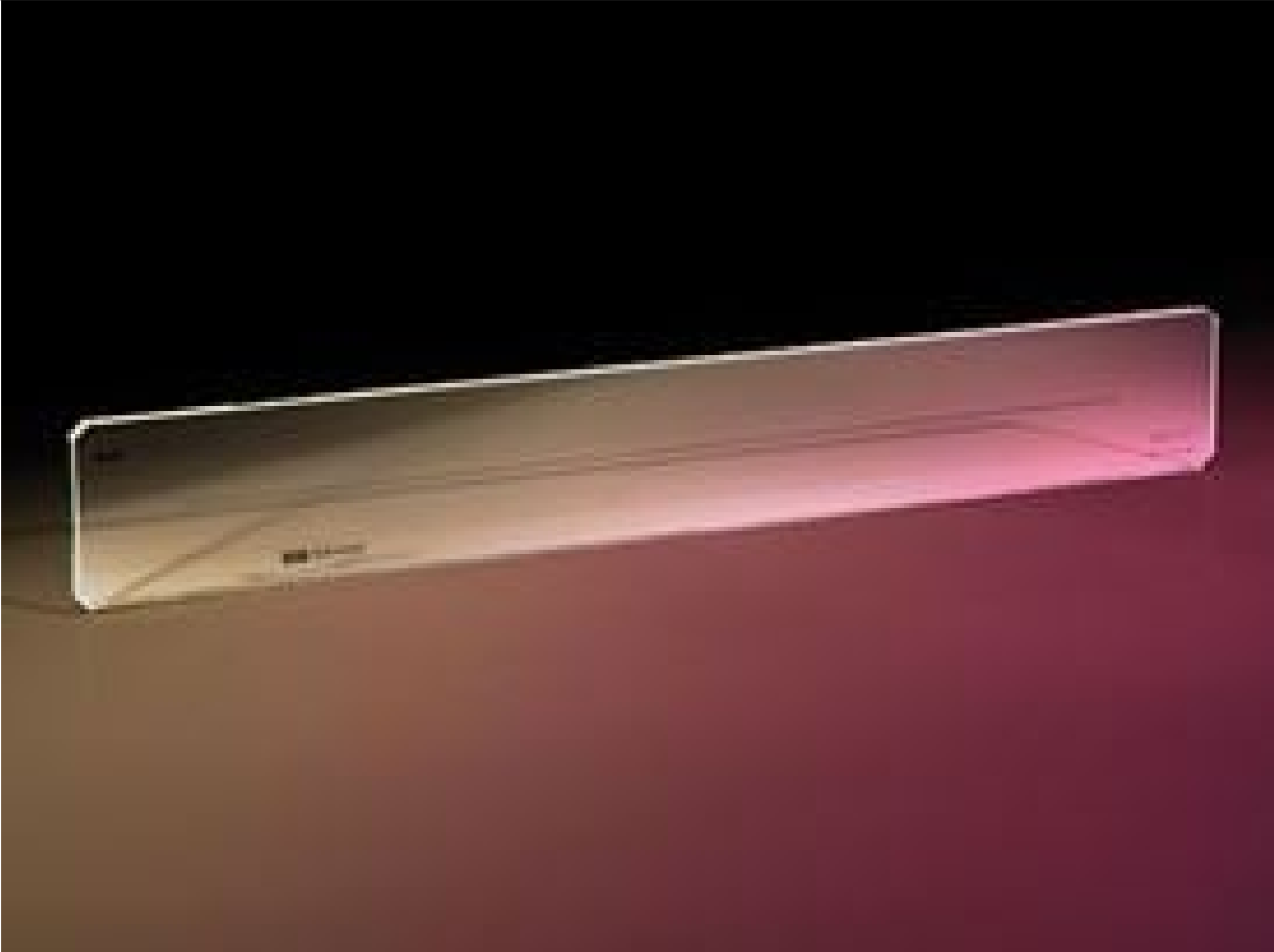

EO Machine Vision Stage Micrometer

Produkt #58-292

KONTAKT

-

1

+

€1.173,00

+ WARENKORB

Stk. 1-4

€1.173,00

Stk. 5+

€1.114,90

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

!

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Beschichtung:

First Surface Reflective Chromium, OD > 3.0
Reflectivity = 50% ±5% @ 550nm

Einteilungen:

300.00

Substrat:

Float Glass

Linienbreite (mm): 0.125
Einteilung: 1mm
Skalenlänge (mm): 300.00
Größe (mm): 50.8 W x 338.1 L x 6.35 T
Oberflächenqualität: 40-20 Over Pattern Area
Toleranz Größe (mm): ±1.27
Toleranz Linienbreite (mm): ±0.003
Genauigkeit (mm): ±0.003 up to 125mm; ±0.005 up to 300mm

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 209: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
