

**TECHSPEC® 30 mm Goniometer, englisch, 40 mm Radius**



30mm, 40mm Radius, English Goniometer

Produkt #66-520 **2 In Stock**

⊖ 1 ⊕ €410<sup>00</sup>

**+ WARENKORB**

Mengenrabatte	
Stk. 1-2	€410,00 stückpreis
Stk. 3+	€357,70 stückpreis
Need More?	<a href="#">Angebotsanfrage</a>

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

**Produktdetails**



English **Typ:**  
5 **Auflösung (Bogenminuten):**

**Physikalische und mechanische Eigenschaften**

Goniometer **Art der Bewegung:**



30mm Goniometers

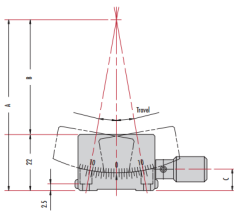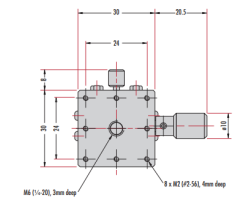

Ø (mm)	English Stage	Metric Stage	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
40	M6-520	M6-523	45	23	7.4	7
50	M6-521	M6-524	47	45	8.4	9
62	M6-522	M6-525	49	47	8.4	9