

TECHSPEC[®] 30 mm Goniometer, metrisch, 40 mm Radius



TECHSPEC[®] Goniometers



+1

Produkt #66-523 KONTAKT

-

1

+

€410^{.00}

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-2	€410,00 stückpreis
Stk. 3+	€357,70 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben



Downloadbereich

Produktdetails

	Typ:
Metric	
	Auflösung (Bogenminuten):
5	

Physikalische und mechanische Eigenschaften

30mm Goniometers

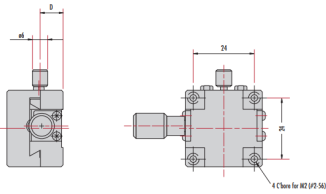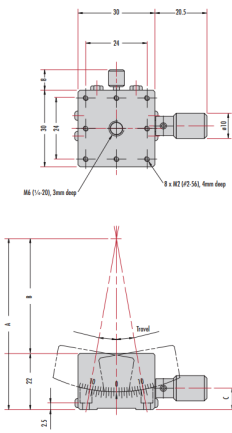

Model	English Stage	Metric Stage	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
40	40A-520	40A-520	45	23	7.4	7
45	45A-521	45A-521	47	45	8.4	9
82	82A-522	82A-522	89	47	8.4	9