

**TECHSPEC® 30 mm Goniometer, englisch, 60 mm Radius**



TECHSPEC® Goniometers



Produkt #66-521 **4 In Stock**

⊖ 1 ⊕ €468<sup>00</sup>

**+ WARENKORB**

Mengenrabatte

Stk. 1-2	€468,00 stückpreis
Stk. 3+	€408,10 stückpreis
Need More?	<a href="#">Angebotsanfrage</a>

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



 

**Produktdetails**

English **Typ:**  
5 **Auflösung (Bogenminuten):**

**Physikalische und mechanische Eigenschaften**



30mm Goniometers

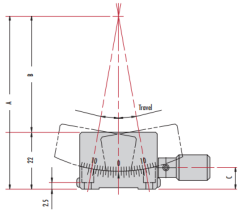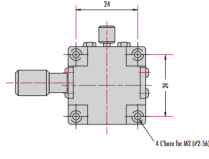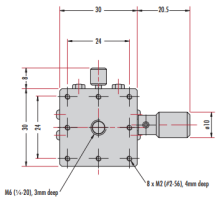

Ø (mm)	Single Stage	Double Stage	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
45	M16-523	M16-523	45	23	7.6	7
45	M16-521	M16-524	47	45	8.6	9
42	M16-522	M16-525	49	47	8.6	9