

TECHSPEC® 30 mm Goniometer, metrisch, 60 mm Radius



TECHSPEC® Goniometers



Produkt #66-524 **6 In Stock**

- 1 + €468⁰⁰

+ WARENKORB

| Mengenrabatte | |
|---------------|---------------------------------|
| Stk. 1-2 | €468,00 stückpreis |
| Stk. 3+ | €408,10 stückpreis |
| Need More? | Angebotsanfrage |

! Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben




Downloadbereich

Produktdetails

Metric **Typ:**
5 **Auflösung (Bogenminuten):**

Physikalische und mechanische Eigenschaften

30mm Goniometers

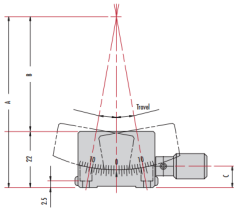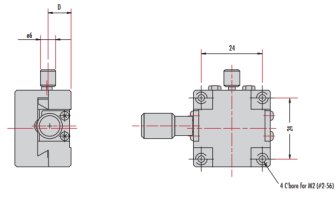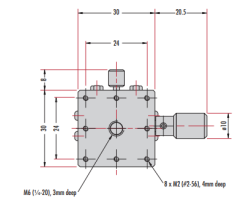

| Ø (mm) | English Stage | Metric Stage | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) |
|--------|---------------|--------------|--------|--------|--------|--------|
| 40 | M6-520 | M6-523 | 45 | 23 | 7.4 | 7 |
| 50 | M6-521 | M6-524 | 47 | 45 | 8.4 | 9 |
| 62 | M6-522 | M6-525 | 49 | 47 | 8.4 | 9 |