

TECHSPEC®30 mm Goniometer, metrisch, 60 mm Radius



TECHSPEC® Goniometers



+1

Produkt #66-524 6 In Stock

-

1

+

€468^{.00}

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-2	€468,00 stückpreis
Stk. 3+	€408,10 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben



Downloadbereich

Produktdetails

Metric	Typ:
5	Auflösung (Bogenminuten):

Physikalische und mechanische Eigenschaften

30mm Goniometers

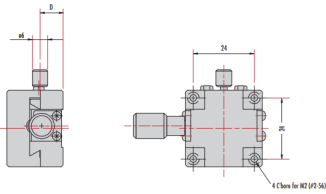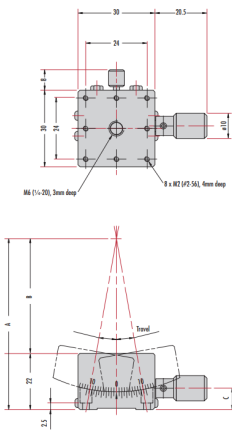

K (mm)	English Stage	Metric Stage	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
40	M6-520	M6-523	45	23	7.4	7
45	M6-521	M6-524	47	45	8.4	9
52	M6-522	M6-525	51	47	8.4	9