

TECHSPEC® 30 mm Goniometer, englisch, 82 mm Radius



TECHSPEC® Goniometers



Produkt #66-522 **4 In Stock**

- 1 + €515⁰⁰

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-2	€515,00 stückpreis
Stk. 3+	€450,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

! Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben



Downloadbereich

Produktdetails

English **Typ:**
10 **Auflösung (Bogenminuten):**

Physikalische und mechanische Eigenschaften

30mm Goniometers

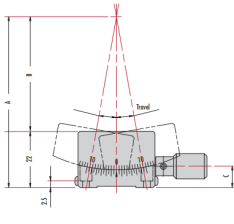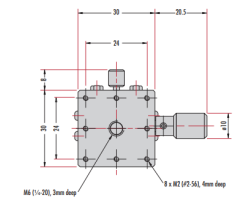

Ø (mm)	English Stage	Metric Stage	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
40	M6-520	M6-523	45	23	7.4	7
50	M6-521	M6-524	47	45	8.4	9
62	M6-522	M6-525	49	47	8.4	9