

TECHSPEC® 30 mm Goniometer, englisch, 82 mm Radius



TECHSPEC® Goniometers



+1

Produkt #66-522 5 In Stock

-

1

+

€515^{.00}

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-2	€515,00 stückpreis
Stk. 3+	€450,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

English



Typ:

10

Auflösung (Bogenminuten):

Physikalische und mechanische Eigenschaften

30mm Goniometers

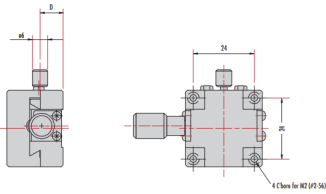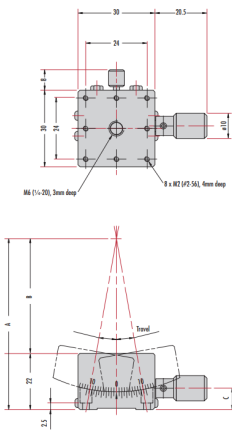

Model	English Stage	Metric Stage	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
40	40A-520	40A-520	45	23	7.4	7
45	45A-521	45A-521	47	45	8.4	9
82	82A-522	82A-522	89	47	8.4	9