

TECHSPEC[®] 30mm metr. Mikrometer, mittige Verstell., o/Durchbohr., 0,25" Weg



Produkt **#83-505** 11 In Stock

-

1

+

€438^{,00}

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-2	€438,00 stückpreis
Stk. 3+	€382,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

Metric

Typ:


Physikalische und mechanische Eigenschaften

Linear (X)


Art der Bewegung:

Crossed Roller Bearing


Führungssystem:

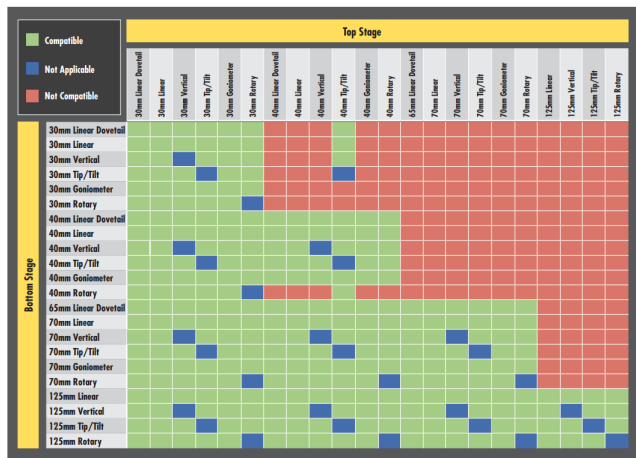


30mm Standard-Top Stages - Center Drive

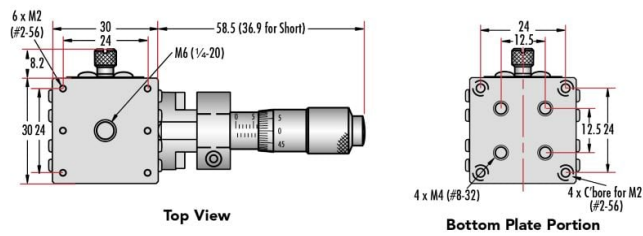


30mm Standard-Top Stages - Side Drive

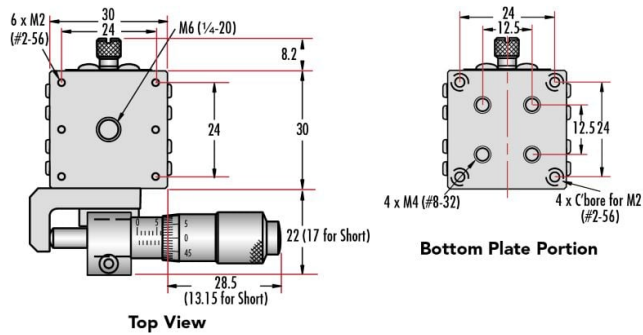


40mm Standard-Top Stages - Center Drive

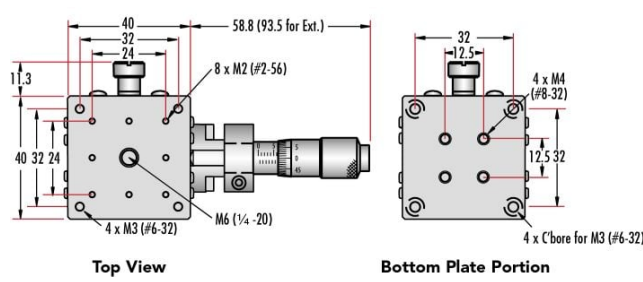


40mm Standard-Top Stages - Side Drive

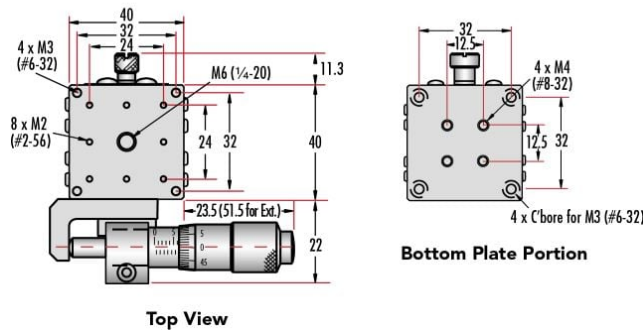


70mm Standard-Top Stages - Center Drive

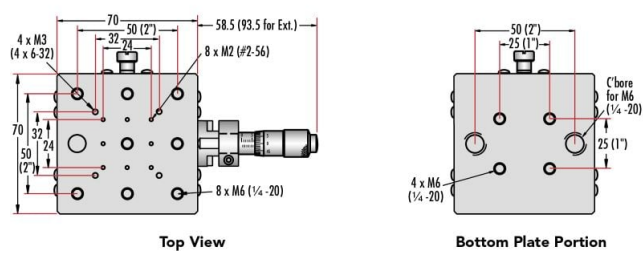

70mm Standard-Top Stages - Side Drive

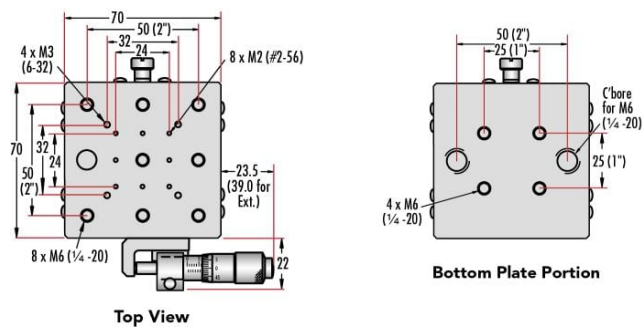

125mm Standard-Top Stages - Center Drive

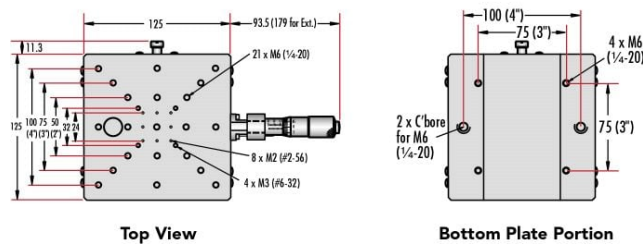

125mm Standard-Top Stages - Side Drive

