


32mm Durchmesser x 3mm Dicke, unbeschichtet, Kaliumbromidfenster

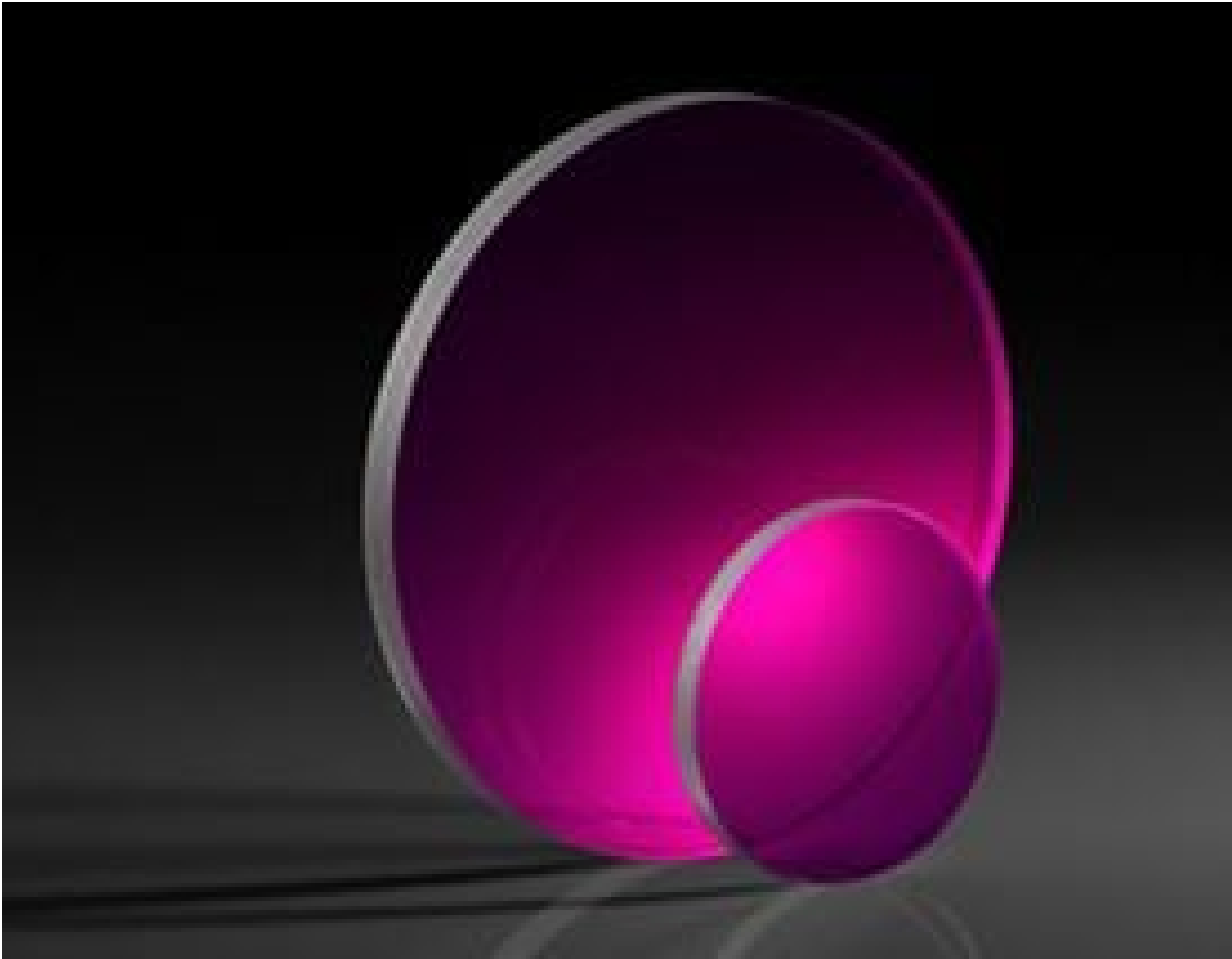

Produkt #68-810 Lagernd

1 €96,00

+ WARENKORB

Stk. 1-10
€96,00
Stk. 11+
€86,50
Mengenrabatte
Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Abbe-Zahl (v_d):
33.64

Fase:
Protective as needed

Durchmesser (mm):
32.00 ±0.50

Dicke (mm): 3.00 ±0.50
Beschichtung: Uncoated
Thermischer Ausdehnungskoeffizient CTE (10⁻⁶/°C): 43
Dichte (g/cm³): 2.753
Kanten: Fine Ground
Brechungsindex n_d: 1.56
Knoop-Härte (kg/mm²): 7
Poisson-Zahl: 0.203
Löslichkeit, in 100g H₂O @ 273K (g): 53.48
Substrat: Potassium Bromide (KBr)
Oberflächenqualität: 60-40
Typ: Protective Window
Wellenlängenbereich (nm): 250 - 26000
Elastizitätsmodul (GPa): 26.8

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 219: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen