


Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT

Segmentierte Fotodiode, 3,3 mm², 2 Segmente

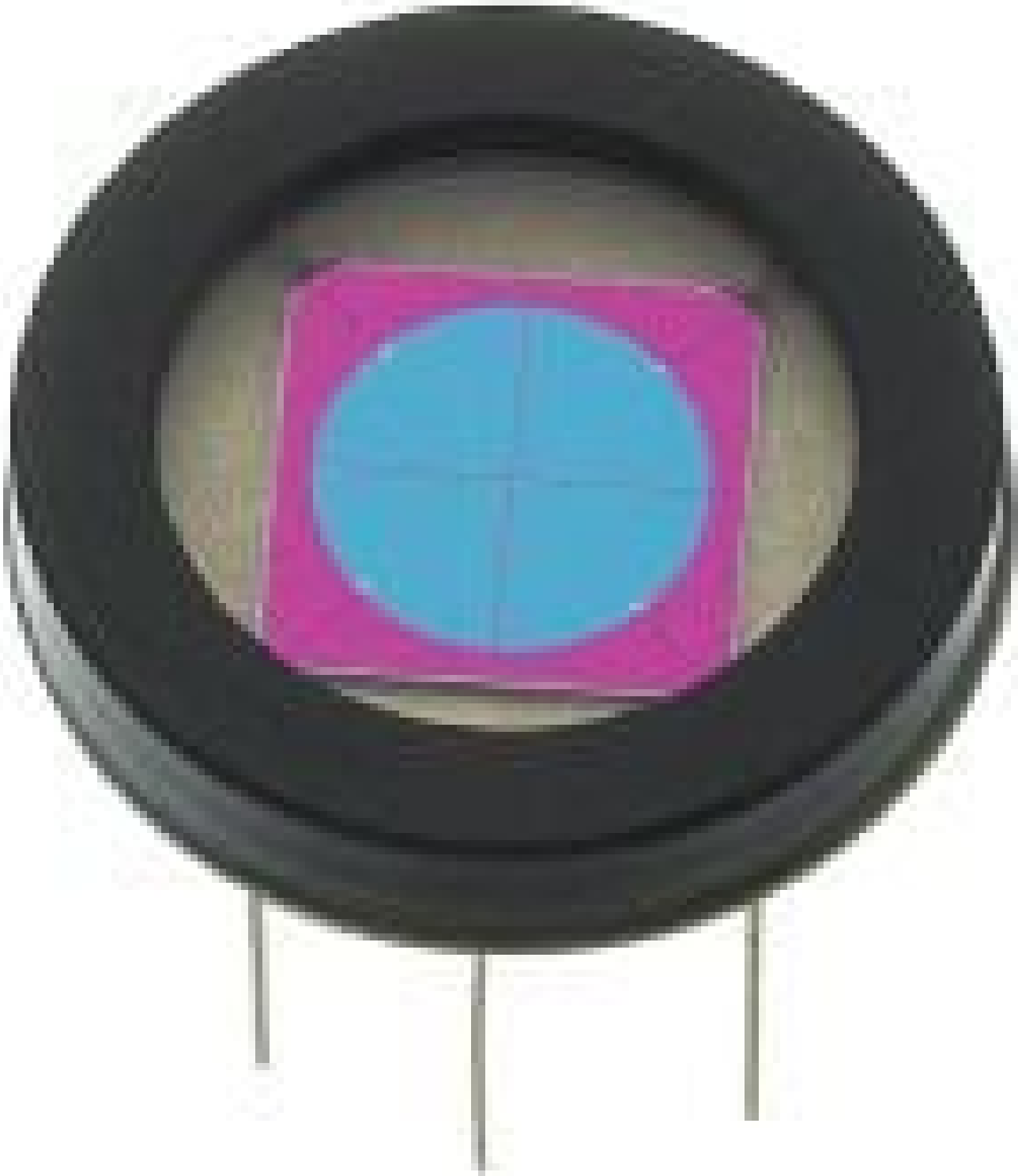

Produkt **#84-609** KONTAKT

- 1 + **€42,00**

+ WARENKORB

Stk. 1-4

€42,00

Stk. 5+

€37,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Betriebstemperatur (°C):
-40 to 100

Aktive Fläche (mm):
1.3 x 2.5

Lagerungstemperatur (°C):
-55 to 125

Anstiegszeit (ns):

5.00
Empfindlichkeit bei 970 nm (AW): Minimum: 0.6 Typical: 0.65
Kapazität @ V_R=-10V (pF): 11.00
Aktive Fläche (mm)²): 3.3
Rauschäquivalente Leistung NEP (W/ Hz^{1/2}): 1.1 x 10 ⁻¹⁴ @ -10 V, 970nm
Max. Sperrspannung (V): 30.00
Modellnummer: SPOT-2D
Stecker: 41 / TO-5
Dunkelstrom @ V_R=-10V (nA): Maximum: 2 Typical: 0.15
Segmentabstand (mm): 0.127

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen