


35mm D., metrisch, Linienskala, Kontaktstrichplatte

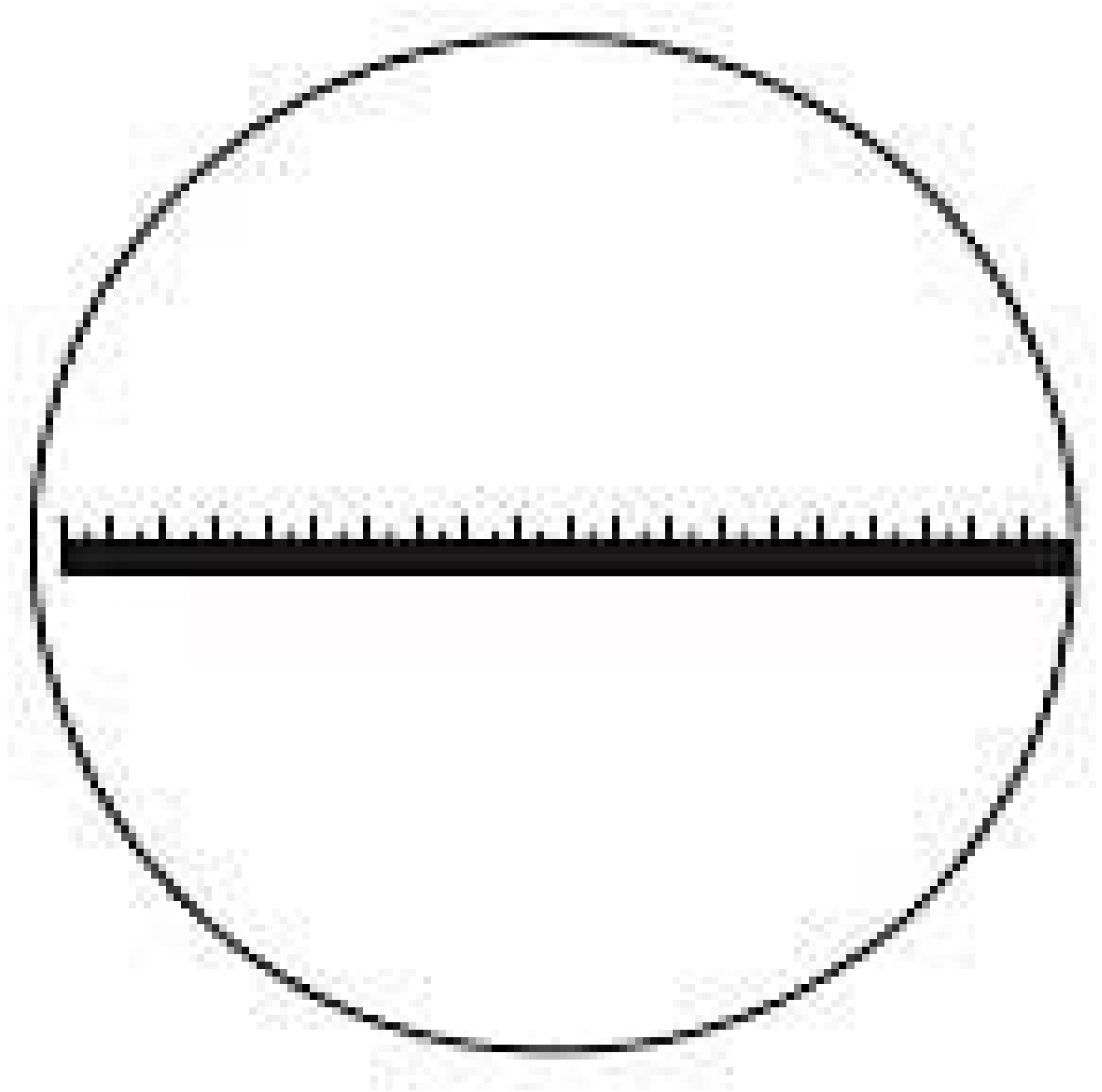

Straight Line Scale

Produkt #62-252 3-4 TAGE



1



€67,00

+ WARENKORB

Stk. 1-4

€67,00

Stk. 5+

€62,90

Mengenrabatte

Angebotsanfrage

! Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Durchmesser (mm):
34.70 ±0.125

Winkeltoleranz (Bogensekunden):
±1

Liniendicke (µm):
25.00

Oberflächenqualität: 60-40
Dicke (mm): 1.50
Toleranz Dicke (mm): ±0.10
Typ: Metric Straight Line Scale
Liniengenauigkeit (µm): ±2
Parallelität (Bogensekunden): <30
Zentrierung (mm): 0.25
Toleranz Liniendicke (µm): ±13
Oberflächenebenheit (P-V): 3 - 4λ

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 209: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen