


# 34,7mm Durchmesser, Messung Dicke/Löcher, Kontaktstrichplatte

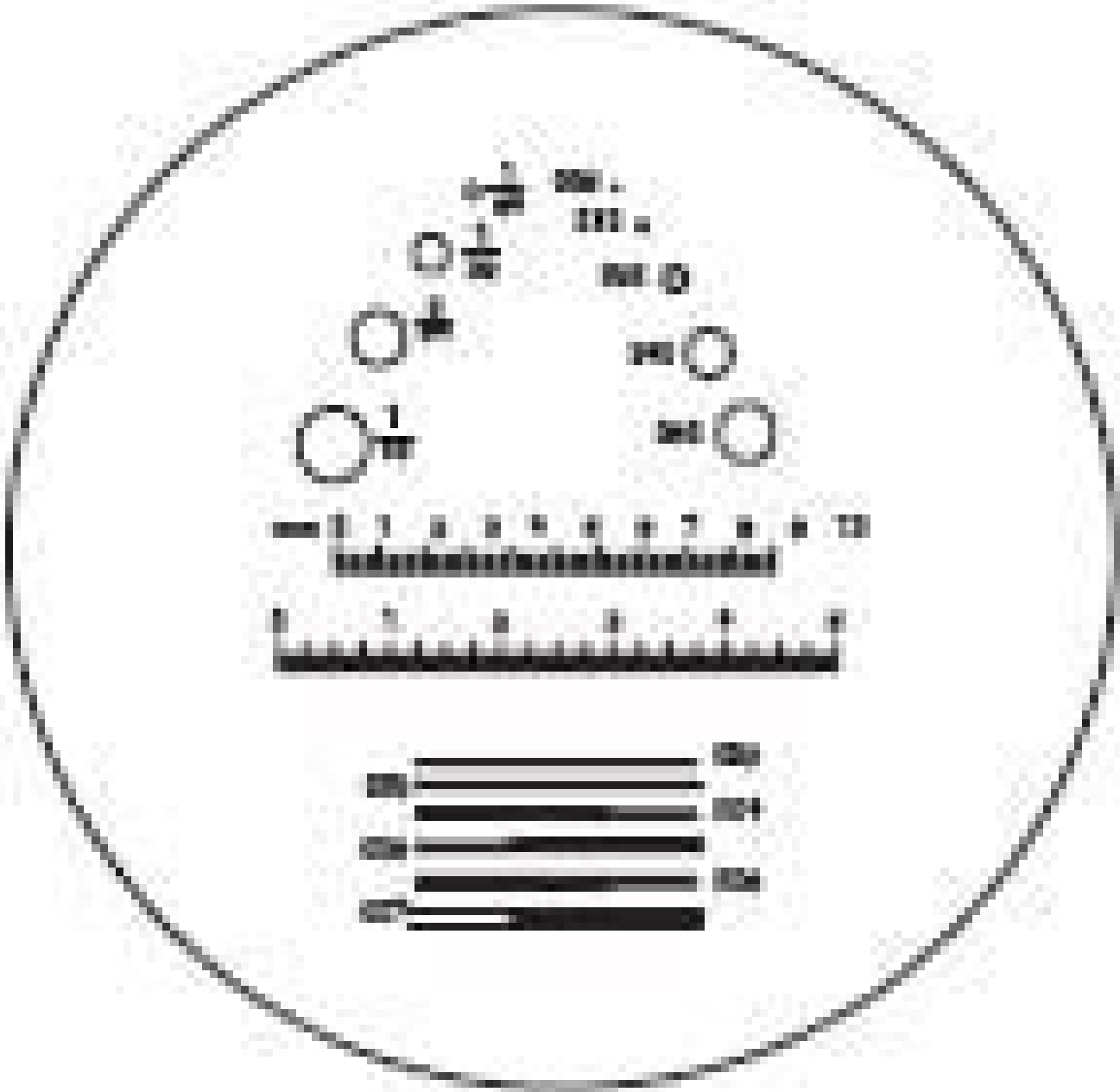

Thickness/Hole Gauge

Produkt #62-245 Lagernd

1 €67,00

+ WARENKORB

|                                 |
|---------------------------------|
| Stk. 1-4                        |
| €67,00                          |
| Stk. 5+                         |
| €62,90                          |
| Mengenrabatte                   |
| <a href="#">Angebotsanfrage</a> |

! Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Durchmesser (mm):  
34.70 ±0.125

Winkeltoleranz (Bogensekunden):  
±1

Liniendicke (µm):  
25.00

|                                             |
|---------------------------------------------|
| <b>Oberflächenqualität:</b><br>60-40        |
| <b>Dicke (mm):</b><br>1.50                  |
| <b>Toleranz Dicke (mm):</b><br>±0.10        |
| <b>Typ:</b><br>Thickness/Hole Gauge         |
| <b>Liniengenauigkeit (µm):</b><br>±2        |
| <b>Zentrierung (mm):</b><br>0.25            |
| <b>Toleranz Liniendicke (µm):</b><br>±13    |
| <b>Oberflächenebenheit (P-V):</b><br>3 - 4λ |

Konformität mit Standards

|                                                            |
|------------------------------------------------------------|
| <b>RoHS 2015:</b><br><a href="#">Konform</a>               |
| <b>Reach 209:</b><br><a href="#">Konform</a>               |
| <b>Konformitätszertifikat:</b><br><a href="#">Anzeigen</a> |