


34mm² DUV-Fotodiode, Metallgehäuse

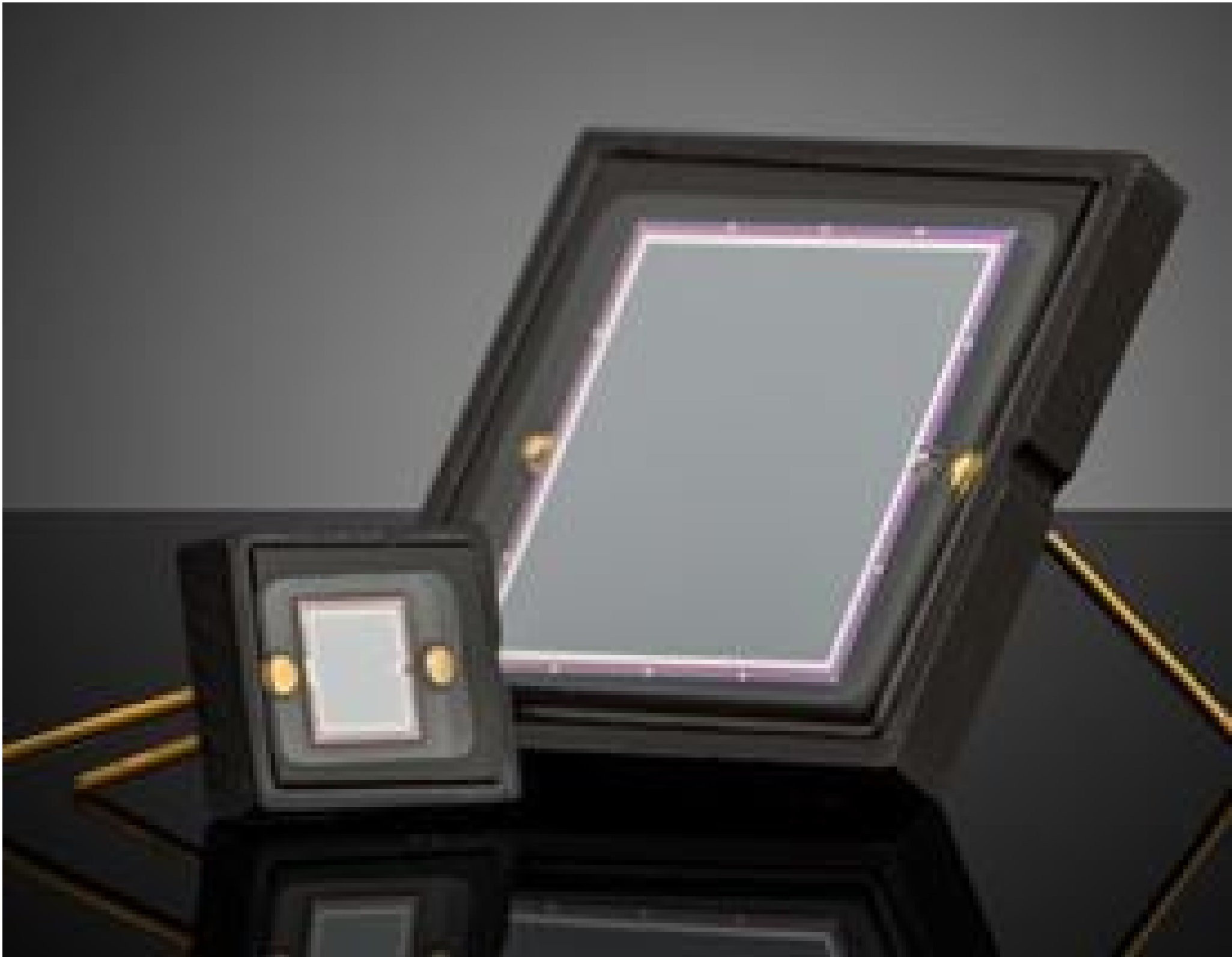

DUV Photodiodes

Produkt #84-984 3-4 TAGE



1



€110,00

+ WARENKORB

Stk. 1-4

€110,00

Stk. 5+

€98,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

! Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Betriebstemperatur (°C):
-20 to +60

Aktive Fläche (mm):
5.8 x 5.8

Lagerungstemperatur (°C):
-55 to +80

Anstiegszeit (µs): 1 @ 0 V, 1 kΩ
Empfindlichkeit bei 980nm (AW): 0.5
Ableitwiderstand @ V=-10mV (GΩ): Minimum: 0.1 Typical: 0.4
Empfindlichkeit bei 633nm (AW): 0.34
Empfindlichkeit bei 200nm (AW): 0.12
Kapazität @ V_R=0V (pF): 380.00
Aktive Fläche (mm)²): 34.0
Rauschäquivalente Leistung NEP (W/ Hz^{1/2}): 5.8 x 10 ⁻¹⁴ @ 0 V, 200nm
Max. Sperrspannung (V): 5.00
Stecker: TO-8
Empfindlichkeitspeak (nm): 980.00

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen