


38,1 mm Durchm. x 3 mm hocheffizientes AR-beschichtetes Fenster

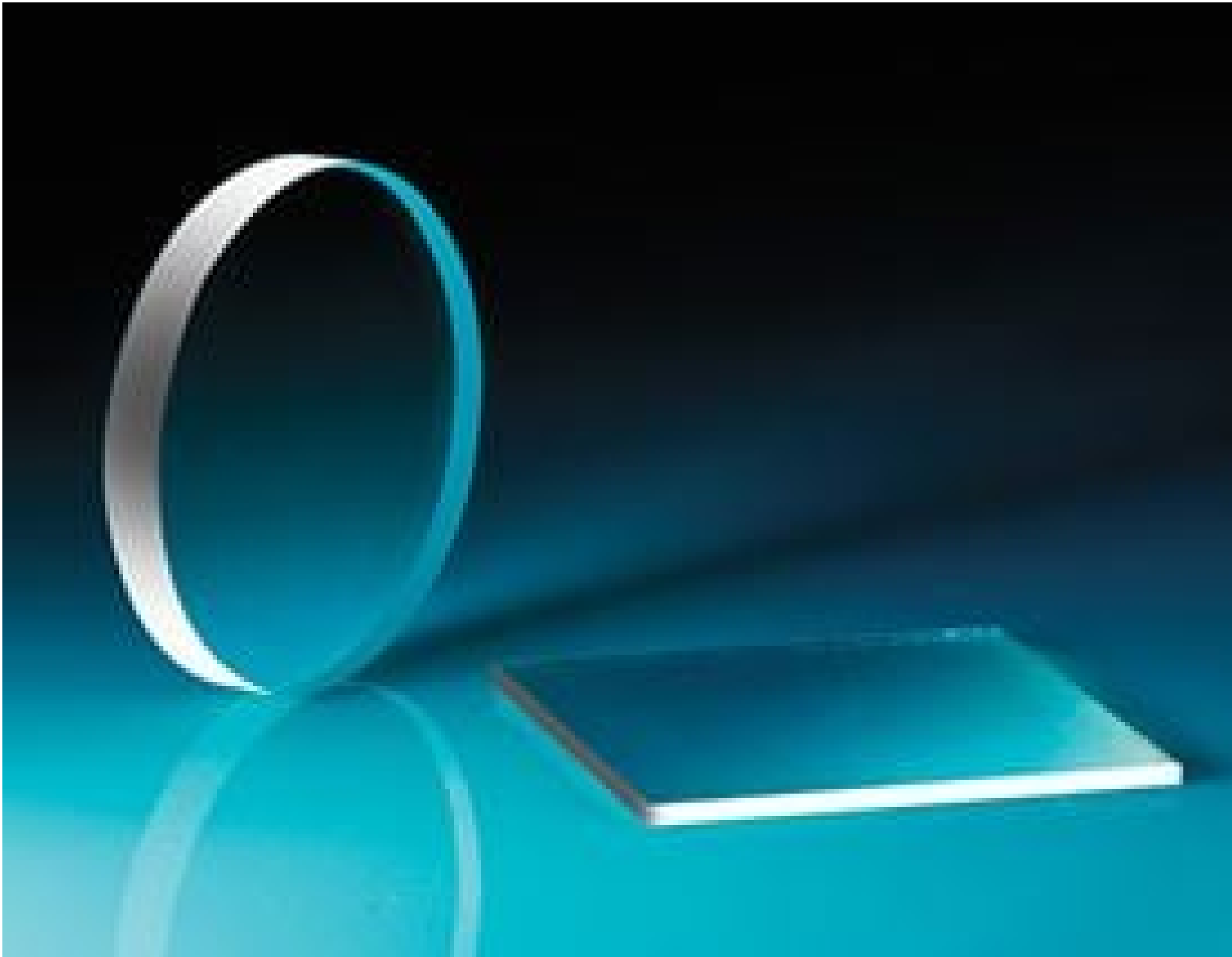

Produkt **#39-284** ☐ Lagernd

1 **€22,50**

+ WARENKORB

Stk. 1-5
€22,50
Stk. 6+
€18,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Einfallswinkel (°):
0

Fase:
Protective as needed

Freie Apertur (%):
≥90

Freie Apertur CA (mm): 34.29
Durchmesser (mm): 38.10 ±0.76
Dicke (mm): 3.00 ±0.25
Beschichtung: BBAR (425-700nm)
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} ≤0.5% @ 425 - 700nm
Kanten: Ground
Substrat: Float Glass
Oberflächenqualität: 80-50
Transmission (%): 95.6 Average (typical)
Typ: Protective Window
Wellenlängenbereich (nm): 425 - 700

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 233: Konform