

TECHSPEC® Edelstahlstange metrisch, 38,1 mm Länge, M4-Gewinde



Produkt **#58-951** AUSVERKAUF KONTAKT

⊖ 1 ⊕ €11⁰⁰

+ WARENKORB

| Mengenrabatte | |
|---------------|---------------------------------|
| Stk. 1+ | €11,00 stückpreis |
| Need More? | Angebotsanfrage |

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

Metric Typ:

Hinweis:
Adapter [#58-984](#) is included. Additional [thread adapters](#) available separately.

Physikalische und mechanische Eigenschaften

38.10 Länge (mm):

| | |
|-------|---------------------|
| 1.5 | Länge (Zoll): |
| 12.70 | Durchmesser (mm): |
| 0.5 | Durchmesser (Zoll): |

Gewinde & Montage

| | |
|----------|---------------|
| M4 x 0.7 | Außengewinde: |
|----------|---------------|

Konformität mit Standards


| | |
|----------|-------------------------|
| Konform | RoHS 2015: |
| Anzeigen | Konformitätszertifikat: |
| Konform | REACH 241: |

Produktdetails

- Metrisch: M4 x 0,7 Außengewinde oder M6 x 1,0 Außengewinde, unten M6 x 1,0 Innengewinde
- Stangen werden mit austauschbarem Gewintheadapter und abnehmbare Madenschraube geliefert
- **Auch Versionen mit englischen Maßen erhältlich**

Die TECHSPEC® Edelstahlstangen mit metrischen Maßen besitzen einen 6,35 mm langen Gewintheadapter mit Außengewinde, der problemlos durch andere Adapter ausgetauscht werden kann, sodass die Stangen zu allen Optikhalterungen passen. Nach dem Abbau des mitgelieferten Adapters ist das M4-Innengewinde der Stange zugänglich. Jede Stange besitzt außerdem eine Durchbohrung, damit die Stange einfach mit einem Inbusschlüssel oder einem anderen Werkzeug gedreht werden kann. Die Gewindegröße ist zur einfachen Erkennung und Verwendung auf jeder Stange mit Laser eingraviert. Die TECHSPEC® Edelstahlstangen werden in verschiedenen Längen angeboten, englische Versionen sind ebenfalls verfügbar.

Technische Informationen

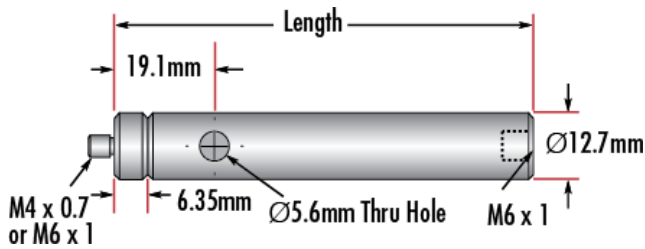

| Stock No. | Description | Qty |
|-----------|----------------------------|-----|
| #58-950 | Steel Post, 25.4mm Length | 1 |
| #58-951 | Steel Post, 38.1mm Length | 1 |
| #58-952 | Steel Post, 50.8mm Length | 2 |
| #58-954 | Steel Post, 76.2mm Length | 2 |
| #58-955 | Steel Post, 101.6mm Length | 2 |
| #58-956 | Steel Post, 152.4mm Length | 1 |
| #58-957 | Steel Post, 203.2mm Length | 1 |

| Stock No. | Description | Qty |
|-----------|----------------------------|-----|
| #59-757 | Steel Post, 25.4mm Length | 1 |
| #59-758 | Steel Post, 38.1mm Length | 1 |
| #59-759 | Steel Post, 50.8mm Length | 2 |
| #59-761 | Steel Post, 76.2mm Length | 2 |
| #59-762 | Steel Post, 101.6mm Length | 2 |
| #59-763 | Steel Post, 152.4mm Length | 1 |
| #59-764 | Steel Post, 203.2mm Length | 1 |