


Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT

TECHSPEC® 40mm metr. verlang. Mikrometer, mittige verstell., m/Durchbohrung

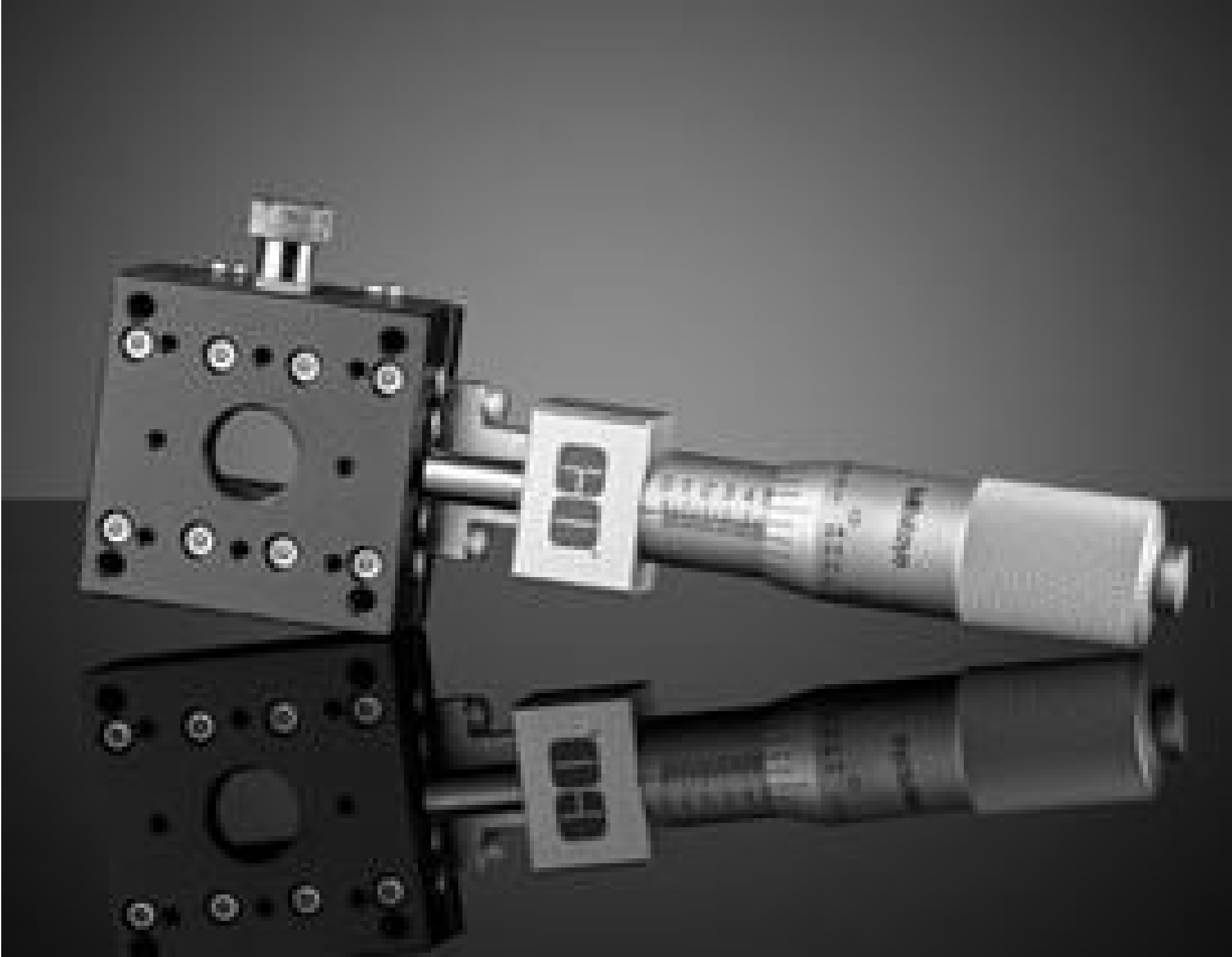

40mm, S-Mount (M12 x 0.5) Thread Centered, Micrometer Drive Stage (Center Drive)

Produkt #66-422 3-4 TAGE



1



€416,00

+ WARENKORB

Stk. 1-2

€416,00

Stk. 3+

€362,70

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

⚠ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Art der Bewegung:
Linear (X)

Führungssystem:
Crossed Roller Bearing

Verstellung:
Metric Micrometer

Orientierung VerstelleSchraube: Center Drive
Typ: Metric
Bühnengröße (mm): 40 x 40
Verstellweg (mm): 25
Mittiges Loch: M12 x 0.5
Aufbau: Aluminium Stage
Steigung der Leitspindel (mm): 0.5
Belastbarkeit (kg): 4
Gewinde: (1) M12 x 0.5, (4) M3 x 0.5, (8) M2 x 0.4
Bühnengröße (Zoll): 1.57 x 1.57
Abweichung von gerader Linie (µm): 2
Pitch (arcsec): 30
Yaw (arcsec): 25

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Ausgenommen / Ausnahmeregelung
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 233: Contains SVHC(s)