


Floatglasfenster 41mm x 63,5mm, AR-Beschichtung

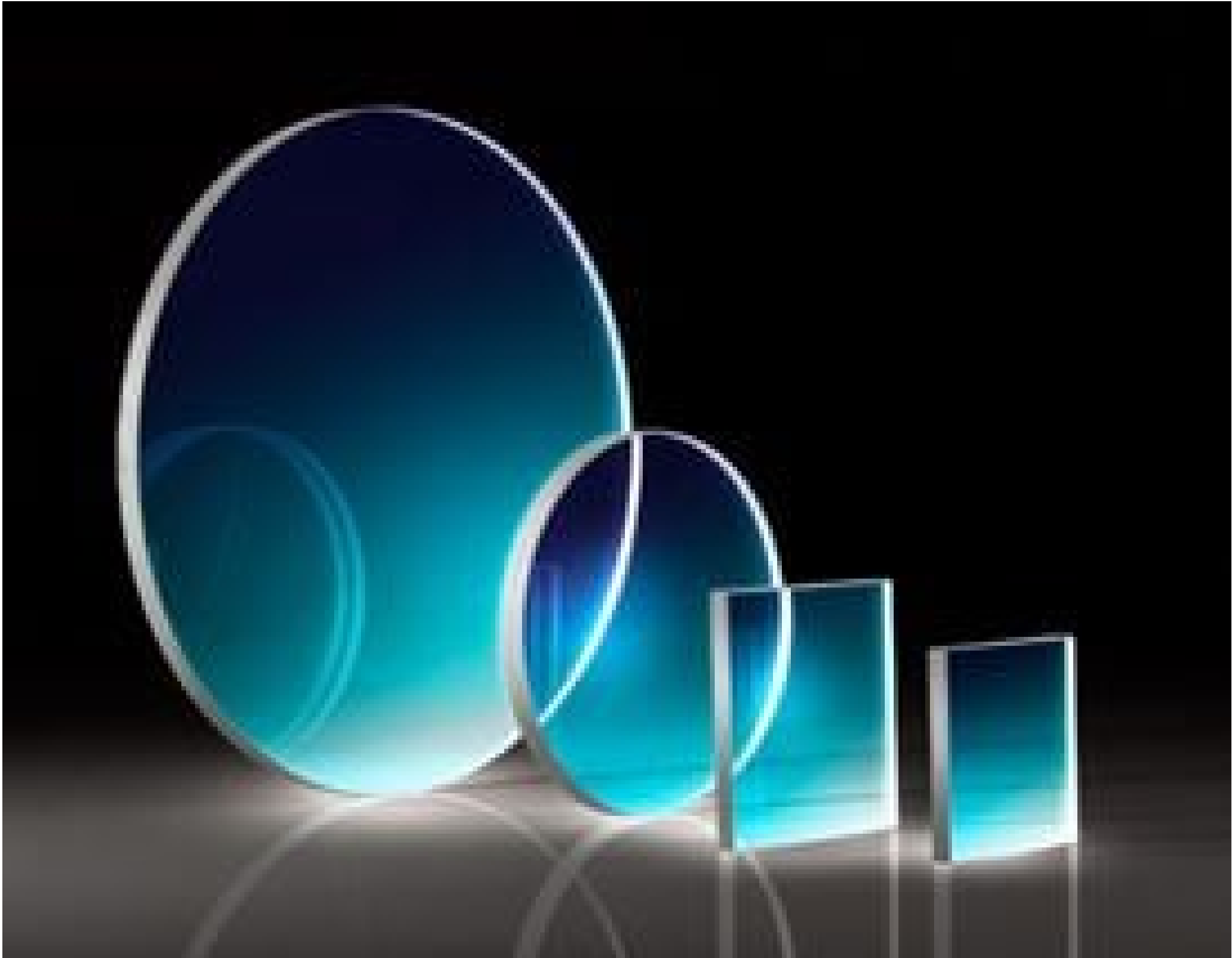

Produkt **#32-740** **20+ In Stock**

-

1

+

€27^{.25}

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-5	€27,25 stückpreis
Stk. 6-49	€24,00 stückpreis
Stk. 50-99	€23,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

! Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

Protective Window	Typ:
-------------------	------

Physikalische und mechanische Eigenschaften

41.00 x63.50	Größe (mm):
3.00 (nominal)	Dicke (mm):

Fine Ground	Kanten:
63.50	Länge (mm):
41.00	Breite (mm):

Optische Eigenschaften

BBAR (400-700nm)	Beschichtung:
Float Glass	Substrat:
4 - 6λ	Oberflächenebenheit (P-V):
80-50	Oberflächenqualität:
400 - 700	Wellenlängenbereich (nm):

Konformität mit Standards

Konform	RoHS 2015:
Anzeigen	Konformitätszertifikat:
Konform	Reach 247:

Produktdetails

- Durchlässig für sichtbares Licht und das nahe Infrarotspektrum
 - Lieferbar ohne Beschichtung oder mit Antireflexionsbeschichtung
 - Unterschiedliche Größen lieferbar
- Fenster aus Floatglas sind optische Gläser mit polierten, parallelen Oberflächen, die als Schutz zwischen zwei Umgebungen eingesetzt werden. Floatglas lässt Licht im sichtbaren Spektrum und nahen Infrarotbereich durch und kann für viele Anwendungen eingesetzt werden.

Kompatible Halterungen