


Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

European Union

SUBMIT

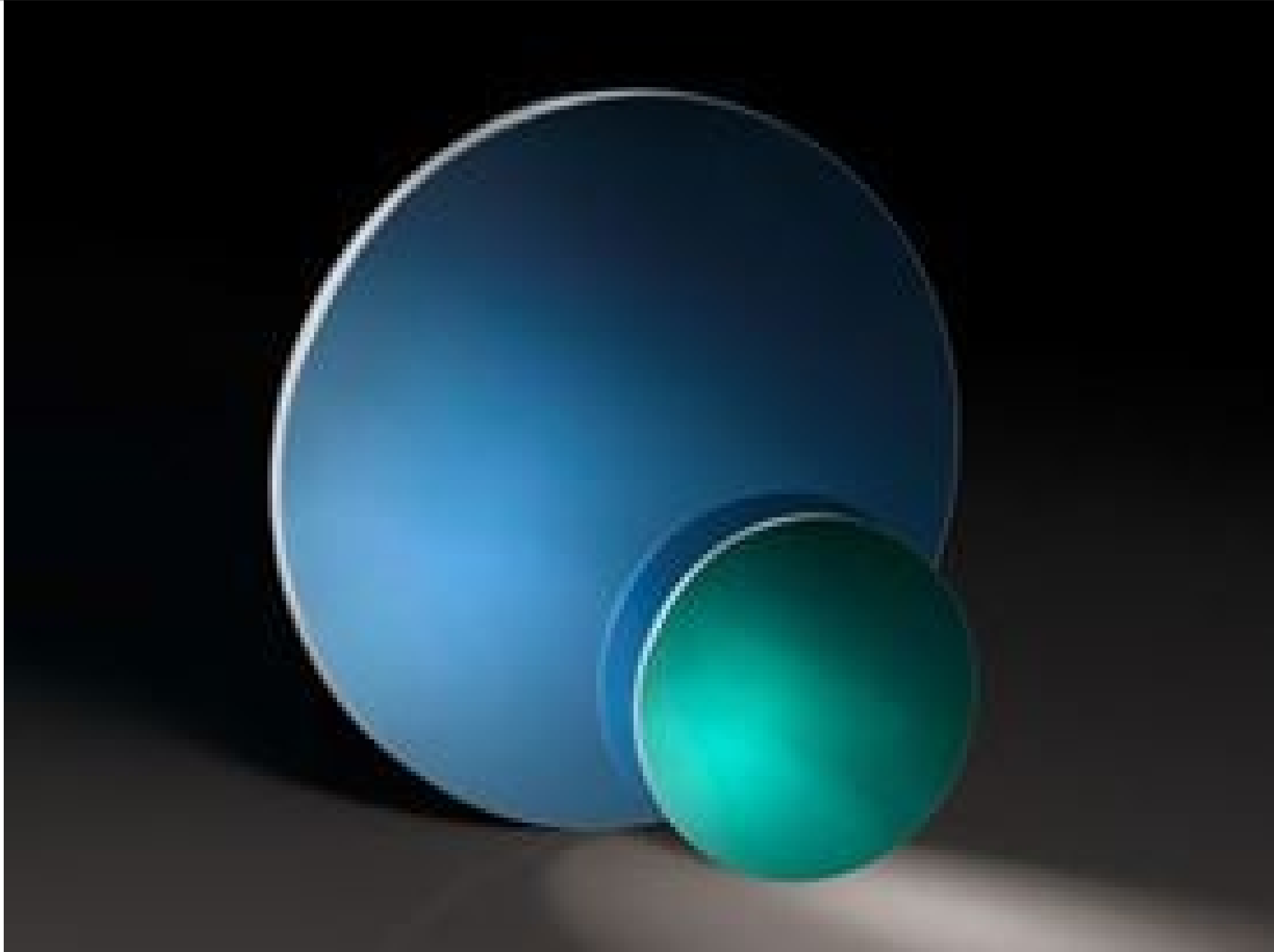

Alternative Langpassfilter zu Farbglas

Produkt #15-455 3-4 TAGE

-

1

+

€53,00

+ WARENKORB
Stk. 1-10
€53,00
Stk. 11+
€47,70
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich
Durchmesser (mm): 25.40 ±0.127
Optische Dichte OD: ≥5.0
Grenzwellenlänge (nm): 420.00 ±5

Substrat: ☐ BOROFLOAT®
Betriebstemperatur (°C): -100 to +400
Beschichtung: Dielectric
Brechungsindex n_d: 1.86
Sperrbereich (nm): 200 - 390
Oberflächenqualität: 80-50
Dicke (mm): 1.10 ±0.10
Transmission (%): >90 (typical)
Transmissionsbereich (nm): 440 - 2500
Typ: Longpass Filter
Freie Apertur (%): 90
Resistenz Umwelteinflüsse: ML-STD-810, Method 507.3, Procedure III, Modified to 40 cycles
Resistenz mechanische Einflüsse: ML-C-48497
Wellenlängenbereich (nm): 200 - 2500

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 219: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen