

4,5" Spiegelhalterung mit abgewinkelter Basis



4.5" Angle Mirror Mount

Produkt **#36-482** **20+ In Stock**

-

1

+

€378^{.00}

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-4	€378,00 stückpreis
Stk. 5-9	€353,20 stückpreis
Stk. 10-25	€336,20 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails	
Adjustable - Tip-Tilt	Typ:
Square or Rectangular	Optiktyp:
3	Anzahl an Verstellschrauben:

Physikalische und mechanische Eigenschaften

	Gewicht (lbs):
2.0	
	Aufbau:
Black Anodized Aluminum, Stainless Steel	

	Feiner Neigewinkel (°):
8	
	Auflösung (Zoll):
0.015	

	Feiner Kippwinkel (°):
8	
	Adjustment Screw Pitch (inches):
0.015	

Gewinde & Montage

	Größe der kompatiblen Optiken (mm):
12.7 - 114.3	
	Mounting Plate Size (inches):
4.5 Sq.	

	Mounting Plate Screw Holes:
(49) 1/4-20 on 0.5" Center	

Konformität mit Standards

	RoHS 2015:
Konform	
	Konformitätszertifikat:
Anzeigen	


	Reach 240:
Konform	

Produktdetails

- 3" oder 6" quadratische Montagefläche
- Neigungseinstellung über Feineinstellschrauben (64er Steigung)
- Montagefläche mit 1/4-20 Gewindebohrungen

Die mittleren und großen abgewinkelten Spiegelhalterungen sind mit Montageflächen in unterschiedlicher Größe für die Befestigung von optischen Spiegeln verfügbar. Über die Feineinstellschrauben (64er Steigung) kann die Halterung präzise in zwei Richtungen verkippt werden. Die mittleren und großen abgewinkelten Spiegelhalterungen haben zwei 1/4-20 Löcher in der abgewinkelten Basis, um eine einfache Befestigung auf optischen Tischen oder Lochplatten zu ermöglichen.

Technische Informationen

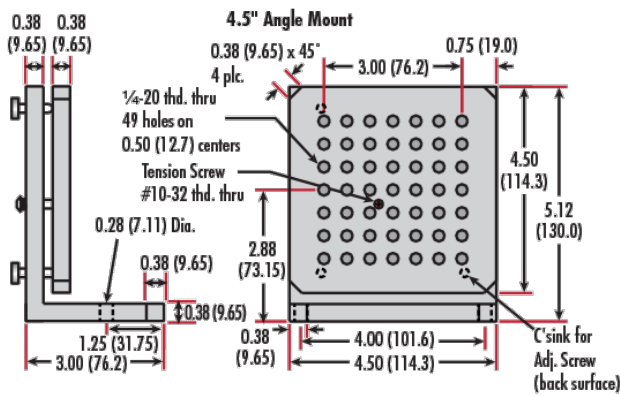

#36-482