


Kurzpassfilter OD 2, 450 nm, 6 x 6 mm

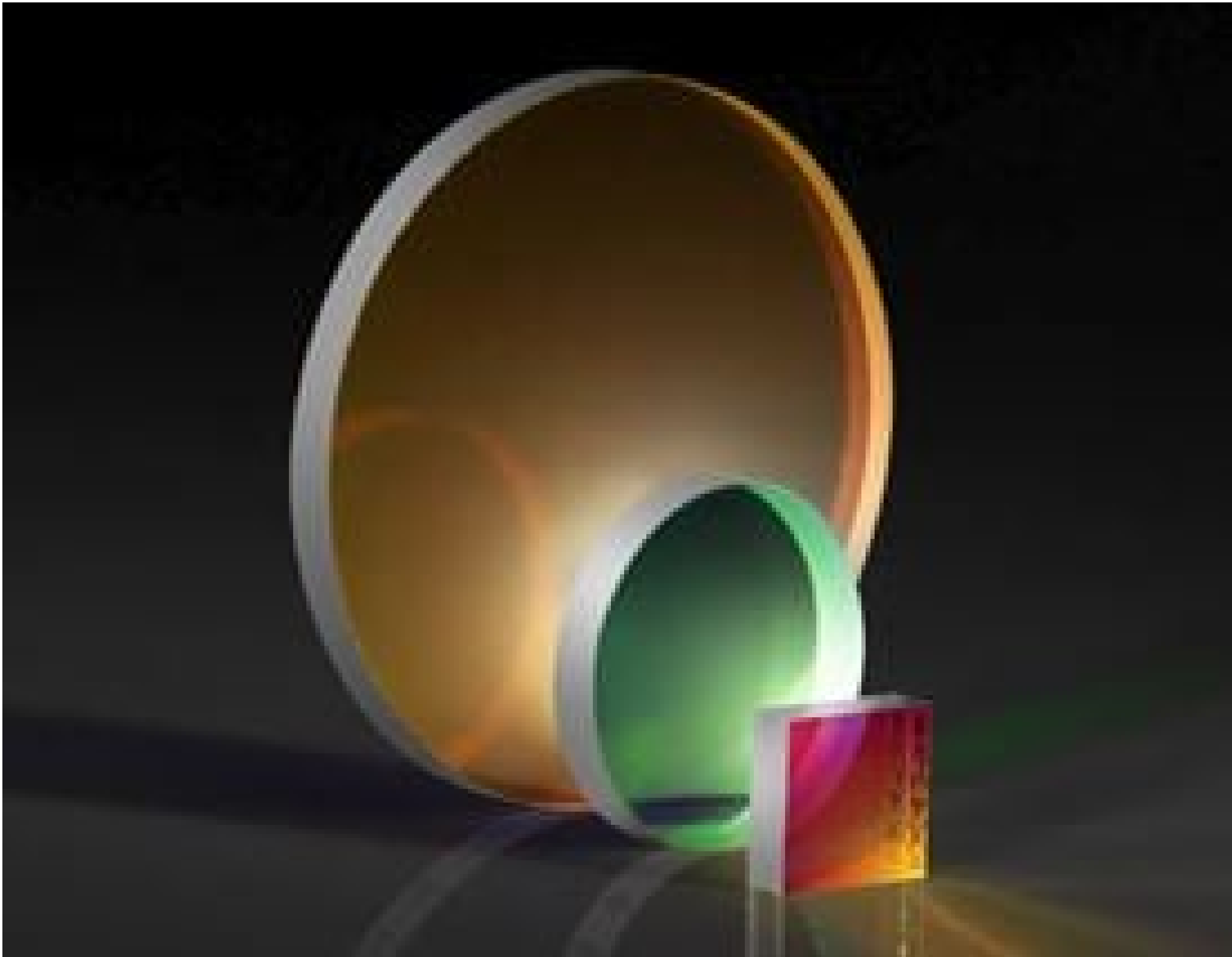

OD 2.0 Shortpass Filters

Produkt #15-234 3-4 TAGE

- 1 + **€45,00**

+ WARENKORB

Stk. 1-9
€45,00
Stk. 10+
€40,50
Mengenrabatte
Angebotsanfrage

⚠ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Größe (mm):
6.00 x 6.00 +0.00/-0.20

Einfallswinkel (°):
0

Optische Dichte OD:
≥2.0

Grenzwellenlänge (nm): 450.00 ±9
Substrat: 
Länge (mm): 6.00
Beschichtung: Hard Coated
Sperrbereich (nm): 470 - 570
Oberflächenqualität: 60-40
Dicke (mm): 2.00 ±0.10
Transmission (%): ≥85
Transmissionsbereich (nm): 325 - 430
Typ: Shortpass Filter
Breite (mm): 6.00
Freie Apertur (%): 90
Resistenz Umwelteinflüsse: ML-STD-810F, Section 507.4
Resistenz mechanische Einflüsse: ML-C-48497A, Section 3.4.1
Wellenlängenbereich (nm): 325 - 570

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen