


## Floatglasfenster 48mm x 84mm, AR-Beschichtung

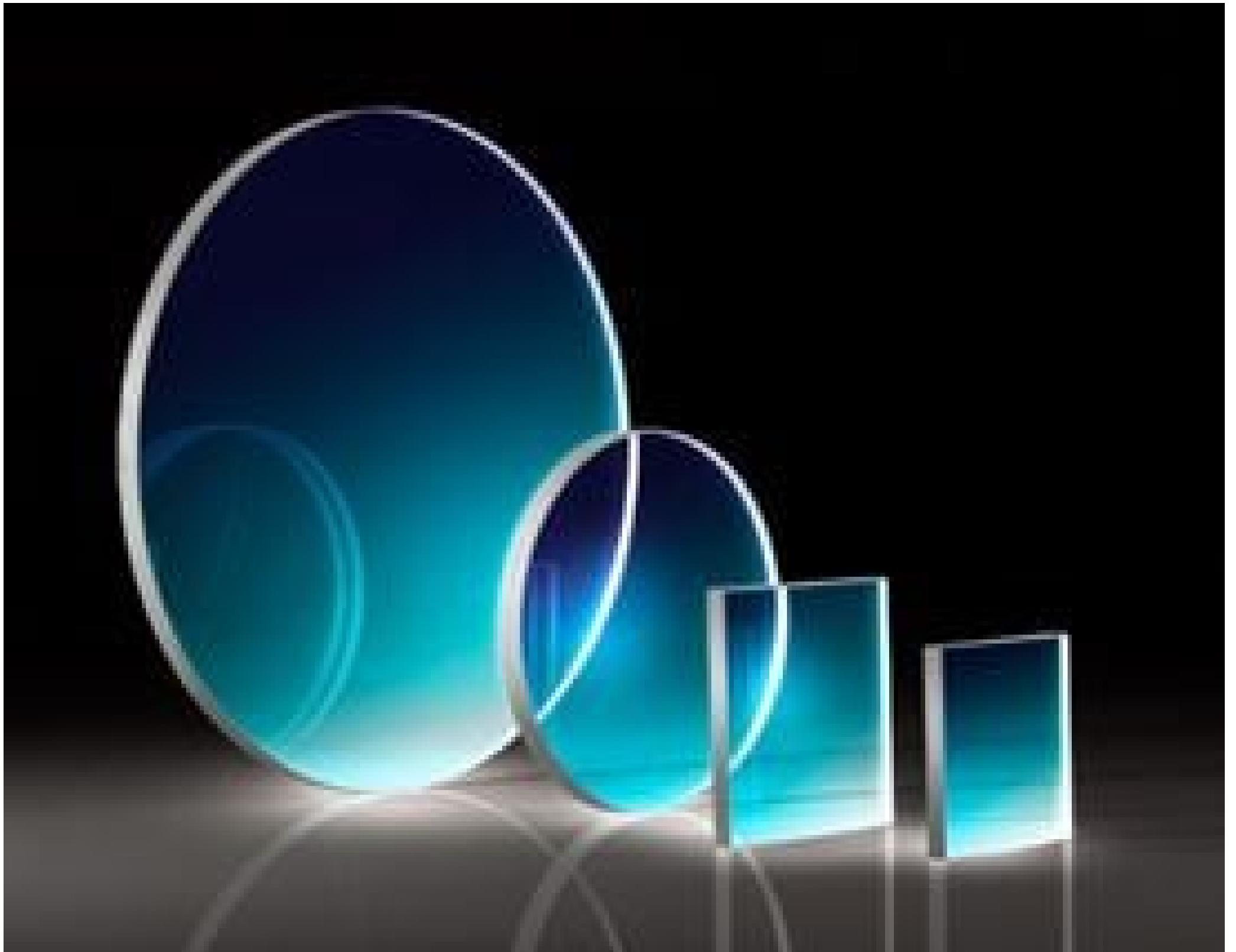

Produkt **#32-741** **20+ In Stock**

- 1 + €29<sup>.75</sup>

**+ WARENKORB**

### Mengenrabatte

Stk. 1-5	€29,75 stückpreis
Stk. 6-49	€27,00 stückpreis
Stk. 50-99	€25,00 stückpreis
Need More?	<a href="#">Angebotsanfrage</a>

! Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

### Produktdetails

Protective Window **Typ:**

Glass **Fenstertyp:**

### Physikalische und mechanische Eigenschaften

48.00 x 84.00 **Größe (mm):**

3.00 (nominal)	<b>Dicke (mm):</b>
84.00	<b>Länge (mm):</b>
48.00	<b>Breite (mm):</b>
Fine Ground	<b>Kanten:</b>

## Optische Eigenschaften

BBAR (400-700nm)	<b>Beschichtung:</b>
Float Glass	<b>Substrat:</b> <input type="checkbox"/>
80-50	<b>Oberflächenqualität:</b>
400 - 700	<b>Wellenlängenbereich (nm):</b>
4 - 6λ	<b>Oberflächenebenheit (P-V):</b>

## Konformität mit Standards

<a href="#">Konform</a>	<b>RoHS 2015:</b>
<a href="#">Anzeigen</a>	<b>Konformitätszertifikat:</b>
<a href="#">Konform</a>	<b>Reach 247:</b>

## Produktdetails

- Durchlässig für sichtbares Licht und das nahe Infrarotspektrum
- Lieferbar ohne Beschichtung oder mit Antireflexionsbeschichtung
- Unterschiedliche Größen lieferbar

Fenster aus Floatglas sind optische Gläser mit polierten, parallelen Oberflächen, die als Schutz zwischen zwei Umgebungen eingesetzt werden. Floatglas lässt Licht im sichtbaren Spektrum und nahen Infrarotbereich durch und kann für viele Anwendungen eingesetzt werden.

## Kompatible Halterungen