

**TECHSPEC®** Edelstahlstange englisch, 4" Länge, 1/4-20-Gewinde



Produkt #59-000 **AUSVERKAUF** 20+ In Stock

- 1 + €12<sup>50</sup>

**+ WARENKORB**

Mengenrabatte	
Stk. 1+	€12,50 stückpreis
Need More?	<a href="#">Angebotsanfrage</a>

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

**Produktdetails**

English **Typ:**

**Physikalische und mechanische Eigenschaften**

101.60 **Länge (mm):**

4.0 **Länge (Zoll):**

12.70 **Durchmesser (mm):**

0.5

Durchmesser (Zoll):

## Gewinde & Montage

1/4-20

Außengewinde:

## Konformität mit Standards

Konform

RoHS 2015:

Anzeigen

Konformitätszertifikat:

Konform

REACH 241:


## Produktdetails

Adapter [#58-983](#) is included. Additional [thread adapters](#) available separately.

- Stifte mit Außengewinde 8-32" oder 1/4-20", 1/4-20"-Innengewinde am Boden
- Stange wird inkl. austauschbarem Gewindeadapter und abnehmbarer Madenschraube im Boden geliefert
- In verschiedenen Längen erhältlich
- [Auch metrische Versionen verfügbar](#)

Die TECHSPEC® Edelstahlstangen mit englischen Maßen besitzen einen 1/4" langen Gewindeadapter mit Außengewinde, der problemlos durch andere Adapter ausgetauscht werden kann, sodass die Stangen zu allen Optikhalterungen passen. Nach dem Abbau des mitgelieferten Adapters ist das 8-32"-Innengewinde der Stange zugänglich. Jede Stange besitzt außerdem eine Durchbohrung, damit die Stange einfach mit einem Inbusschlüssel oder einem anderen Werkzeug gedreht werden kann. Die Gewindegröße ist zur einfachen Erkennung und Verwendung auf jeder Stange mit Laser eingraviert. Die TECHSPEC Edelstahlstangen mit englischen Maßen sind in verschiedenen Längen und auch als metrische Version verfügbar.

## Technische Informationen

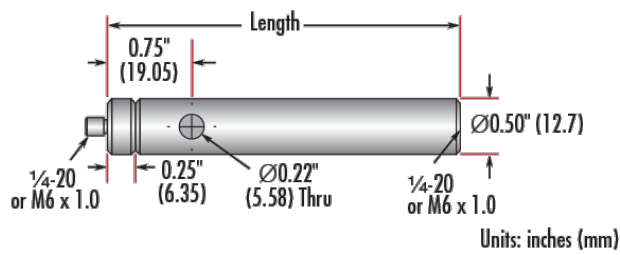

### #68-230

Stock No.	Description	Qty
<a href="#">#59-751</a>	Steel Post, 1" Length	1
<a href="#">#59-752</a>	Steel Post, 1.5" Length	1
<a href="#">#58-999</a>	Steel Post, 2" Length	2
<a href="#">#59-754</a>	Steel Post, 3" Length	2
<a href="#">#59-000</a>	Steel Post, 4" Length	2
<a href="#">#59-008</a>	Steel Post, 6" Length	1
<a href="#">#59-009</a>	Steel Post, 8" Length	1

### #68-229

Stock No.	Description	Qty
<a href="#">#58-960</a>	Steel Post, 1" Length	1
<a href="#">#58-961</a>	Steel Post, 1.5" Length	1
<a href="#">#58-962</a>	Steel Post, 2" Length	2
<a href="#">#58-964</a>	Steel Post, 3" Length	2
<a href="#">#58-965</a>	Steel Post, 4" Length	2
<a href="#">#58-966</a>	Steel Post, 6" Length	1
<a href="#">#58-967</a>	Steel Post, 8" Length	1