 



Verzeichnungstestbild aus weißem Glas, 50 x 50 mm, 0,5 mm Abstand

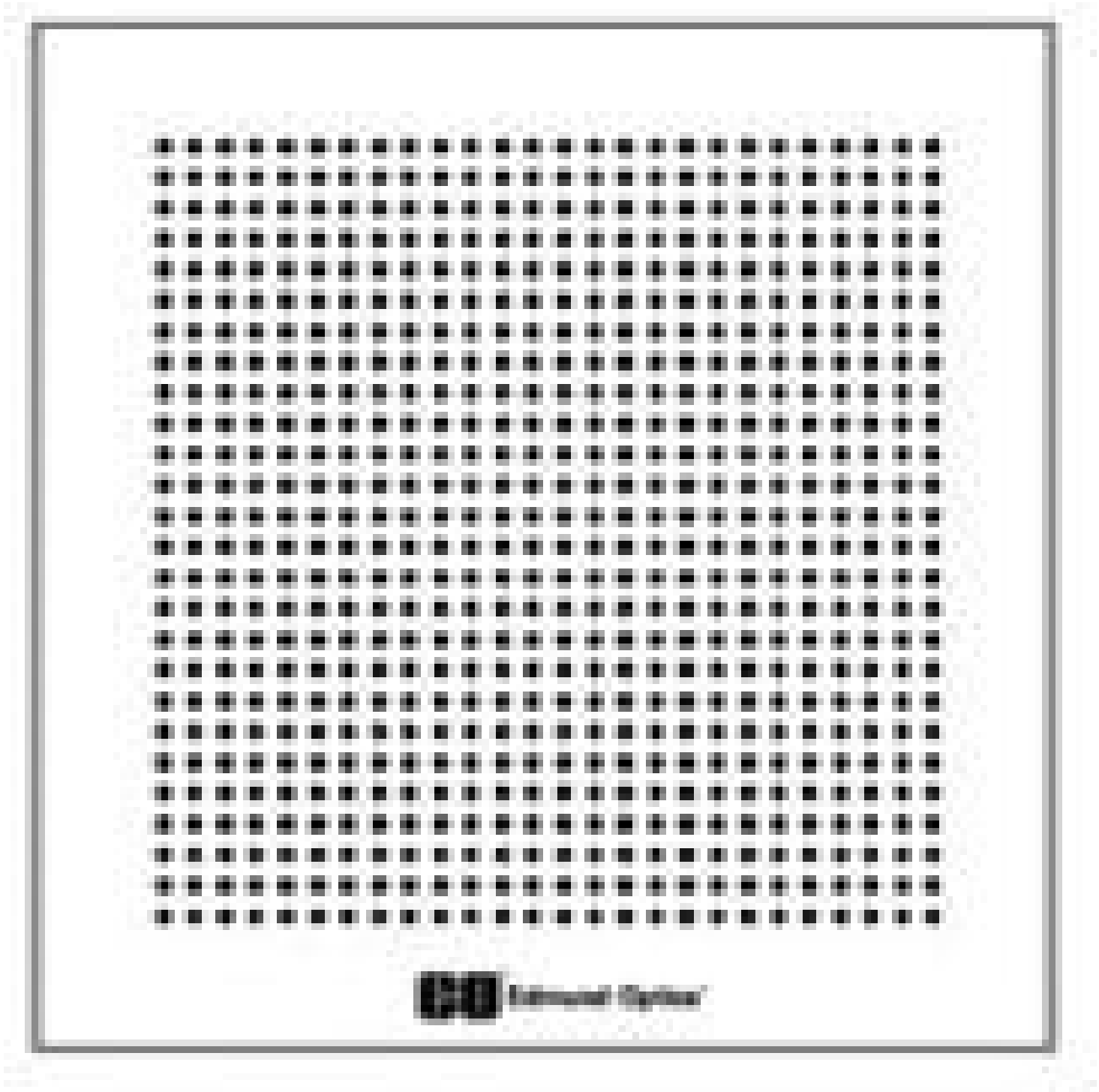

Produkt #63-986 3-4 TAGE

- 1 + **€876,00**

+ WARENKORB

Stk. 1-4

€876,00

Stk. 5+

€833,20

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

⚠ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Beschichtung:
Reflective First Surface Chromium
R_{abs} = 50% ±5% @ 550nm

Punktdurchmesser (mm):
0.250

Punktabstand (mm): 0.500
Substrat: White Ivory Soda Lime Glass
Optische Dichte OD: >3.0
Gesamtgenauigkeit (mm): ±0.002
Mustergröße (mm): 50 x 50
Größe (Zoll): 3 x 3
Oberflächenqualität: 40-20
Dicke (mm): 3.20
Typ: Chrome on White Ivory Glass
Toleranz Punktdurchmesser (mm): ± 0.002
Toleranz Punktabstand (mm): ± 0.002 Center to Center
NIST-Zertifikat: Serialized NIST Traceable Certificate Included
Flatness (inches): 0.001

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 209: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen