


50 x 75mm, Rot, EuroBrite™ Punktbeleuchtung

Mehr Produkte von [Advanced Illumination](#)

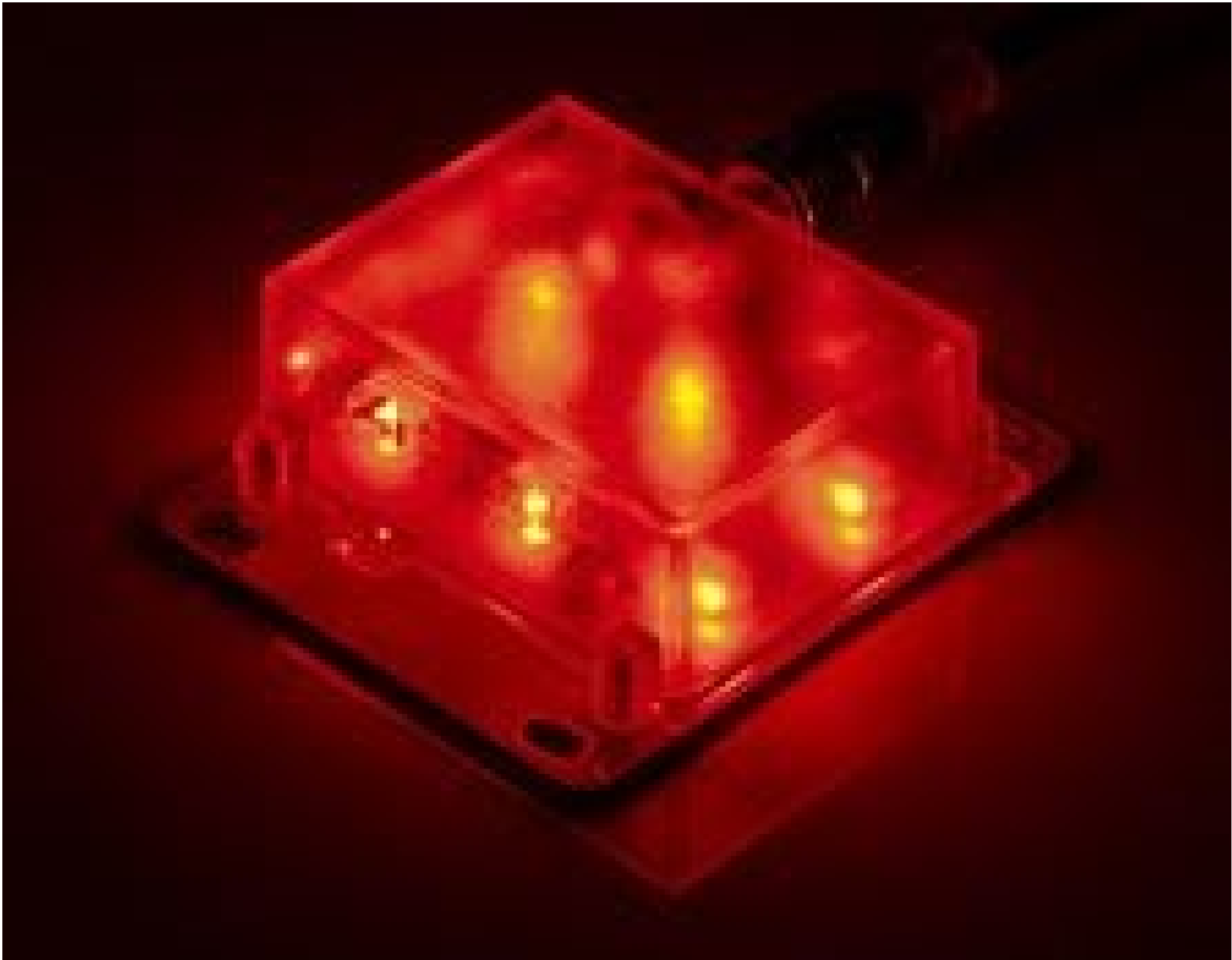

Red AI EuroBrite Spot Light

Produkt **#33-451**

KONTAKT

-

1

+

€325^{,00}

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1+	€325,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Bitte beachten Sie: Für den Betrieb wird Zubehör benötigt. | [Weitere Infos](#)

Downloadbereich

Produktdetails	
50,000	Lebensdauer (Stunden):
SL-S050075M-625	Modellnummer:
LED Illuminator	Beleuchtungsart:

See Technical Information Tab for Typical Intensity	Hinweis:
Advanced Illumination	Hersteller:
Spot Light	Gehäusegeometrie:

Strobed or Constant	Betriebsmodus:
---------------------	----------------

Physikalische und mechanische Eigenschaften

75 x 89 x 30	Größe (mm):
97.00	Gewicht (g):

50 x 75	Aktive Fläche (mm):
---------	---------------------

Optische Eigenschaften

Red	Farbe:
625	Wellenlänge (nm):

Elektronische Spezifikationen

0.42 - 0.49A	Max. Eingangsstrom:
10% @ 0.7V, 100% @ 10V	Analoge Intensitätssteuerung:

10µm	Trigger-Puls-Verzögerung:
------	---------------------------

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

Flying Leads	Stecker:
24V nominal (min. 22 / max. 28)	Eingangsspannung (V):

Power Supply Required and Sold Separately. USA: #66-855 Europe: #66-855 Japan: #89-513 Korea: #33-773 China: #66-855	Stromversorgung:
---	------------------

Umwelt & Haltbarkeit

0 - 60	Betriebstemperatur (°C):
IP67	Schutzart:

Konformität mit Standards

Konform	RoHS 2015:
Anzeigen	Konformitätszertifikat:
Contains SVHC(s)	Reach 233:

Produktdetails

- Serienschaltung von bis zu vier 100 x 150 mm Geräten
 - Kein Kühlkörper erforderlich
 - Erhältlich in weiß, rot und blau
- Die Advanced Illumination EuroBrite™ Punktbeleuchtungen besitzen auf der Platine integrierte Treiber für Blitz- und Dauerbetrieb und eignen sich dadurch ideal, auch bei höchsten Anforderungen an die Leistungsfähigkeit. Die "Adaptive OverDrive™"-Funktion erlaubt eine Leistungsoptimierung im Strobe-Modus, "Adaptive Thermal Feedback™" ermöglicht die Regelung des Betriebsstroms durch den Benutzer, verhindert damit eine Überhitzung und macht einen Kühlkörper überflüssig. Die Advanced Illumination EuroBrite™ Punktlichter besitzen ein robustes, versiegeltes Gehäuse und sind in blau, weiß oder rot erhältlich. Die Möglichkeit, bis zu vier miteinander verbundene 100 x 150 mm Geräte zu betreiben, und eine analoge Dimmerfunktion sowohl für den Blitz- als auch für den Dauerbetrieb erweitern die Anpassungsmöglichkeiten der Beleuchtung.
- Bitte beachten Sie:** Ein 24 V-Netzteil ist erforderlich.

Technische Informationen

Typical Intensity				
Size	50 x 75mm	50 x 75mm	50 x 75mm	100 x 150mm

Working Distance	100mm	300mm	600mm	600mm
Area	79 x 56mm	117 x 99mm	ø198mm	325 x 198mm
Typical Irradiance (W/M²)	100.0	74	28	147
Typical Illuminance (kLux)	34.0	25	10	49
