


Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT

TECHNISCHE DATEN
Off-Axis-Parabolspiegel, 175 Å, 50,8 x 108,9 mm eff. BW, 30°, Gold ohne Schutzschicht

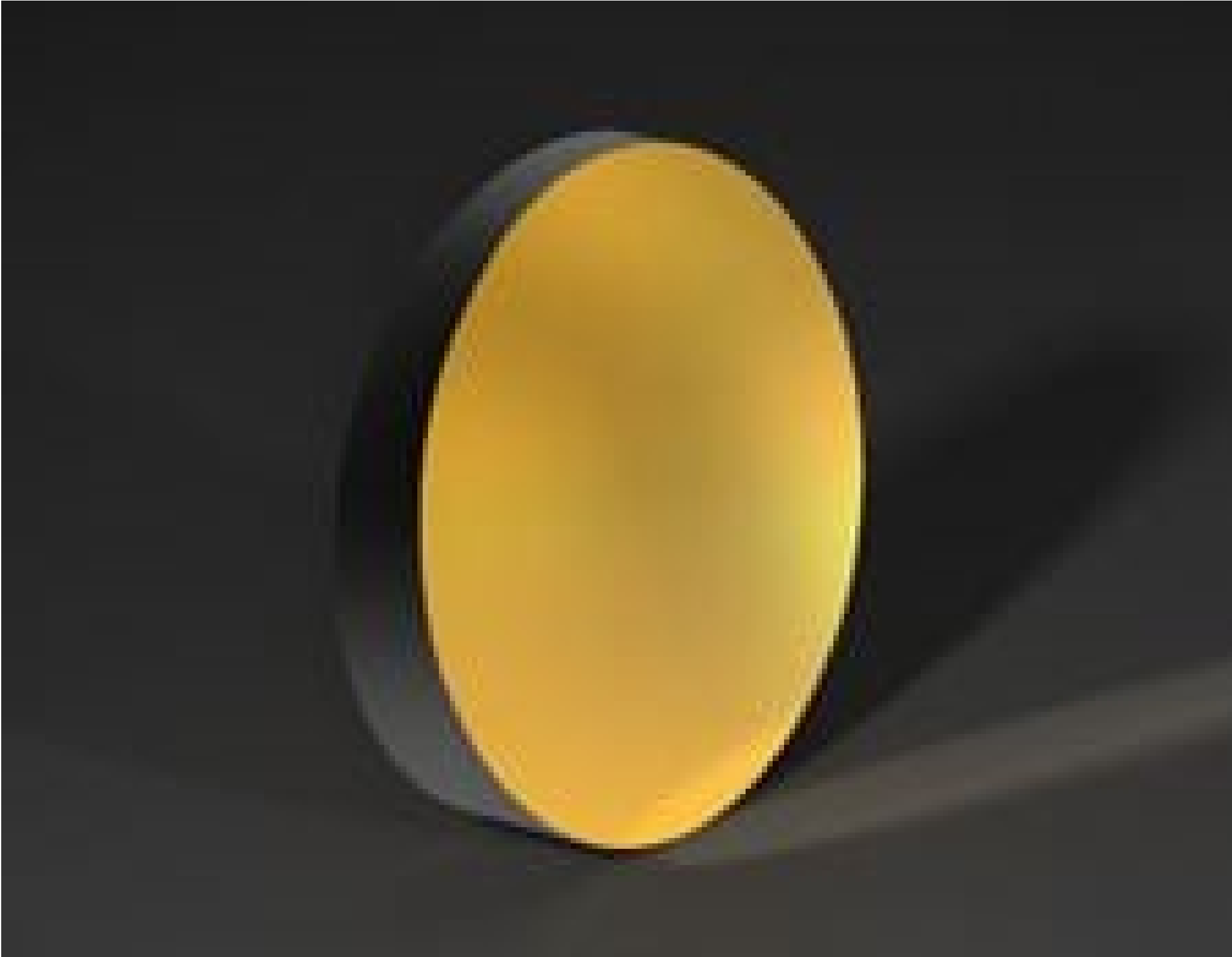

Produkt #84-605 AUSVERKAUFT 3-4 TAGE

[Andere Beschichtungen](#)



1



€249,95

+ WARENKORB

Stk. 1+

€249,95

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

⚠ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Typ:
Off-Axis Parabolic Mirror

Durchmesser (mm):
50.80 +0.00/-0.38

Effektive Brennweite EFL (mm):
108.89

Toleranz Brennweite (%):

±1
Krümmungsradius (mm): 203.20
Beschichtung: Bare Gold
Art der Beschichtung: Metal
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} ≥94% @ 700 - 800nm R _{avg} ≥97% @ 800 - 2,000nm R _{avg} ≥98% @ 2,000 - 12,000nm
Offset-Winkel (°): 30
Parent-Brennweite PFL (mm): 101.6
Oberflächengenauigkeit, RMS: λ/4
Oberflächenrauheit (Angström): <175 RMS
Wellenlängenbereich (nm): 700 - 12000
Oberflächenqualität: 80-50
Kompatible Montageplatten: #47-112
Substrat: Aluminum 6061-T6
Y-Offset (mm): 54.45
Reflektierte Wellenfront, RMS: λ/2

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 209: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen