


Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT

TECHSPEC

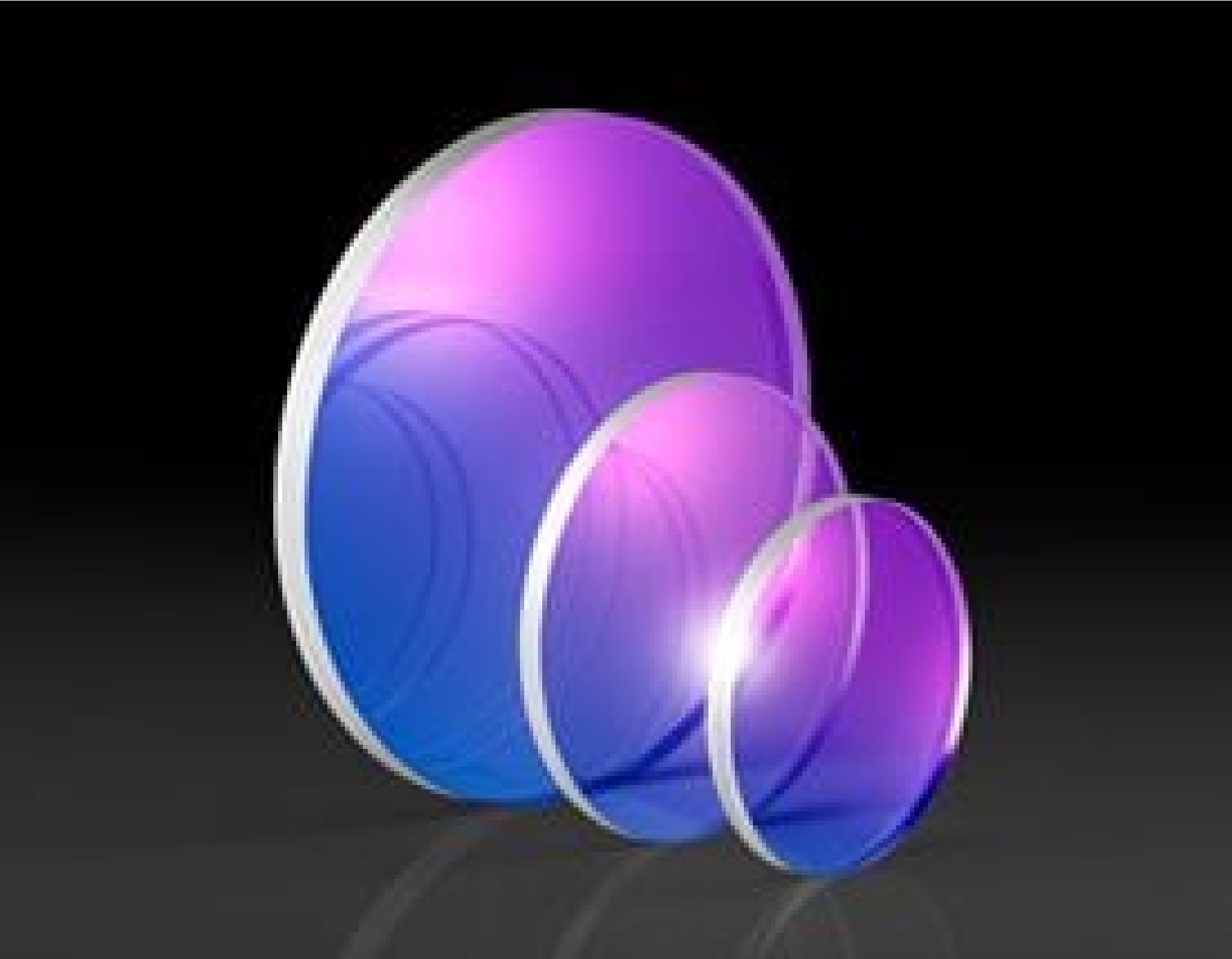

TECHSPEC Calcium Fluoride (CaF2) Windows

Produkt #23-524 3-4 TAGE



1



€302,50

+ WARENKORB

Stk. 1-10

€302,50

Stk. 11+

€272,25

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

⚠ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Abbe-Zahl (v_d):
94.99

Orientierung Achse:

Random
Fase: Protective as needed
Freie Apertur (%) : 90
Freie Apertur CA (mm) : 45.72
Durchmesser (mm) : 50.80 +0.0/-0.1
Dicke (mm) : 3.00 ±0.1
Beschichtung : BBAR (2000-5000nm)
Beschichtungsspezifikation : R _{avg} <1.5% @ 2000-5000nm R _{abs} <3.0% @ 2000-5000nm R _{avg} <1.75% @2000-4000nm
Thermischer Ausdehnungskoeffizient CTE (10⁻⁶/°C) : 18.85
Dichte (g/cm³) : 3.18
Kanten : Fine Ground
Brechungsindex n_d : 1.434
Knoop-Härte (kg/mm²) : 158.3
Parallelität (Bogenminuten) : <1
Poisson-Zahl : 0.26
Substrat : Calcium Fluoride (CaF ₂) Vacuum UV Grade
Oberflächenebenheit (P-V) : λ/2
Oberflächenqualität : 40-20
Typ : Protective Window
Wellenlängenbereich (nm) : 2000 - 5000
Elastizitätsmodul (GPa) : 75.8

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235: Konform