


Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT

TECHSPEC® 50mm X 50mm, dichroitischer Filter für 45°, rot

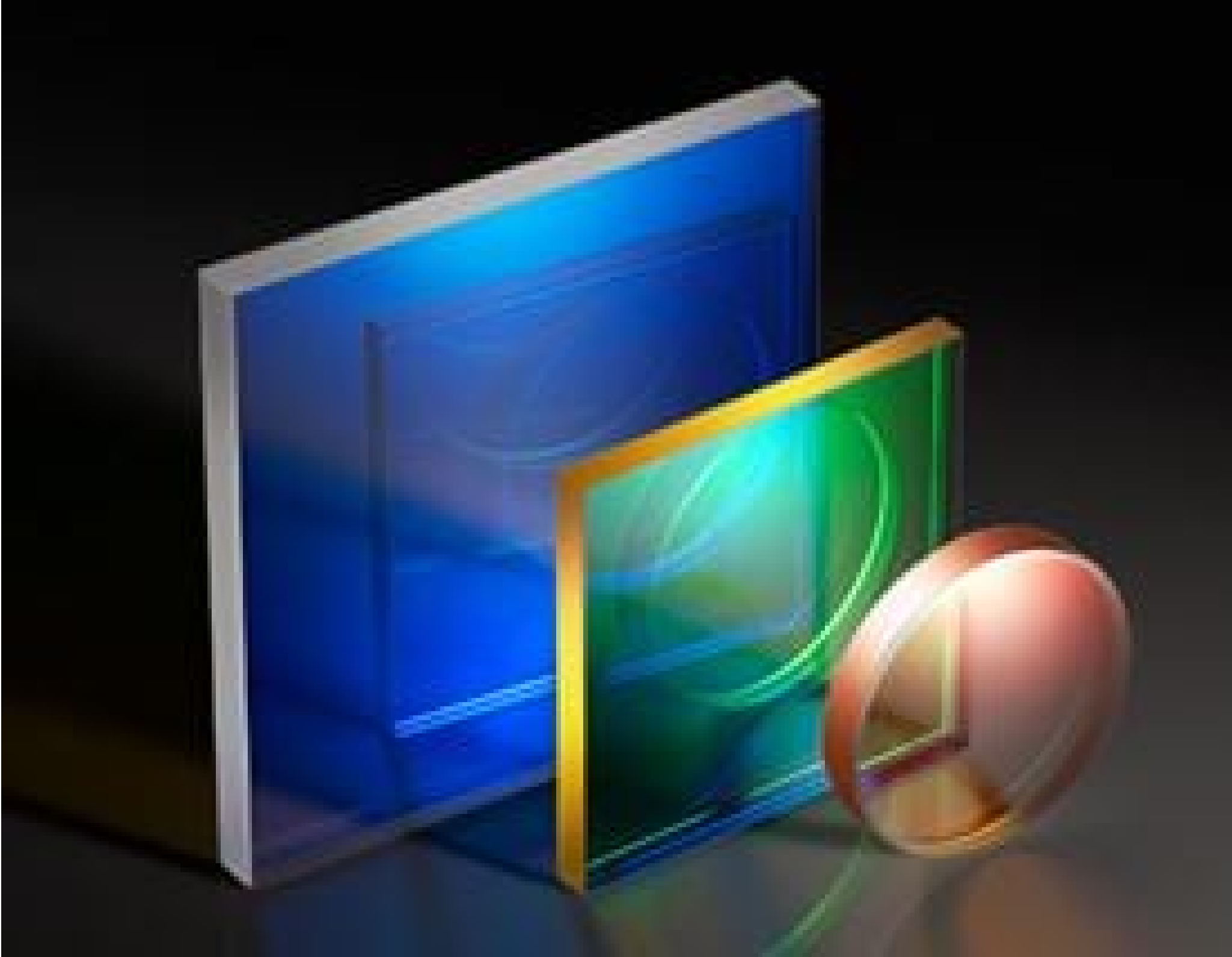

Produkt #47-948 3-4 TAGE

- 1 + €138,00

+ WARENKORB

Stk. 1-10

€138,00

Stk. 11+

€117,30

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Größe (mm):
50.0 x 50.0

Einfallswinkel (°):
45.00

Grenzwellenlänge (nm):
615.00

Substrat: N-BK7
Länge (mm): 50.00
Beschichtung: Traditional Coated
Farbe: Red
Reflexion (%) : R _{abs} = 50% @ 615nm R _{avg} > 98% @ 640-750nm
Reflexionswellenlänge (nm): 640 - 750
Oberflächenqualität: 60-40
Dicke (mm): 4.00
Toleranz Dicke (mm): ±0.20
Transmission (%) : 90.00
Transmissionsbereich (nm): 400 - 595
Typ: Dichroic Filter
Breite (mm): 50.00
Wellenlängentoleranz (nm): ±15
Parallelität (Bogenminuten): <1
Toleranz Größe (mm): ±0.25
Freie Apertur (%) : 90.00
Beschichtungsspezifikation: Surface 1: Multi-Layer Dichroic Surface 2: Single Layer MgF ₂
Wellenlängenbereich (nm): 400 - 750
Oberflächenebenheit (P-V): λ/4

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235: Konform