


Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT

50 mm Verstellweg, metr. Gewindeschraube, Bunne mit Kugellager mit Durchbohrung

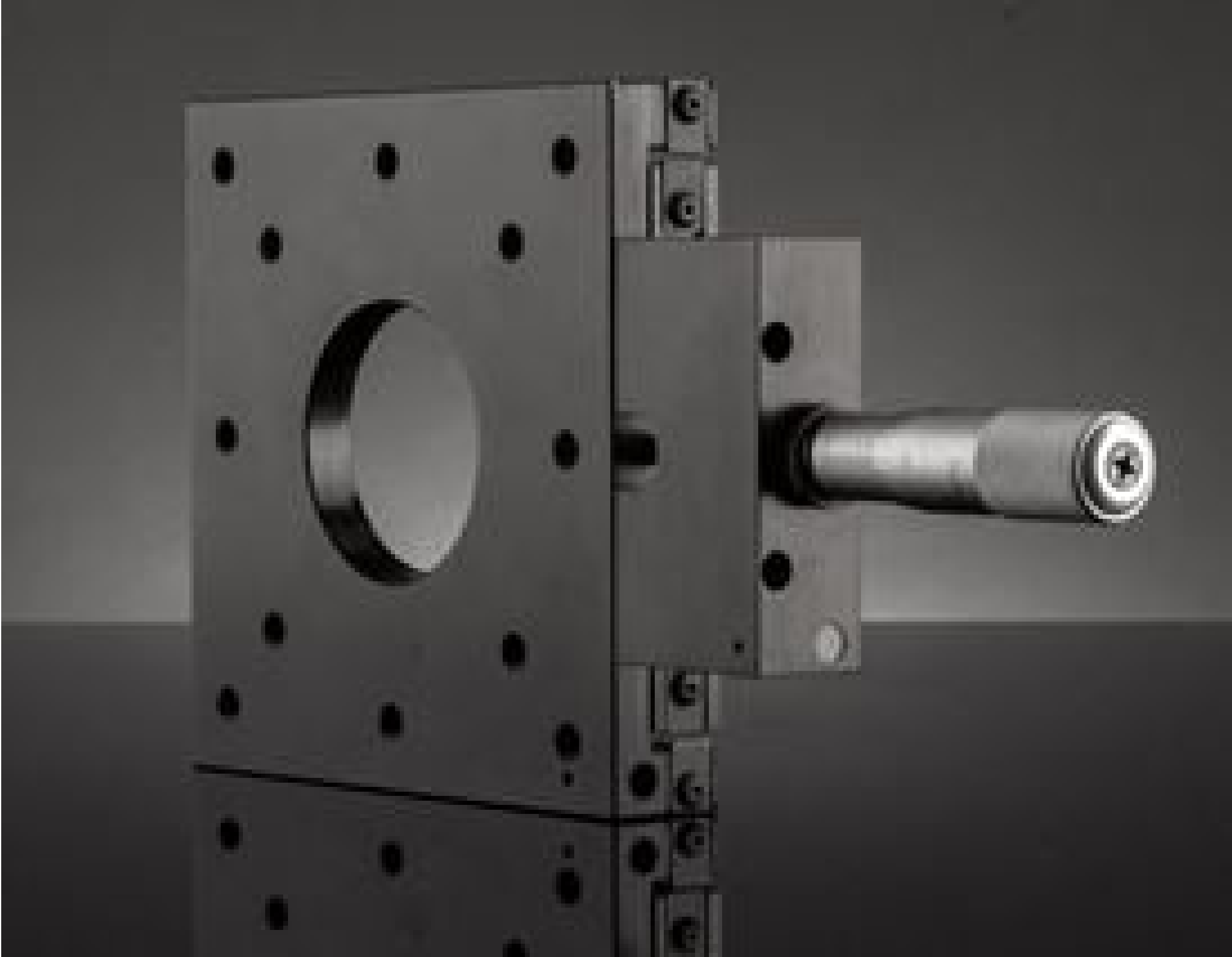

5" Center drive stage

Produkt #38-180 3-4 Tage



1



€1.108,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€1.108,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Art der Bewegung:
Linear (X)

Führungssystem:
Ball Bearing

Verstellung:
Metric Micrometer

Orientierung VerstelleSchraube:
Center Drive

Typ:

English
Bühnengröße (mm): 127 x 127
Verstellweg (mm): 50
Aufbau: Aluminium Stage
Skaleneinteilung (mm): 0.01
Höhe (Zoll): 1.00
Höhe (mm): 25.4
Belastbarkeit, Normal (lbs): 105
Hinweis: Thru-Hole
Bühnengröße (Zoll): 5.00 x 5.00
Abweichung von gerader Linie (Inch): 0.00008/inch of travel
Gewicht (lbs): 2.7
Thrust Capacity, T_a (lbs): 30
Thrust Capacity, T_b (lbs): 2.5

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen