

TECHSPEC[®] Strahlkombinierer, 552 nm, 25 mm Durchmesser



TECHSPEC[®] Dichroic Laser Beam Combiners

Produkt **#86-393** [KONTAKT](#)

- 1 +

€297⁰⁰

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-5	€297,00 stückpreis
Stk. 6-25	€252,00 stückpreis
Stk. 26-49	€234,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

Typ:

Dichroic Filter

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Durchmesser (mm):

25.00 +0.0/-0.1



Freie Apertur CA (mm):

Autofluoreszenz mit harten gesputterten Beschichtungen.

Hinweis: Die Filter sind hinsichtlich einer hohen spektralen Leistung und nicht hinsichtlich einer hohen Laserzerstörschwelle optimiert. Ein typischer Zerstörschwellenwert ist 1 J/cm² @532 nm, 10 ns. Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie einen Filter mit einer höheren Zerstörschwelle benötigen.



Technische Informationen

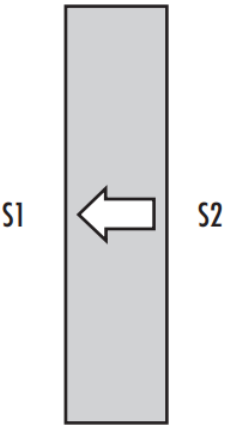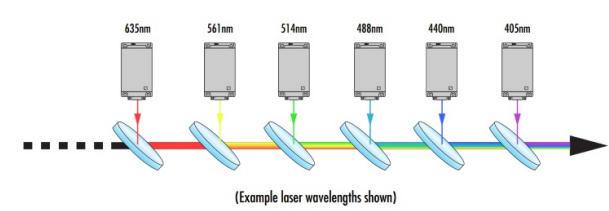

Alle gefassten optischen TECHSPEC Filter haben einen Pfeil auf dem Rand der Fassung, der auf die Seite mit der Filterbeschichtung (S1) zeigt. Die Antireflexionsbeschichtung ist auf der Seite S2 aufgebracht.

Kompatible Halterungen