


Klares optisches Kunststofffenster, 5,5" Durchmesser

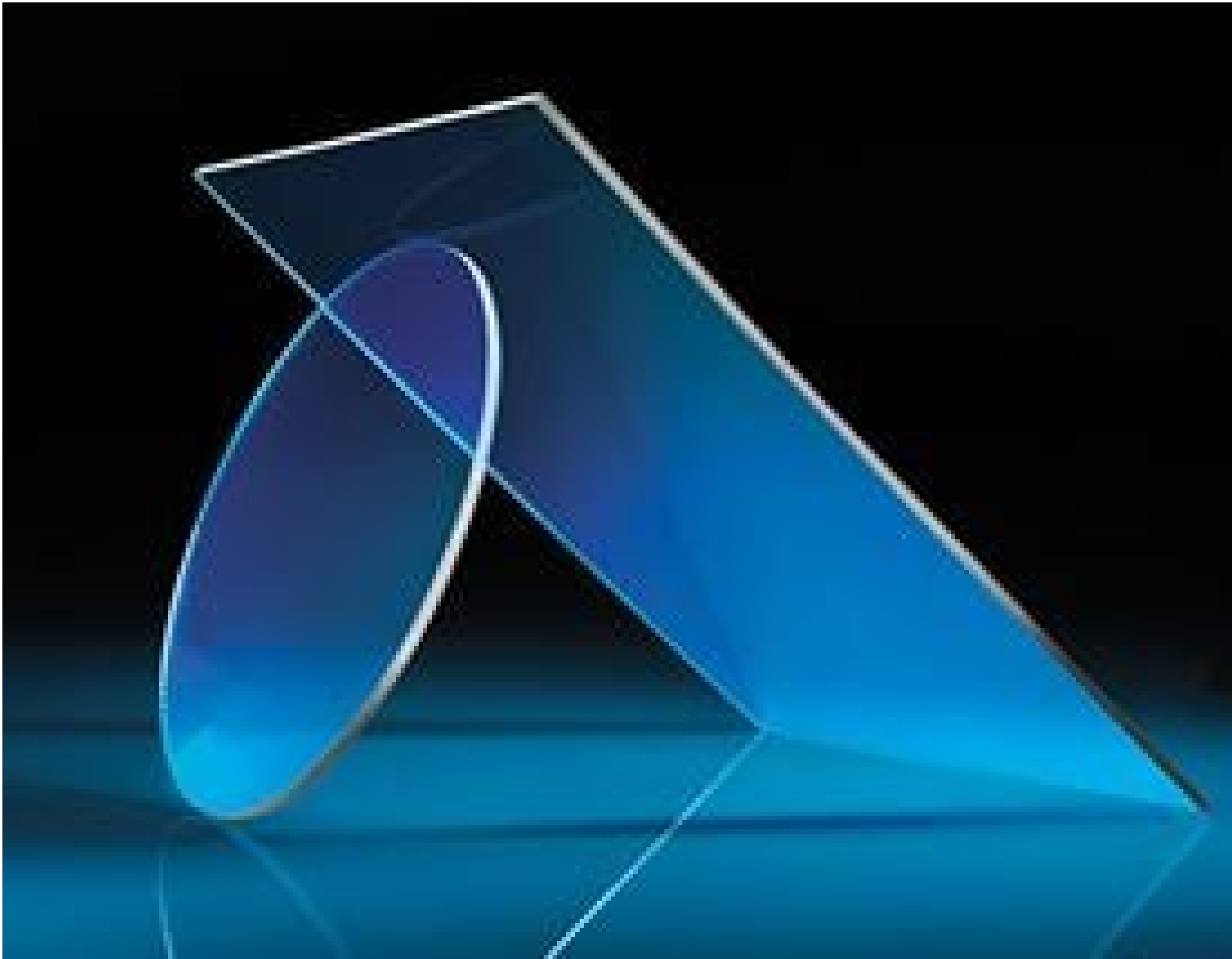

Produkt #43-926 AUSVERKAUF ☐ Lagernd

- 1 + **€29,95**

+ WARENKORB

Stk. 1+

€29,95

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Abbe-Zahl (v_d):
57.00

Durchmesser (mm):
139.70 ±0.3

Durchmesser (Zoll):
5.5

Dicke (mm):
1.50 ±0.15

Beschichtung: Uncoated
Dichte (g/cm³): 1.320
Brechungsindex n_d: 1.501
Betriebstemperatur (°C): 100 Continuous, 130 for 1 hour
Substrat: Thermoset ADC (CR-39®)
Transmission (%): >90 (typical)
Typ: Protective Window
Wellenlängenbereich (nm): 400 - 1500

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 223: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen