


Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT

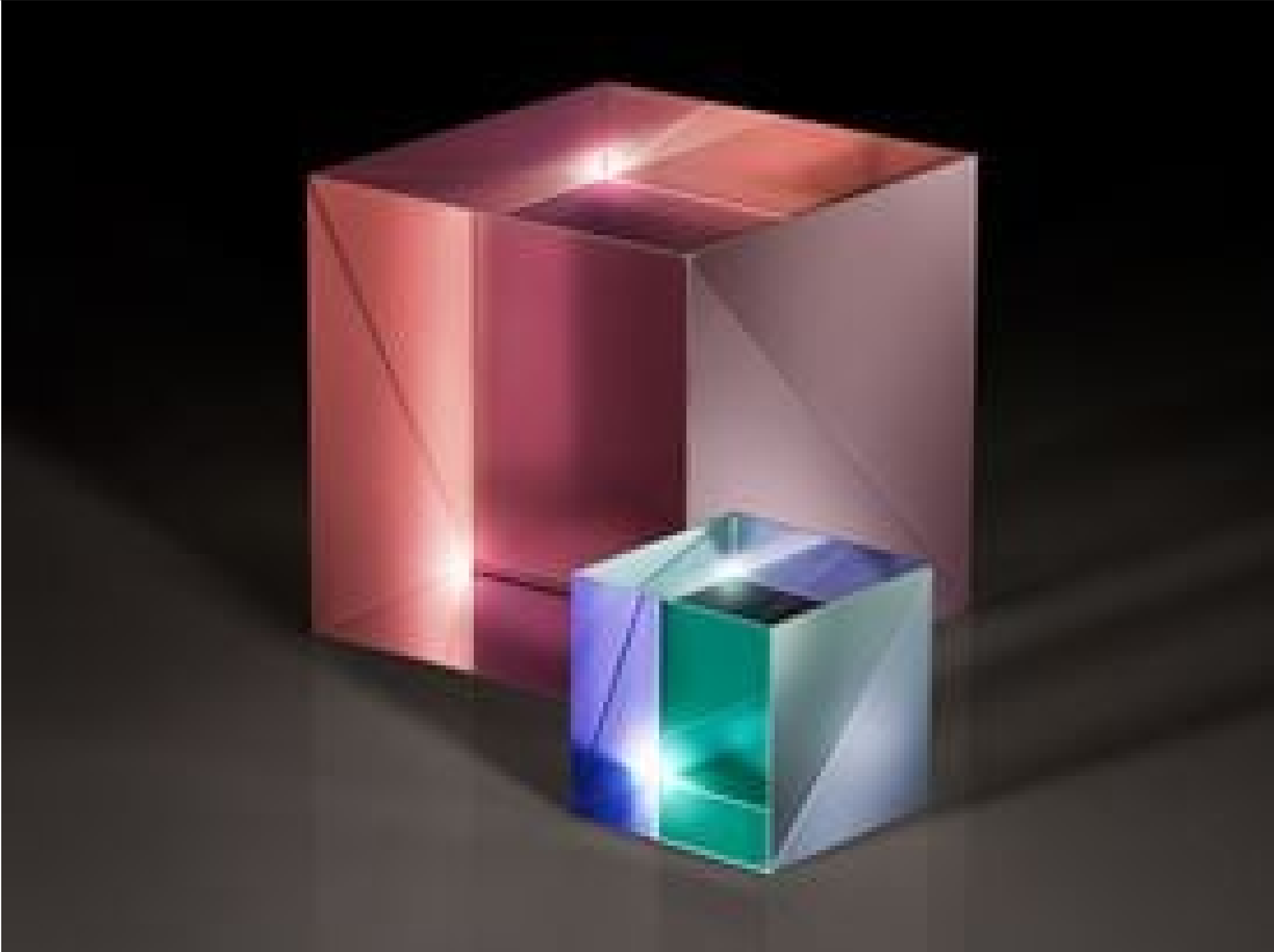

Laser Line Non-Polarizing Cube Beamsplitters



Produkt #35-964 3-4 Tage

⊖

1

⊕

€233,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€233,00

Stk. 6+

€186,50

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Strahlabweichung (Bogenminute):
±2

Fase:
Protective as needed

Freie Apertur (%) : 90
Beschichtungsspezifikation : <0.25% Reflection on Entrance and Exit Faces
Aufbau : Cube
Designwellenlänge DWL (nm) : 1064
Größe (mm) : 5.0 x 5.0 x 5.0 ±0.1
Toleranz Reflexion/Transmission (%) : ±5
Substrat : 
Oberflächenebenheit (P-V) : λ/8
Oberflächenqualität : 40-20
Transmission (%) : <45% ±5% @ DWL
Typ : Non-Polarizing Beamsplitter
 Ts-Tp : <3% @ DWL
Power (fringes) @ 632.8nm : 1.50
Irregularity (fringes) @ 632.8nm : 0.25

Konformität mit Standards

RoHS 2015 : Konform
Reach 219 : Konform
Konformitätszertifikat : Anzeigen